

 Navodila za uporabo

# RF-PPS-200 Uničevalnik dokumentov za papir in kreditne kartice, križni rez

Št. izdelka 2252302

## Predvidena uporaba

Ta izdelek je zasnovan izključno za uničevanje papirja in kreditnih kartic. Izdelek ima funkcijo samodejnega zagona/zaustavitve, funkcijo vračanja in funkcijo zaščite motorja. Napajanje poteka prek omrežne vtičnice (230-240 V/AC, 50/60 Hz).

Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem. V vsakem primeru se je treba izogibati stiku z vlago (npr. v kopalnici).

Zaradi varnosti in odobritve tega izdelka ne predelujte in/ali spreminjajte. Uporaba izdelka za namene, ki niso opisani zgoraj, ga lahko poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratek stik, požar ali električni udar. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Ta izdelek dajte na voljo tretjim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.

Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi predpisi. Vsa tu navedena imena podjetij in strokovnih kanalov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina dostave

- Drobilnik- Zbirna posoda- Navodila za uporabo

## Aktualna navodila

Najnovejša navodila za uporabo prenesite s spletne strani [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.



## Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku pomeni, da obstaja tveganje za vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku se uporablja za poudarjanje pomembnih informacij v teh navodilih za uporabo. Vedno natančno preberite te informacije.



Simbol puščice označuje posebne informacije in nasvete za uporabo izdelka.



Ta izdelek se sme uporabljati samo v suhih, zaprtih notranjih prostorih. Ne sme biti vlažen ali moker, saj lahko to povzroči smrtni električni udar!



Ta simbol označuje, da je ta izdelek izdelan v skladu z zaščitnim razredom II. Opremljen je z ojačano ali dvojno izolacijo med omrežnim tokokrogom in izhodno napetostjo.



Ta simbol vas opozarja, da morate prebrati navodila za uporabo, ki so priložena k napravi.



Da bi se izognili poškodbam ali poškodbam izdelka, izdelka ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali hišni ljubljenci.



Ne segajte v režo za vstavljanje.



Če imate dolge lase, poskrbite, da bodo dovolj oddaljeni od mesta vstavitve reža.



Kravate, šali in ohlapna oblačila morajo biti stran od reže za vstavljanje.



V neposredni bližini izdelka ne uporabljajte razpršilnih steklenic/ pločevink.

Nakit (kot so dolge ogrlice ali zapestnice) ne sme biti v bližini reže za vstavljanje.



V režo za vstavljanje ne vstavljajte sponk za papir, sponk ali drugih kovinskih delov.

Max. 6 sheet Ta simbol označuje največjo količino materiala, ki jo je mogoče vstaviti. Naenkrat lahko vstavite le 6 listov papirja.



Ta izdelek je bil preizkušen s preskusom CE in je zato skladen s potrebnimi nacionalnimi in evropskimi predpisi.

## Varnostne informacije



Pozorno preberite navodila za uporabo in zlasti varnostne informacije. Če ne upoštevate varnostnih informacij in informacij o pravilnem ravnanju v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

### a) Splošne informacije

- Naprava ni igrača. Hranite jo zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi udarci, visokimi vlago, vlago, vnetljive pline, hlape in topila.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, ga prenehajte uporabljati in prepričajte nepooblaščen uporabo. Varne delovanja ni več mogoče zagotoviti, če izdelek:
  - je vidno poškodovana,
  - ne deluje več pravilno,
  - je bila dlje časa shranjena v slabih okoliških pogojih ali
  - je bilo izpostavljeno kakršnim koli resnim obremenitvam, povezanim s prevozom.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.
- Če niste prepričani, kako uporabljati ali priključiti izdelek, ali če imate pomisleke glede varnosti, se posvetujte s tehnikom.
- Vzdrževanje, spremembe in popravila lahko izvaja le tehnik ali v specializiranem servisnem centru.
- Če imate vprašanja, na katera ta navodila za uporabo ne dajejo odgovorov, se obrnite na našo službo za tehnično podporo ali drugo tehnično osebje.


### b) Električna varnost

- Električna vtičnica mora biti v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.
- Izdelek se sme napajati samo iz standardne vtičnice, priključene na javno omrežje. Pred priključitvijo izdelka preverite, ali napetost, navedena na izdelku, ustreza napetosti vašega dobavitelja električne energije.
- Nikoli ne odklopite vtiča iz električnega omrežja tako, da vlečete za kabel. Vedno uporabite ročaje na vtiču.
- Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, izvalcite omrežni vtič iz vtičnice.
- Med nevihto iz varnostnih razlogov izključite vtič iz vtičnice.
- Priprčajte se, da omrežni kabel ni stisnjen, upognjen, poškodovan z ostrimi robovi ali mehansko obremenjen. Izogibajte se prevelikim toplotnim obremenitvam omrežnega kabla zaradi ekstremne vročine ali mraza. Omrežnega kabla ne spreminjajte. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe omrežnega kabla. Poškodovan omrežni kabel lahko povzroči smrtno nevaren električni udar.
- Ne dotikajte se omrežnega kabla, če ima kakršne koli znake poškodb. Izključite ustrezno omrežno vtičnico (npr. z ustreznim odklopnikom) in nato previdno izvalcite omrežni vtič iz omrežne vtičnice. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če je omrežni kabel poškodovan.
- Poškodovane omrežne kable mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen serviser ali prodajalec.
- pamega centra ali usposobljenega električarja.
- Nikoli ne vklaplajte ali izklaplajte omrežnega vtiča, če imate mokre roke.
- Nikoli ne uporabljajte izdelka takoj po tem, ko ste ga iz hladnega prostora prenesli v toplega. To lahko povzroči kondenzacijo, ki lahko uniči izdelek. Pred uporabo počakajte, da izdelek doseže sobno temperaturo. To lahko traja več ur.
- Nikoli ne nalivajte tekočin na električne naprave in ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, poleg izdelka. Če tekočina ali predmet pride v notranjost naprave, izključite električno napajanje v vtičnici (npr. izključite odklopnik) in nato izvalcite omrežni vtič iz vtičnice. Prenehajte z uporabo in izdelek odnesite v specializiran servisni center.

### c) Osebe in izdelek

- Usposobljeno osebje mora nadzorovati uporabo električnih naprav v šolah, učnih ustanovah in delavnicah za domače mojstre.
- Pri namestitvi v industrijskih objektih upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč za električne sisteme in opremo, ki jih je izdala vladna varnostna organizacija ali ustrezn organ v vaši državi.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave.
- Uničevalnika ne uporabljajte, če je brez nadzora.
- Pred prevozom, premikanjem ali čiščenjem naprave in pred praznjenjem zbirne posode je treba drobilnik vedno izključiti in odklopiti iz električnega omrežja.
- Zbirno posodo redno praznite, preden postane prepolna. V nasprotnem primeru se lahko uničevalnik zatakne. Ko zbiralnika ne uporabljate, izključite vtič iz električnega omrežja.
- Uničevalnik ni primeren za uničevanje kaset ali disket.
- Uničevalnik je namenjen le za zasebno uporabo v zaprtih prostorih in ni primeren za komercialne namene.

## Nadzor

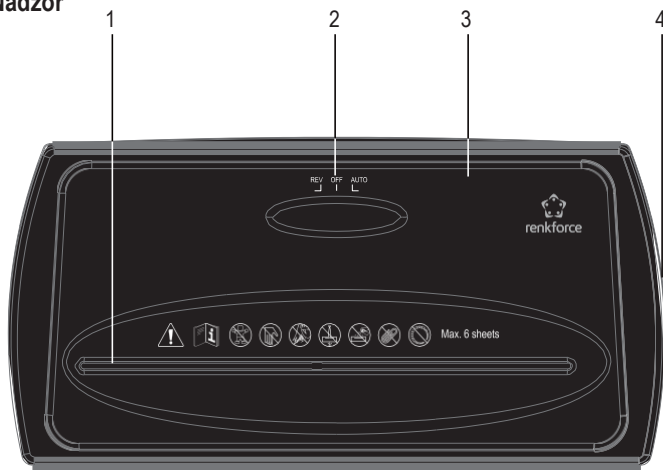

- 1 Reža za vstavljanje materiala, ki se drobi  
2 Selektorsko stikalo REV/OFF/AUTO  
3 Rezalna enota  
4 Zbirna posoda

## Operacija



Ne segajte v režo za vstavljanje.

V režo za vstavljanje ne vstavljajte sponk za papir, sponk ali drugih kovinskih delov.

Če imate dolge lase, poskrbite, da bodo dovolj oddaljeni od reže za vstavljanje. Kravate, šali, ohlapna oblačila in dolge verižice ali zapestnice morajo biti oddaljeni od reže za vstavljanje.

V neposredni bližini izdelka ne uporabljajte razpršilnikov/konzerve.

Izdelka ne pustite delovati neprekinjeno več kot 2 minuti, saj lahko pride do pregrevanja motorja.

Če se zbirna posoda napolni pred potekom 2 minut, izdelek izklopite.

Pred ponovno uporabo posodo za zbiranje izpraznite. Pred ponovno uporabo pustite napravo počivati vsaj 20 do 30 minut.

### a) Namestitve

- Vse dele vzemite iz embalaže in odstranite plastično folijo.
- Postavite rezalno enoto (3) na zbirno posodo (4). Bodite pozorni na zareze na zbirni posodi. Rezalna enota se mora natančno prilegati zarezam na zbirni posodi. Varnostni mehanizem preprečuje delovanje naprave, dokler rezalna enota ni pravilno nameščena v zbirni posodi.
- Med zbirno posodo in rezalno enoto ne vstavljajte prstov in poskrbite, da omrežni kabel ni stisnjen.
- Za zbiranje ne uporabljajte plastičnih vrečk. To bo najverjetneje poslabšalo pravilno delovanje drobilnika.

### b) Postavitev in povezava

- Izdelek postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino.
- Prepričajte se, da je izbirno stikalo REV/OFF/AUTO (2) v sredinskem položaju OFF.
- Priključite omrežni vtič v standardno omrežno vtičnico.

### c) Drobljenje papirja



V režo za vstavljanje vstavite največ 6 listov papirja DIN A4 z največjo gramaturo 80 g/m<sup>2</sup>.

Ne uničujte lepljivih listkov, kuvert ali papirja z lepljivimi ostanki.

- Preklopno stikalo REV/OFF/AUTO (2) premaknite v desno v položaj AUTO.
- Previdno vstavite papir v režo za vstavljanje (1). Uničevalnik se samodejno vklopi. Papir se avtomatsko podaja v rezalno enoto in se drobi. Pri drobljenju papirja, ki je manjši od največje širine vstavnega pladnja, papir vedno vstavite na sredino pladnja za papir.
- Uničevalnik se samodejno ustavi, ko konča z uničevanjem.
- Po končanem drobljenju prestavite izbirno stikalo REV/OFF/AUTO v sredino. Izklopljen položaj.

### d) Uničevanje kreditnih kartic



Naenkrat uničite največ eno kreditno kartico.

- Preklopno stikalo REV/OFF/AUTO (2) premaknite v levo v položaj REV.
- V režo za vstavljanje (1) previdno vstavite eno kreditno kartico. Kreditna kartica se samodejno vstavi v rezalno enoto in se drobi. Upoštevajte, da je treba kreditno kartico vstaviti v sredino reže za vstavljanje.



Nikoli ne poskušajte uničiti kreditne kartice skupaj s papirjem.

- Po končanem delu prestavite izbirno stikalo REV/OFF/AUTO v sredinski položaj OFF.

### e) Odstranjevanje zastoja papirja

Če se je papir zataknil, ravnajte, kot sledi:

- Če želite odpraviti zastoj papirja, nastavite izbirno stikalo REV/OFF/AUTO (2) na REV.



Nikoli ne izvlecite zataknenega papirja. S tem boste poškodovali rezila.

- Priključite omrežni vtič v standardno omrežno vtičnico.
- Nastavite izbirno stikalo REV/OFF/AUTO (2) na REV, da izvržete vstavljene liste. Rezalna enota deluje v nasprotni smeri in potisne blokirani papir iz uničevalnika. Preklopno stikalo REV/OFF/AUTO premaknite v položaj OFF.
- Z vrha uničevalnika potegnite in odstranite odvečni papir.



Da bi se izognili nevarnosti poškodb, roke in prste držite stran od reže za vstavljanje.

- Za nadaljevanje drobljenja premaknite izbirno stikalo REV/OFF/AUTO v desni položaj AUTO.
- Izdelek je opremljen z zaščito motorja, ki se sproži med neprekinjenim delovanjem in pregrevanjem. Če se je sprožila zaščita motorja, pred ponovno uporabo pustite napravo počivati vsaj 30 do 40 minut in poskusite odstraniti zastoj papirja, kot je opisano zgoraj.

## Odpravljanje težav

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Rezalna enota še naprej deluje v načinu AUTO.	Zbirna posoda je polna. Papir iz rezalne enote ne more zdrsniti navzdol. Papir je zataknen na sredini podajalnika.  Napajanje ni priključeno.  Napetost je nizka ali ni napajanja.  Posoda ni pravilno/celovito vstavljena.  Papir je pretanek.	Nastavite izbirno stikalo (2) na REV, da se papir izloči. S plastično kartico sprostite varnostni mehanizem. Izpraznite posodo.  Preverite napajanje in ga po potrebi priključite.  Izklopite napravo in se prepričajte, da je zadostna napetost.  Rezalno enoto pravilno namestite na posodo. Prepričajte se, da je varnostni mehanizem pravilno nameščen in vklopljen.  Prepričajte se, da je papir dovolj trden, da lahko sproži funkcijo samodejnega zagona. Dodajte še en list papirja in poskusite znova.
Zastoj papirja	Motor je pregret.  Preveč vstavljenega papirja.	Pred ponovno uporabo počakajte 30 do 40 minut, da se izdelek ohladi.  Nastavite izbirno stikalo v položaj OFF in odstranite nekaj listov. Nato premaknite izbirno stikalo v položaj REV, da odstranite papir iz

## Vzdrževanje, nega in čiščenje



Pozor! Rezila so zelo ostra. Nevarnost poškodb.

- Pred čiščenjem izdelek izklopite in izključite vtičnico iz električnega omrežja.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.
- Ta izdelek ne vsebuje sestavnih delov, ki bi zahtevali vzdrževanje. Nikoli ga ne poskušajte odpreti ali razstaviti.
- Zbirno posodo redno praznite.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Na ohišje ne pritiskajte premočno, saj lahko to povzroči nastanek prask.
- Občasno (po približno 200 drobljenjih) rezalno enoto naoljite s posebnim nevnetljivim oljem za drobilnike. Stekleničke z razpršilom in poseben oljni papir lahko kupite v specializiranih trgovinah.

## Odstranjevanje



Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ne smete odlagati med gospodinjne odpadke. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi regulativnimi smernicami.

S tem izpolnjujete svoje zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

## Tehnični podatki

Delovna napetost.....	230 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Poraba energije .....	max. 240 W (197 W samodejni način s 6 listi/(212 W, 7 listi) v stanju pripravljenosti.....0,07 W
Povratna poraba energije .....	80 W
Zaščitni razred .....	II
.....	Širina reže za vstavljanje220 mm
Vrsta rezanja.....	Križno rezanje 4 x 38 mm
Hitrost rezanja.....	2,2 m/min
Število listovmax .....	6 (pri 80 g/m <sup>2</sup> )
Število plastičnih kartic .....	max.1 (na postopek drobljenja)
Prostornina zabojnika (papir) .....	11 l
Čas delovanja ≥ .....	2 min ON/30 min OFF
Raven hrupa .....	≤70 dB
Stopnja varnosti .....	P-4
Dolžina kabla .....	Približno 1,4 m
Delovni pogoji .....	-5 do +40 °C, 40-90 % relativna vlažnost
Pogoji shranjevanja .....	-20 do +70 °C, 40-95 % relativna vlažnost
Dimenzije (Š x V x G) .....	296 x 350 x 151 mm (naprava) 296 x 305 x 144 mm (samo posoda za zbiranje)
Teža .....	2,685 kg (skupaj), 526 g (samo posoda za zbiranje)

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Vse pravice, vključno s prevodom, so pridržane. Za razmnoževanje na kakršnen koli način, npr. s fotokopiranjem, mikrofilmiranjem ali zajemom v sisteme elektronske obdelave podatkov, je potrebna predhodna pisna odobritev izdajatelja. Ponovni natis, tudi delni, je prepovedan. Ta publikacija odraža tehnično stanje v času tiskanja.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

\*2252303\_v1\_0820\_02\_DS\_m\_4L\_(1)

