



NAVODILA ZA UPORABO

HDMI-razdelilnik Digitus DS-45323

Kataloška št.: 23 17 380



Kazalo

1. Uvod	2
2. Lastnosti	2
3. Tehnični podatki	2
4. Vsebina paketa	3
5. Priključitev in uporaba	3
6. Shema priključkov	4
7. Varnostni napotki	4
Garancijski list	6

1. Uvod

Spoštovani uporabnik

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Za optimalno delovanje in varnost natančno preberite ta navodila za uporabo, preden izdelek priključite, upravljate ali ga uporabljate. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

To je visoko zmogljiv HDMI-razdelilnik z ločljivostjo do 4Kx2K pri 60 Hz. Omogoča razdelitev vhodnega HDMI-signalov v dva enaka izhoda istočasno. Zagotavlja visoko zmogljiv avdio in video izhod prek HDMI-kablov ter lahko sprejema in oddaja do 6 Gb/s/600 MHz pasovne širine.

2. Lastnosti

- Omogoča delitev enega HDMI-signalov na dva zaslona - podpira UHD 4K / 60 Hz s HDR
- Ločljivosti do 4K / 60 Hz (4:4:4)
- Polnih 18 Gb/s - za kristalno čist prikaz UHD-vsebin
- Podpira HDR in HDCP 2.2
- Napajanje preko Micro USB (polnilni adapter, TV, prenosni računalnik)
- Kaskadno povezovanje do 8 razdelilnikov v vrsto
- Ultra tanka zasnova
- Združljiv z najnovejšimi standardi Ultra High Definition (UHD)
- Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD)

3. Tehnični podatki

Vhodni/izhodni priključek

Vhodni priključek	1x HDMI, ženski
Izhodni priključek	2x HDMI, ženski

Podprti video formati

Najvišja ločljivost 3840*2160 pri 60 Hz,
4096*2160 pri 60 Hz

Delovna frekvenca

Pasovna širina HDMI 18 G

Mehanske lastnosti

Material Kovina
Velikost (D-Š-V) 83*40*9 mm
Teža (neto) 60 g

Okolje

Delovna temperatura 0 °C do 45°C
Delovna vlažnost 10 % do 85 % RH (brez kondenzacije)
Temperatura pri shranjevanju - 10 °C do +80 °C
Vlaga pri shranjevanju 5 % do 90 % RH (brez kondenzacije)

Zahteve glede napajanja

Zunanji napajalnik DC 5V / 1A
Poraba energije (največ) 2 W

Zaščita pred ESD

Model človeškega telesa ±8 kV (razelektritev v zraku) in
±4 kV (kontaktna razelektritev)

4. Vsebina paketa


Preden poskušate uporabljati to napravo, najprej preverite embalažo in se prepričajte, da so v transportnem paketu naslednji predmeti:

- 1x HDMI-razdelilnik
- 1x navodila za uporabo
- 1x kabel Micro USB do USB-A M/M, 100 cm

5. Priključitev in uporaba

- 1) HDMI-kabla priključite na vhodna oziroma izhodna vrata naprave.
- 2) Napravo povežite z USB-napajalnikom (DC 5V/1A) ali jo priključite na USB-vrata prek našega opremljenega kabla Micro USB do USB-A M/M. Zasvetil bo indikator za napajanje ter oba indikatorja za izhod signala, na obeh izhodnih zaslonih pa se bo prikazal enak video signal kot na viru signala.

6. Shema priključkov

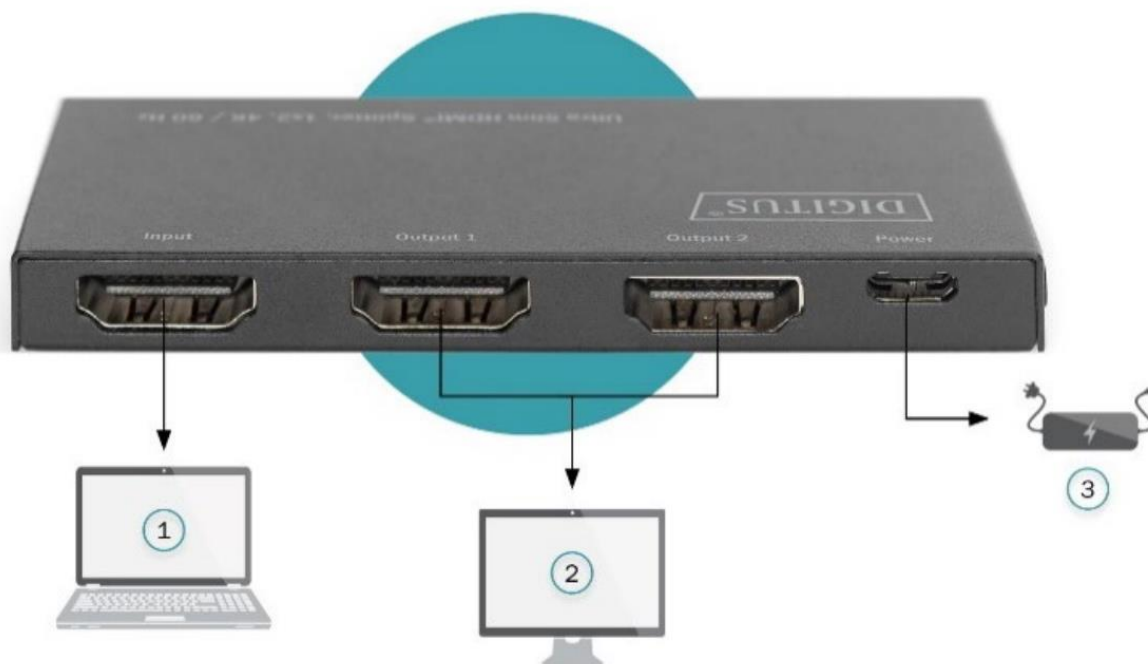

1. HDMI®-vir
2. HDMI®-zaslon 4K / 60 Hz
3. Napajalnik

7. Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Digitus, proizvajalec: Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüde, Nemčija.

Podjetje Assmann Electronic GmbH izjavlja, da je izjava o skladnosti del vsebine dobave. Če izjava o skladnosti manjka, jo lahko zahtevate po pošti na spodaj navedenem naslovu proizvajalca

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüde
Nemčija





Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **HDMI-razdelilnik Digitus DS-45323**
Kat. št.: **23 17 380**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.