


# NAVODILA ZA UPORABO

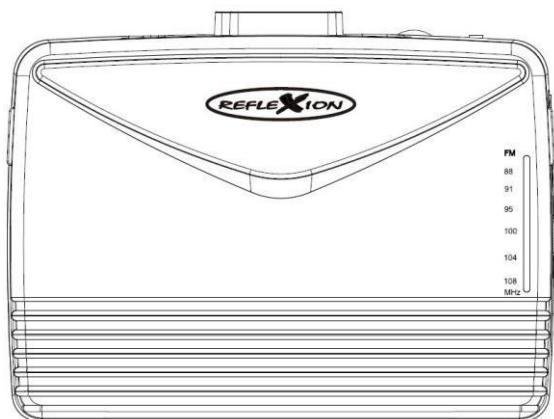

**Walkman s funkcijo FM**

**Št. modela: WMR01BK**



Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu za poznejšo uporabo.



# **VARNOSTNA NAVODILA**



Izklicnik v trikotniku opozarja uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje (servis) v tem priročniku, ki jih je treba upoštevati.



Simbol strele v trikotniku opozarja uporabnika na "nevarno napetost" na nekaterih sestavnih delih v napravi.



Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, v nobenem primeru ne odpirajte ohišja. V notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil. Popravila lahko opravi le pooblaščen specialistizirana delavnica.

**DC3V**

Ta naprava je zasnovana za omrežno napetost DC 3V 600 mA in se lahko uporablja z omrežnim napajalnikom DC 3V 600 mA ali z dvema baterijama AA 1,5 V.



Naprave ne izpostavljajte vlagi ali dežju.



Sistem vklopite šele, ko skrbno preverite vse povezave.



Napravo postavite tako, da je vedno zagotovljen nemoten dotok svežega zraka. Naprave nikoli ne postavljajte na preproge ali v bližino zaves in je ne nameščajte na knjižne police.



Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.




**PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA**

# VARNOSTNA NAVODILA

- 1) Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo.
- 2) Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu, da jih boste lahko uporabljali v prihodnje.
- 3) Naprava ne sme biti izpostavljena kapljajoči ali brizgajoči vodi in na napravo ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze. Napravo uporabljajte samo v suhih prostorih.
- 4) Na napravo ne postavljajte odprtega ognja, kot so sveče, in napravo hranite stran od odprtega ognja.
- 5) Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- 6) Prepričajte se, da je naprava priključena le na napajalno enoto DC 3V 600mA za delovanje v omrežju. Če uporabite višjo napetost, lahko pride do okvare naprave.
- 7) Uporabljajte samo dodatke in rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- 8) Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- 9) Napravo lahko postavite le v dovolj prezračenih prostorih. Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
- 10) Ne izpostavljajte temperaturam nad 35 °C. Pri postavljanju naprave poskrbite, da je zadaj in zgoraj naprave 30 cm, na vsaki strani pa 5 cm prostega prostora.
- 11) Izrabljene baterije/polnilne baterije zavrzite na okolju prijazen način.
- 12) Pred prevozom ali čiščenjem se vedno prepričajte, da je naprava izključena iz vtičnice. Čistite ga samo s suho krpo.
- 13) Med nevihto ali če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo odklopite iz električnega omrežja.
- 14) Ta naprava nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Naprave ne poskušajte popraviti sami. Vzdrževanje lahko izvaja le usposobljeno servisno osebje. V primeru okvare vrnite aparat prodajalcu.
- 15) Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora in poskrbite, da v ohišje naprave ničesar ne potisnete skozi luknje, reže ali druge odprtine. To lahko povzroči smrtno nevaren električni udar.
- 16) Naprave ne postavljajte v bližino televizorjev, zvočnikov ali drugih predmetov, ki ustvarjajo močna magnetna polja.
- 17) Baterij nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- 18) Vedno zamenjajte baterije iste vrste.

# OZNAČEVANJE DELOVNIH ELEMENTOV

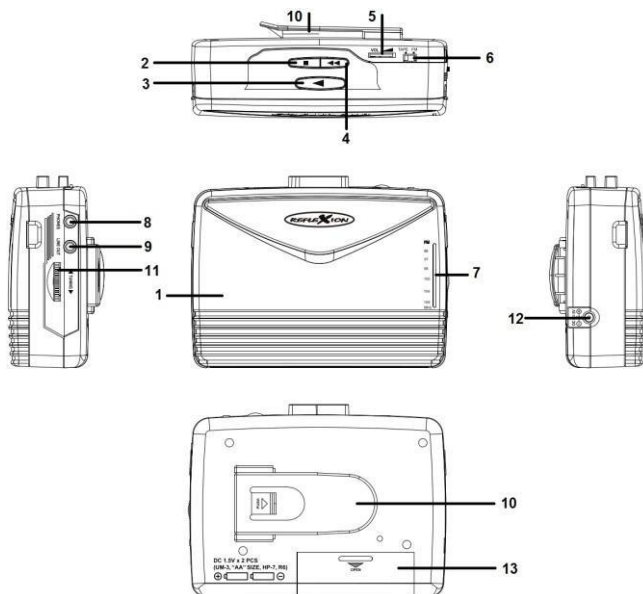

- 1) Pokrov predala za kasete
- 2) ■ (gumb Stop)
- 3) ▶ (gumb za predvajanje)
- 4) ▶▶ (Hitro naprej)
- 5) VOL (nastavitev glasnosti)
- 6) Izbira funkcije FM / Tape (kasete / FM)
- 7) Prikaz frekvence
- 8) Vtičnica za slušalke 3,5 mm
- 9) Vtičnica linijskega izhoda 3,5 mm
- 10) Odstranljiva sponka za pas
- 11) Upravljanje uglaševanja (nastavitev frekvence FM)
- 12) Vtičnica DC 3V (prikluček za napajalnik DC3V 600 mA)
- 13) Predal za baterije (2x baterije AA)

## Opomba:

-Napajalna enota in baterije niso vključene v obseg dobave.

# **NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO**

Napravo je mogoče napajati z omrežnim napajalnikom DC 3V 600 mA ali z 2x baterijami AA 1,5 V.

## **Napajalna enota:**

Napajalnik priključite v vtičnico DC 3V, ki se nahaja na strani naprave.

## **Baterije:**

V predalček za baterije na zadnji strani vstavite 2 bateriji AA.

## **Opomba:**

- Omrežni napajalnik in baterije niso vključeni v obseg dobave.
- Če uporabljate omrežni napajalnik, odstranite baterije.
- Prepričajte se, da so baterije pravilno polarizirane.

# **IZBIRA NAČINA**

1. Z drsnikom na vrhu naprave spremenite način.
2. Na voljo so naslednji načini:
  - FM (VHF): radijski način
  - Trak: način kasete

# **NASTAVITEV GLASNOSTI**

1. obrnite regulator glasnosti [**VOL**], da spremenite glasnost v napravi.

# **FM REŽIM**

1. Pritisnite drsnik in ga nastavite na FM.
2. Z upravljalnim kolescem [**TUNING**] nastavite želeno frekvenco.
3. Predvajanje FM (FM) se začne z zadnjo nastavljenjo radijsko postajo.

## **Opomba:**

Radijski sprejem je odvisen od jakosti radijskih postaj v vaši regiji.

# **NAČIN KASETE**

1. Odprite predal za kasete in vstavite kaseto v napravo.
2. Zaprite predal za kasete.
3. Za upravljanje predvajanja kasete uporabite naslednje gumbе.
  - Pritisnite gumb za začetek predvajanja.
  - Pritisnite gumb za ustavitev predvajanja.
  - Pritisnite gumb za hitro previjanje naprej do zelene točke predvajanja.

## LINE OUT:

---

1. Če želite napravo povezati z zunanjo napravo (zvočnikom), priključite 3,5 mm kabel AUX v vtičnico Line Out naprave in v ustrezno vtičnico zunanje naprave.
2. Začnite predvajati, da slišate zvok preko zunanjo napravo.

## Tehnične specifikacije

---

### Splošno

apajanje Izhodnaenota  
napajalnika: DC 3V 600  
mA(napajalnik ni  
vključen)  
apajanje BaterijaDC 3V: 2x  
baterija AA 1,5V(baterije  
niso vključene)  
tičnicinalinijskega izhoda,5 mm  
tičnica zaslušalke ,5 mm/ 32Ohm  
elovna temperatura- +35 °C

rekvenčno območje

FM88 - 108,0 MHzDimenzije naprave (dolžina / višina / širina)123x  
85 x 44 (mm)

### Obseg dobave

.....naprava (WMR01BK)  
.....avodila za uporabo  
.....lušalke

Vse informacije brez jamstva.

Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## **NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE**

---



Ta simbol na izdelku ali v navodilih pomeni, da je treba napravo ter električne in elektronske dele po koncu življenjske dobe odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. V EU obstajajo sistemi ločenega zbiranja odpadkov za recikliranje.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

## **Poenostavljena izjava EU o skladnosti**

---

Podjetje UltraMedia GmbH & Co. Handels KG izjavlja, da je radijska oprema tipa WMR01BK v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem elektronskem naslovu.

[info@ultramedia.de](mailto:info@ultramedia.de)

Upamo, da boste napravo radi uporabljali. Vaša

ekipa UltraMedia



## Jamstvo



Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali enega od naših izdelkov. Naši izdelki so med proizvodnjo podvrženi strogemu nadzoru kakovosti.

Če pa se pritožite glede ene od naših naprav ali imate vprašanja o eni od naših naprav, pokličite našo službo za podporo strankam.

Za to napravo velja garancija 24 mesecev od datuma nakupa. Zunaj garancijskega obdobja vam ponujamo plačljivo popravilo na podlagi ocene stroškov. Preden pošljete napravo, se obrnite na našo službo za podporo strankam.

Zavedajte se, da se garancija lahko upošteva le za naprave, ki smo jih prejeli v garancijskem roku.

Garancija zajema napake materiala in proizvodne napake. Vaša naprava bo v garancijskem obdobju popravljena ali zamenjana. Žal UltraMedia ne more povrniti kupnine. Garancija ne krije poškodb zaradi nepravilne uporabe, uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, poškodb zaradi padca, prahu, vode in znakov obrabe (npr. prask, optične obrabe), ki jih je povzročila stranka ali zunanji vplivi.

Če želite vložiti garancijski zahtevek, pošljite napravo z vso dodatno opremo, kopijo računa in opis napake na spodnji naslov. Žal naprav, ki jim ni priložen garancijski list, ni mogoče obravnavati v okviru garancije. V primeru kakršnih koli vprašanj ne pozabite navesti svojega polnega naslova, telefonske številke in e-poštnega naslova.

Pošiljko nam pošljete na lastne stroške. Neplačanih pošilk ne moremo sprejeti in bodo vrnjene pošiljatelju.

Napravo varno zapakirajte za prevoz. UltraMedia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, nastalo med prevozom do nas. Po prejemu vračila bomo napravo čim prej obdelali in vam jo poslali nazaj.

Preden pošljete napravo, se obrnite na našo podporo strankam ali na specializiranega prodajalca, saj je veliko težav mogoče rešiti tudi po telefonu.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
<http://www.ultramedia.de>

[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
Telefon: +49 / (0)  
4131/9239-20  
Od ponedeljka do četrтка.