

USER MANUAL



Prenosni CD-predvajalnik

Št. izdelka: PCD400



Pred uporabo skrbno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.



VARNOSTNA NAVODILA



- Izklicnik v trikotniku označuje, da ima uporabnik v tem priročniku pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje (servis). Ta navodila je treba obvezno upoštevati.
- Simbol strele v trikotniku opozarja uporabnika na "nevarne napetosti" na nekaterih sestavnih delih naprave.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, nikoli ne odpirajte ohišja V notranjosti ni posod, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Popravila lahko izvaja le pooblaščen specializirana delavnica.
- Nalepka na napravi označuje, da je naprava opremljena z laserjem razreda 1. Naprave ne odpirajte. Ne glejte v laser, saj lahko to povzroči poškodbe oči.
- Enote ne izpostavljajte vlagi ali dežju.
- Napravo namestite tako, da je vedno zagotovljen nemoten dotok svežega zraka. Naprave nikoli ne postavljajte na preproge in v bližino zaves ter je ne nameščajte na knjižne police.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, kot so grelniki, odprti viri ognja.
- Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost. Ne mešajte novih baterij s starimi ali izpraznjenimi baterijami.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa (več kot en mesec), odstranite baterije, da preprečite njihovo iztekanje.

- 1) Preberite ta priročnik, preden poskušate priključiti ali uporabljati enoto.
- 2) Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.
- 3) Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju in vanjo ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni z vodo.
s tekočinami, kot so vaze na izdelku. Uporabljajte samo v suhih regijah.
- 4) Na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte odprtega ognja, kot so sveče, in napravo oddaljite od odprtega ognja.
- 5) Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.
- 6) Prezračevalne odprtine ne smejo biti zakrite.
- 7) Prepričajte se, da lahko naprava deluje le z ustreznimi baterijami ali napajalne enote.
- 8) Uporabljajte samo dodatke in rezervne posode, ki jih je odobril proizvajalec.
- 9) Napravo namestite le v dobro prezračevanih prostorih.
- 10) Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
- 11) Ne izpostavljajte temperaturam nad 40 °C.
- 12) Ne uporabljajte gumbov naprave s preveliko silo, saj lahko to povzroči poškodbe.
- 13) Izrabljene baterije ali okvarjene pekarne zavržite na okolju prijazen način.
- 14) Napravo čistite le s suho krpo.
- 15) V primeru nevihte ali če naprave dalj časa ne uporabljate, napravo izključite iz električnega omrežja.
- 16) Ta izdelek nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Izdelka ne poskušajte popraviti sami. Vzdrževanje lahko opravi le usposobljeno servisno osebje. V primeru okvare se obrnite na prodajalca ali servis proizvajalca.
- 17) Naprave ne postavljajte v bližino televizorjev, zvočnikov in drugih predmetov, ki ustvarjajo močna magnetna polja.

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO



Napravo je mogoče napajati z dvema baterijama "AA" (priloženi sta).

Poleg tega ima naprava vhod DC IN. Te lahko priključite na zunanji napajalnik / DC: 4,5 V 700 mA (ni vključen).

Opomba:

- Če uporabljate napajalnik, odstranite vstavljene baterije
- Vstavljene baterije se pri uporabi napajalnika ne bodo napolnile.

IME KONTROLNIH ELEMENTOV

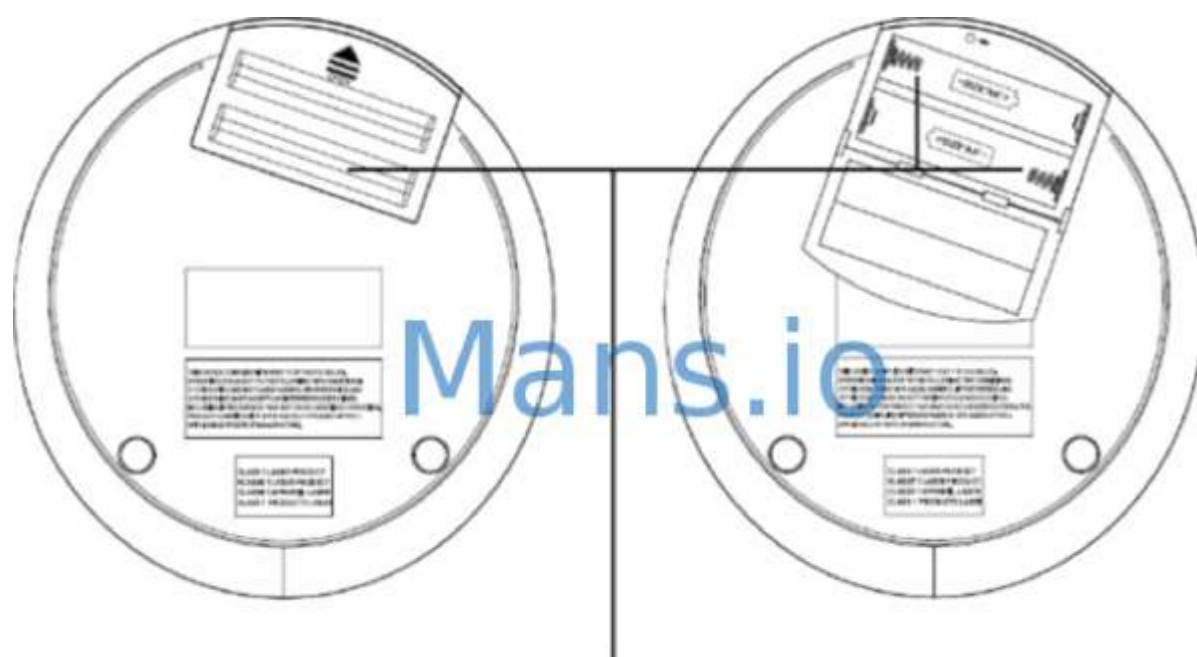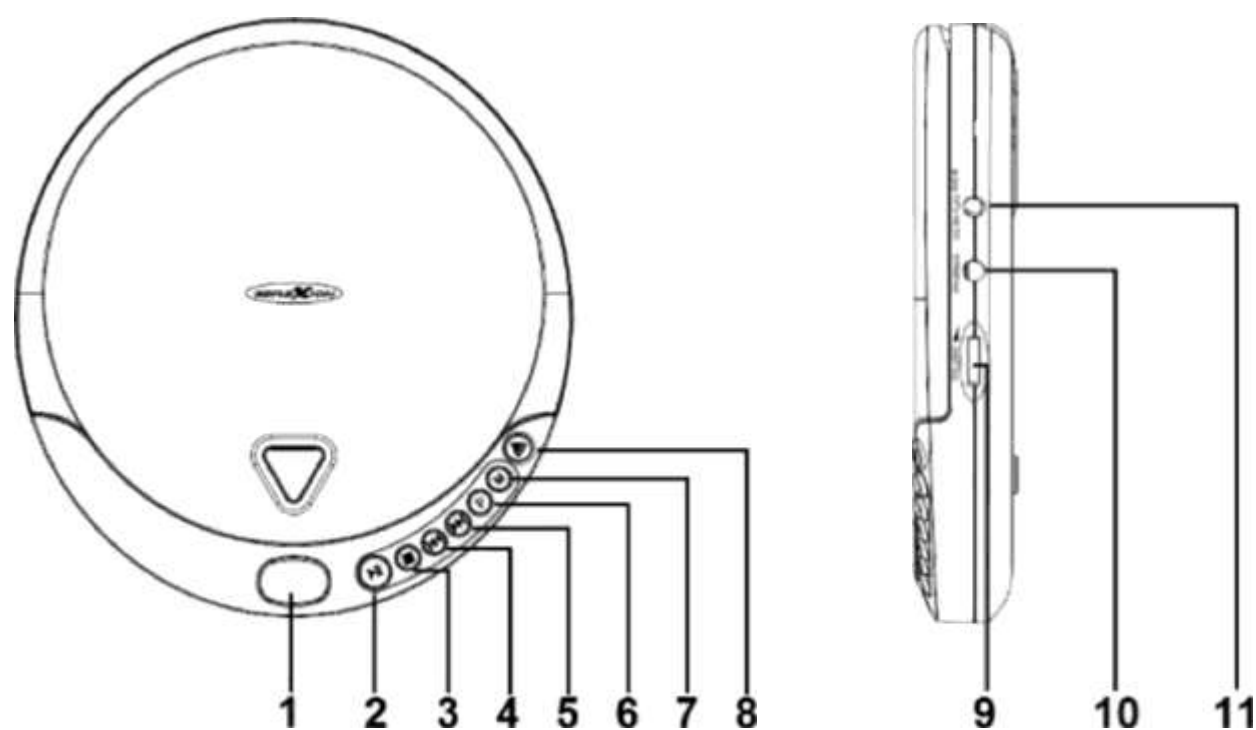

2


1. Zaslou LCD
2. ▶|| ("Predvajanje" / "Prekinitev")
3. ■ (Stop)
4. ⏮ (Prejšnji naslov)
5. ⏭ (Naslednji naslov)
6. P (programiranje seznama predvajanja)
7. M (Nastavitev načina predvajanja)
8. ▲ Odprite pogon CD)
9. Glasnost (nastavite glasnost)
10. Telefoni (vhod za slušalke)
11. DC IN (vhod za napajalnike enosmernega toka)
12. Vrata za baterije / predal za baterije

PRIČETEK


1. Odprite predal za baterije in vstavite dve bateriji AA (nista vključeni) v predal za baterije.
 - Druga možnost je uporaba ustreznega napajalnika AC DC (ni priložen) uporabljen.
2. Zaprite predal za baterije.
3. Slušalke (priložene) vstavite v [Vtič za slušalke / 10].
4. Naprava je zdaj pripravljena za vklop.

VKLOP/IZKLOP NAPRAVE


Vklopite:

1. Pritisnite [ / 2], da vklopite enoto.

Izklopite:

1. Pritisnite gumb [ / 3], da ustavite predvajanje.
2. Naprava se po kratkem času samodejno izklopi.









PREDVAJANJE CD-JA

1. Pritisnite tip  [/ 8], da odprete pogon za zgoščenke.
2. CD vstavite v pogon s tiskano stranjo navzgor.
3. Zaprite pogon za zgoščenke.
4. Predvajanje se začne samodejno.





Opomba:

- Med predvajanjem CD-ja se prikažeta številka trenutne skladbe in čas predvajanja. prikazano.

Delovanje pri predvajanju CD-ja

Predvajaj / Ustavi:	Med predvajanjem pritisnite gumb [ / 2], če želite prekiniti predvajanje. Čas predvajanja utripa. Za nadaljevanje predvajanja pritisnite gumb [ / 2].
Stop	Pritisnite gumb [ / 3], da ustavite predvajanje. Na zaslonu sta prikazana število skladb in čas predvajanja.
Hitro naprej:	Držite pritisnjen gumb [ / 5], dokler ne dosežete zelene točke predvajanja. Spustite gumb za nadaljevanje običajnega predvajanja.
Hitro nazaj:	Držite pritisnjen gumb [ / 4], dokler se ne prikaže zelena točka predvajanja. dosežen. Spustite gumb in nadaljujte z običajnim predvajanjem.
Naslednji naslov:	Pritisnite gumb [ / 5], da se premaknete na naslednjo skladbo.
Prejšnji naslov:	Pritisnite gumb [ / 4] za prehod na prejšnjo skladbo.
Odprite pogon za zgoščenke:	Pritisnite gumb [ / 8], da odprete pladenj za plošče. Na zaslonu se prikaže prikazuje "OPEN".

 
 
Programiranje seznama predvajanja:

1. Pritisnite tipko [**P** / 6] za začetek programiranja.
2. Na zaslonu utripa "00 PROG".
3. Uporabite tipki [ / 4] in [ / 5] izberite prvo skladbo.
4. Izbiro potrdite s tipko [**P** / 6].
5. Prikaz se je spremenil z "01" na "02".
6. Za seznam predvajanja lahko programirate največ 20 skladb.
7. Pritisnite tipko [ / 2] za začetek programiranega predvajanja.
8. Pritisnite gumb [ / 3], da zaključite programirano predvajanje.

Opomba:

- Način predvajanja lahko spremenite med predvajanjem programa.

Način predvajanja:

1. Med predvajanjem večkrat pritisnite gumb [], dokler ne izberete želenega izbran je način predvajanja.
2. Način predvajanja je prikazan kot ikona nad časom predvajanja.
3. Na voljo so naslednji načini predvajanja.
 -  1: Izbrana skladba se bo zdaj predvajala večkrat.
 -  vse: Vsi naslovi se predvajajo večkrat.
 - INTRO: To bo prvih 10 sekund predvajanega naslova.
 - RND: Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu.
 - AUS: Na zaslonu ni dodatne ikone.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošno

Baterija za napajanje	2x AA 1,5V Alkaline-baterije
Napajanje	DC: 4,5V / 700mA
Poraba energije	3W
Frekvenčni odziv	20-20.000Hz
Vtičnica za slušalke	3,5 mm
	2mW
Število kanalov	2 kanala (stereo)
pretvorbe D/A	1-bitni DAC, 8-fazno prevzorčenje
Formati zgoščenk	CD, CD-R, CD-RW,
Dimenzije (mm)	135 (Š) x 24 (V) x 148 (G)
Teža (g)	245g

Vse izjave brez jamstva.
Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila

OBSEG DOSTAVE

Device (PCD400).....	1x
Headphone.....	1x
User manual.....	1x
	1x,

Vse izjave brez jamstva.
Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila

ODSTRANITEV



Ta simbol na napravi in/ali dodatkih pomeni, da je treba napravo ter vso električno in elektronsko opremo po koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. V EU obstaja sistem ločenega zbiranja za recikliranje. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti ali na lokalnega distributerja, pri katerem ste izdelek kupili.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Podjetje UltraMedia GmbH & Co. Handels KG izjavlja, da je naprava PCD400 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem poštmem naslovu.

info@ultramedia.de

Upamo, da vam je naprava
všeč Vaša ekipa UltraMedia

Garancija



Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali enega od naših izdelkov. Naši izdelki so med proizvodnjo pod natančnim nadzorom kakovosti. Če se zaradi ene od naših naprav pritožite. Če imate vprašanja o eni od naših naprav, pokličite našo službo za pomoč strankam.

Za to napravo dajemo 24-mesečno garancijo od datuma nakupa.

Zunaj garancije vam ponujamo popravilo, za katerega je treba plačati in pripraviti oceno stroškov. Pred predložitvijo se obrnite na našo službo za podporo strankam.

Zavedajte se, da se garancija lahko upošteva le za naprave, ki jih prejmemo v garancijskem roku.

Garancija se nanaša na napake v materialu in proizvodnji. Vaša naprava bo v času garancije popravljena ali zamenjana. Povračilo kupnine s strani podjetja UltraMedia žal ni mogoče. Poškodbe zaradi nepravilne uporabe, uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, padca, prahu, poškodb zaradi vode in obrabe (npr. praske es, optična obraba), ki jih povzroči stranka ali zunanji vplivi, so izključene iz garancije.

Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov pošljite napravo z vso dodatno opremo, kopijo računa in opis napake na spodnji naslov. Za naprave, ki nimajo dokazila o garanciji, garancije žal ni mogoče upoštevati. Pri morebitnih vprašanjih ne pozabite navesti svojega polnega naslova, telefonske številke / elektronskega naslova.

Pošiljko nam pošljete na lastne stroške, razen ob upoštevanju navodil na naši spletni strani. Paketov, ki niso poslani v skladu z njimi, ne moremo sprejeti in jih vrnemo pošiljatelju.

Napravo ustrezno zapakirajte za transport (zaščitite, paket,..). UltraMedia ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo na poti do nas. Ko bomo prejeli vašo prijavo, bomo napravo čim prej obdelali in vam jo poslali nazaj.

Preden pošljete napravo, se obrnite na našo službo za podporo strankam ali na svojega specializiranega prodajalca, saj je veliko težav mogoče rešiti tudi po telefonu.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
<http://www.ultramedia.de>

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131 / 9239-20