



smartwares[®]

SH4-99562

SL Komplet brezžičnih stenskih stikal



Specifikacije:


Brezžično stensko stikalo (SH4-90159) Baterija: 3 V, tip CR2032 (vključno z baterijo) Največji doomet: 30m

Vgrajeno stikalo (SH4-90260) AC vhodna napetost: 230V - 50Hz Največje območje: 50 m Največja moč: 1000 W

SH4-99562

Največji RF izhod:

Frekvenca: 433,92 Mhz

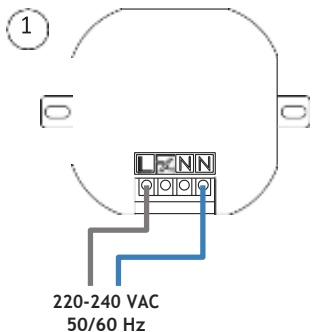

SL Navodila za uporabo

PRIPRAVA PRED UPORABO

Na plošči električnega tokokroga poiščite upravljalnik odklopnika za stensko stikalo, na katerem boste delali. Izklopite tokokrog.

PRIKLJUČITEV VGRAJENEGA STIKALA

Vgrajeno stikalo je zasnovano tako, da ga lahko namestite za obstoječe stensko stikalo.

Odstranite in odklopite stensko stikalo, za katerim želite namestiti vgrajeno stikalo.

NOTE: The built-in switch only works on single pole switches, it does not work on multiway switching.

Vgrajeno stikalo povežite z napajalnikom (1):

Fazno žico (rjava) priključite na L. Nevtralno


žico (modra) priključite na N. **Vgrajeno**

stikalo priključite na svetilko (2):

Nevtralno žico (modra) svetilke priključite na N.

Vročo žico (črna) priključite na χ.

OPOMBA: Nevtralna žica morda ni vedno prisotna v stenskem priključnem polju in jo je treba namestiti, da izdelek deluje. Vkljopite omrežno napajanje v električni plošči.

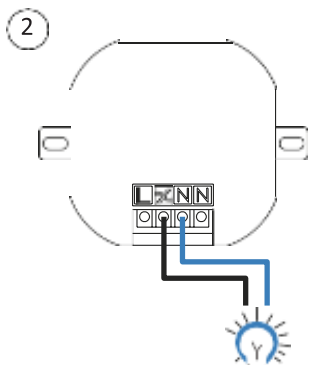

NAMESTITEV BREZŽIČNEGA STENSKEGA STIKALA




- A. Najprej odstranite gumb(e) in okvir z montažne plošče.
- B. S priloženimi vijaki pritrđite montažno ploščo na želeno mesto na steni. Prepričajte se, da je puščica "UP" v pravem položaju.
- C.

Aktivirajte baterijo tako, da izvlčete jeziček (3).

- B. Okvir s pomočjo pritrđilnih gumbov namestite nazaj na montažno ploščo.
- C. Postavite gumb(e) nazaj na montažno ploščo. Prepričajte se, da je "UP" v pravem položaju (4).

Povezovanje/odklop brezžičnega stenskega stikala z vgrajenim stikalom ali od njega

- Pritisnite gumb na sprejemniku (5) za 3 sekunde. Ko začne utripati dioda LED, je sprejemnik v načinu seznanjanja.
- Pritisnite gumb "I" / "ON" na brezžičnem stenskem stikalu, da ga seznanite.
- Pritisnite gumb "0" / "OFF" na brezžičnem stenskem stikalu, da ga odklopite od sprejemnika.

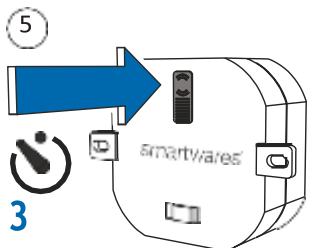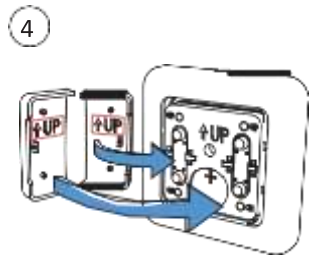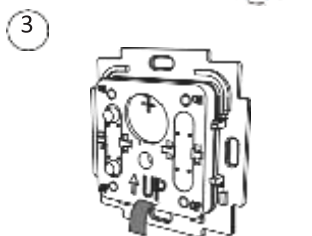

OPERATIVNI SPREJEMNIKI

- A. Pritisnite gumb "I" / "ON" na brezžičnem stenskem stikalu, da vkljopite sprejemnik.
- B. Pritisnite gumb "0" / "OFF" na brezžičnem stenskem stikalu, da izklopite sprejemnik.

Odklop vseh povezav

- A. Pritisnite gumb na sprejemniku in ga držite 10 sekund (5).
- B. Med tem postopkom začne utripati LED dioda.
- C. Ko se LED dioda na sprejemniku ugasne, so vse povezave prekinjene.
- Odklop iz električnega omrežja: odstranite sprejemnik iz stenske vtičnice