

HOZELOCK


4177
4178

Zelena energija TURBO GAS



2

Letno jamstvo
Ans de garantie
Jahre garantie
Jaar garantie
Años de garantía
Χρόνια εγγύηση

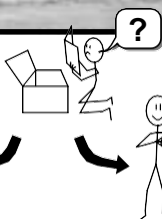

Hozelock-Exel
891 route des Frênes - 69653
Villefranche-sur-Saône Cedex


www.hozelock.fr

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham,
B76 1AB. Anglija
Telefon: +44 (0) 121 313
1122

www.hozelock.com

HOZELOCK

Zelena energija TURBO GAS

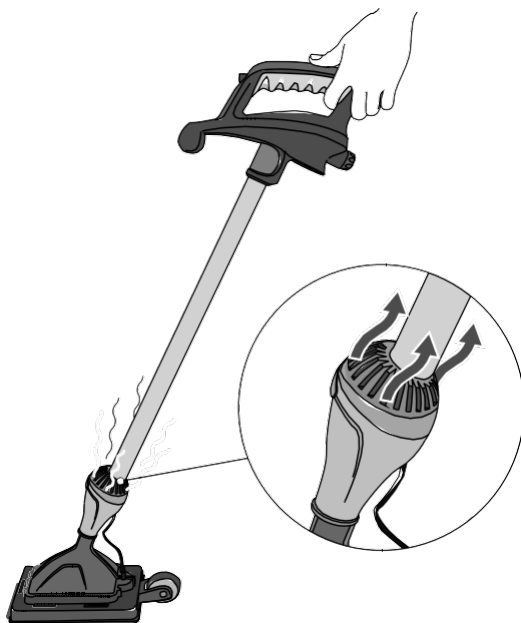


Po uporabi




Ko je izdelek nov, se lahko po izklopu ventila na ročaju na območju gorilnika pojavi nekaj dima. To je povsem normalno in se po nekaj uporabah preneha pojavljati.

Uporaba s plinsko kartušo 2586

Slika 1

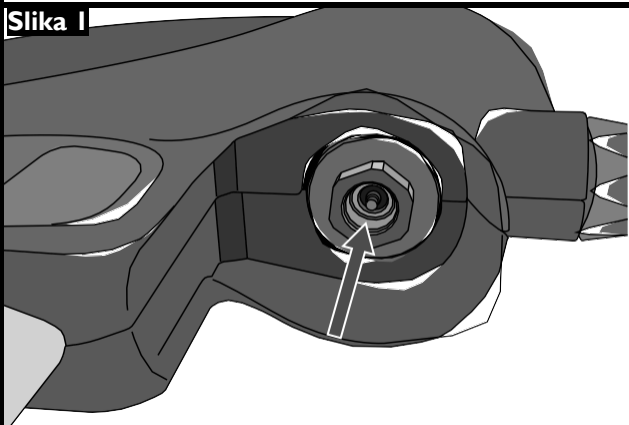


Slika 2

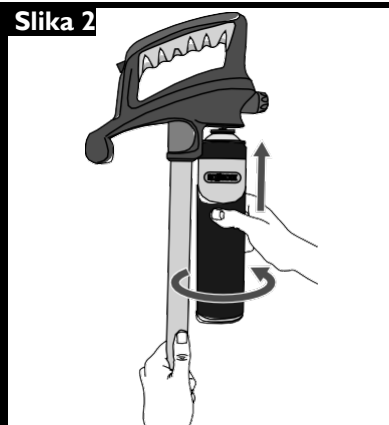


Uporaba s plinsko jeklenko


Slika 3

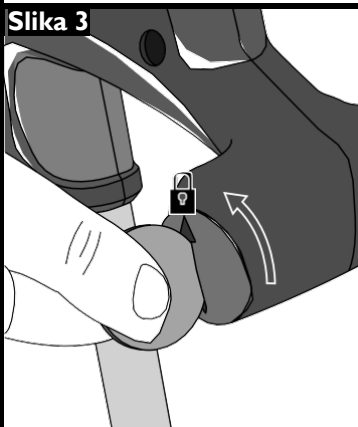


Slika 4

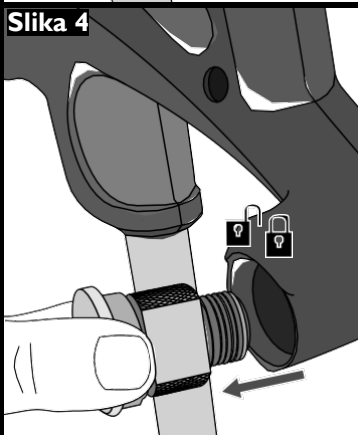


Slika 5

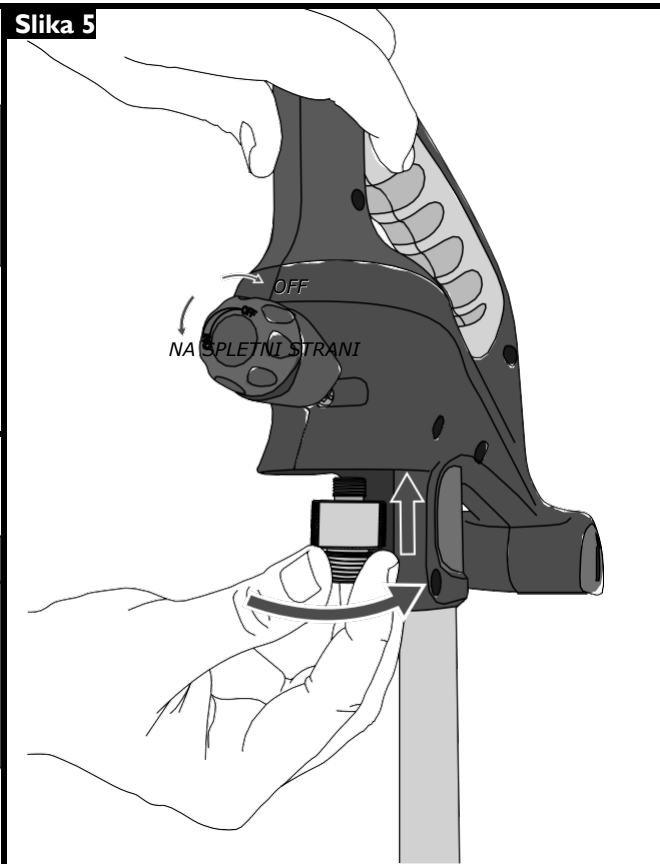

Slika 6

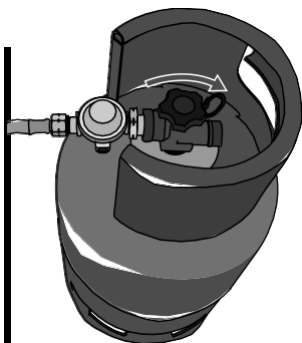

Slika 7

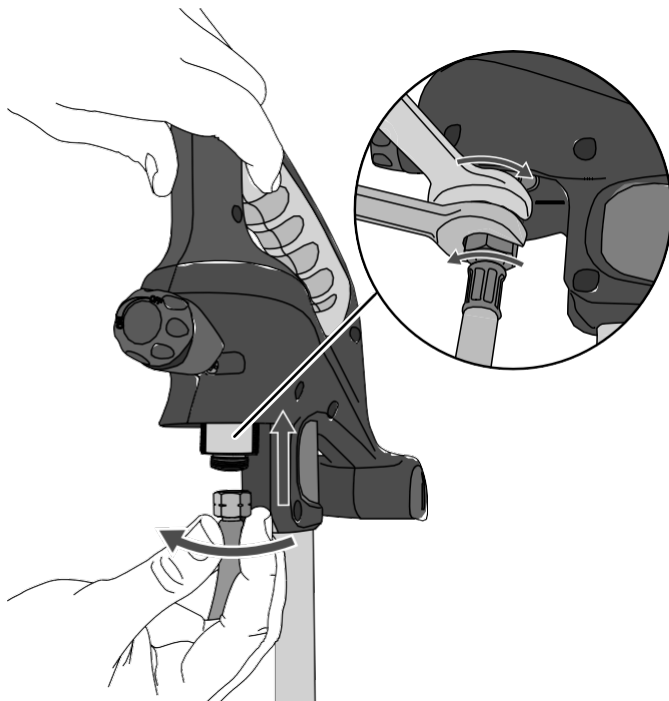


Slika 8




UPORABA INFRARDEČEGA PLETIVA

Slika 9

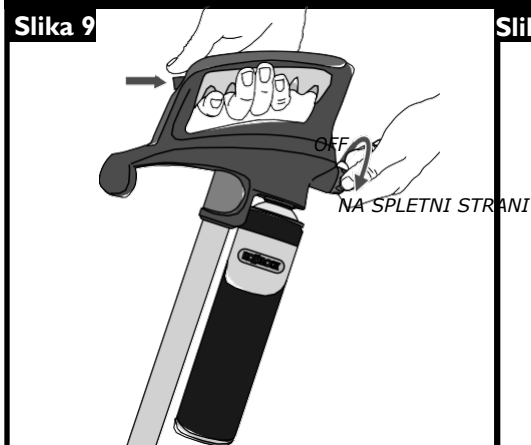


Slika 10

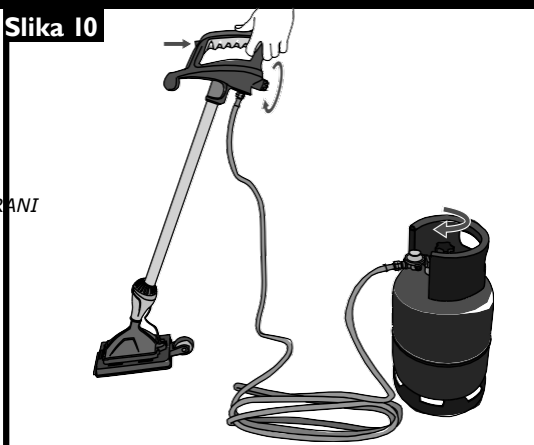


UPORABA INFRARDEČEGA PLETIVA

Slika 11

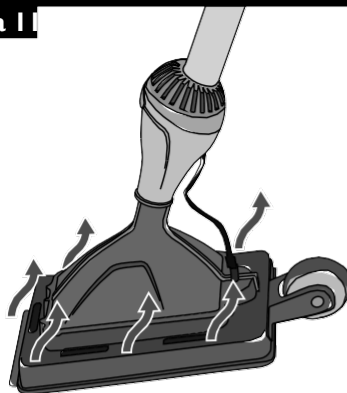


Slika 12

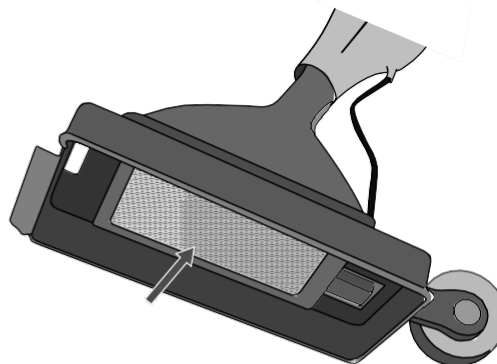


PO UPORABI

Slika 13

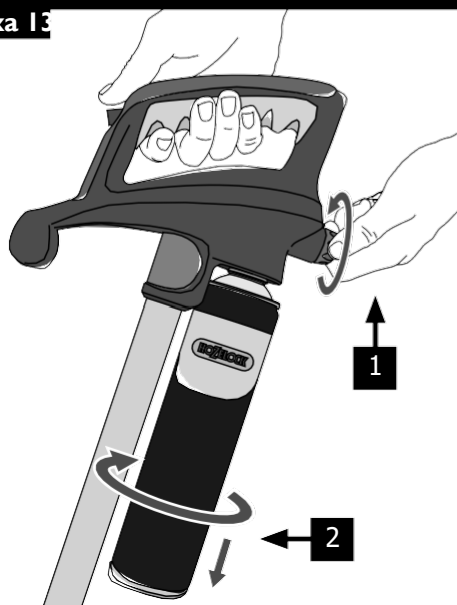

Slika 14

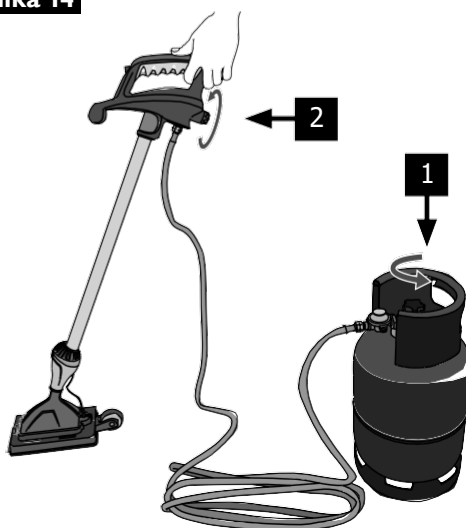

NAČELA DELOVANJA

Infrardeči toplotni plevelnik na plinski pogon uniči plevel s toplotnim šokom zaradi plamena. Nenaden dvig temperature raztrga rastlinske celice in uniči plevel. Plevel je namenjen uporabi na dovoznih poteh, pešpoteh, tlakovanih površinah, terasah in preddverjih, zunanjih stopniščih, zelenjavnih vrtovih ... Plevel je namenjen samo za zunanjo uporabo. Ta vrsta plevela je okolju prijazna (brez uporabe kemikalij ali herbicidov) in jo lahko uporablja tudi ljubiteljski vrtnar. Omogoča pletje brez obremenjevanja hrbita.

NAVODILA ZA UPORABO



Pred priključitvijo grelnega gorilnika na plinsko posodo natančno preberite ta navodila, da se seznanim z gorilnikom. Hranite ta navodila za poznejšo uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe. Naprave ne spreminjajte. To bo razveljavilo garancijo in lahko povzroči hude poškodbe.
Prvotni priročnik je bil pripravljen in odobren v angleščini. Vsi drugi jeziki so prevodi izvirnika. V primeru nasprotij, netočnosti ali neskladij med angleškim in drugimi jeziki prevlada angleška različica.

Vrsta plina - mešanica propana/butana/propan-butana Kategorija - parni tlak mešanice propana/butana/propan-butana
Poraba plina: 1,6 kW (105 g/h).
Teža naprave, vključno s plinsko kartušo: 2,8 kg.

Uporaba samo na prostem



Pozor: Dostopni deli so lahko zelo vroči, zato naj bodo majhni otroci in hišni ljubljenci stran od tega izdelka. Bodite pozorni na nevarnost požara in

vedno imejte pri roki nekaj vode za gašenje morebitnega požara.

PRIPRAVA INFRARDEČE PLESKARSKE NAPRAVE

- Ta izdelek se lahko uporablja s standardno mešanico butana in propana za udobje in prenosnost ALI z uporabo priloženega adapterja za priključitev na plastenko s propanom ali butanom (s cevjo in visokotlačnim regulatorjem, ki nista priložena).
- Če se naprava uporablja s plinsko kartušo, je priporočljiva kartuša HOZELOCK, ki vsebuje utekočinjen naftni plin (mešanica butana in propana - sklic 284057) pod tlakom (slika 2).
Ta naprava se lahko uporablja tudi s katero koli kartušo z oznako 330 g ali 350 g butana ali mešanice butana in propana, ki ustreza standardu EN 417. Namestitev drugih vrst plinskih kartuš ali

plinskih jeklenk je lahko nevarna.

- Če je naprava priključena na plinsko jeklenko (slika 8), je treba uporabiti le 5-13 kg butansko ali propanovo plinsko jeklenko in regulator tlaka plina, ki je odobren za

EN16129 z izhodnim tlakom med 2,5 bara in 50 mBar. Priključki regulatorja plinske jeklenke in cevi so specifični in se razlikujejo glede na državo, v kateri se nahajate, zato se prepričajte, da uporabljate pravilne priključke.

- Če uporabljate plinsko jeklenko, morate paziti, da je v plinski jeklenki nameščen regulator tlaka LPG (v skladu z EN16129) in ustrezna plinska cev (v skladu z EN16436-1). Prepričajte se, da sta krmilni ventil infrardečega pletilnika in ventil plinske jeklenke izklopljena, nato pa priključite konec plinske cevi na visokotlačni regulator in plinsko jeklenko (slika 6). Priključke regulatorja in plinske jeklenke je treba zategniti s ključu.

Adapter, ki je priložen izdelku, nato privijte (manjši 7/16 navoj) na priključek EN417 pod ročajem infrardečega plevnika (Slike

3,4 &5). Adapter lahko privijete s ključem. Nato priključite plinsko cev (levi navoj G3/8"-19) na adapter (slika 7) in jo močno zategnite, da se ne premakne. Dva vijaka navoja se zategujeta v nasprotni smeri, zato boste potrebovali dva ključa (slika 7). Priključkov ne zategujte na silo ali pretirano.

- Namestitev drugih vrst cevi ali regulatorjev je lahko nevarna.

- Če uporabljate plinsko jeklenko in cev, poskrbite, da plinska cev ni zvita.

- Nikoli ne priključite kartuše, stisnjenega plina, steklenice ali regulatorja, če niste prebrali in upoštevali navodila na njih.

- Prepričajte se, da je infrardeči izpiralec v položaju "OFF" (ročajni ventil "OFF").

- Pred priključitvijo preverite, ali so tesnila (med grelnim gorilnikom in posodo za plin) na mestu in v dobrem stanju. (Slika 1)

- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali če so tesnila obrabljena.

- Ne uporabljajte grelnega gorilnika, ki pušča, je poškodovan ali ne deluje pravilno.

- Plinsko kartušo ali plinsko jeklenko vedno priključite na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru, stran od virov vžiga in stran od drugih ljudi.

- Kanister s plinom pod tlakom (ali adapter s plinsko cevjo) z roko tesno privijte na infrardeči plevnik v smeri urinega kazalca (slika 2).

- Zrakotesnost armatur preverite s posebnim razpršilom ali milnico.

- Če grelna svetilka pušča (vonj po plinu), jo takoj odnesite ven na dobro prezračevano prsto mesto, kjer lahko odkrijete in zaustavite puščanje. Če želite preveriti uhajanje gorilnika, to vedno storite zunaj.

- Ne poskušajte odkriti puščanja s plamenom, temveč z milnico.

- Ne uporabljajte cevi med infrardečim plevnikom in kartušo s stisnjenim plinom.

- Infrardečega plevnika ne spuščajte na trde površine.

ZAGON INFRARDEČE PLESKARSKE NAPRAVE



OPOZORILO: Napravo vklopite in uporabljajte samo na prostem. Napravo vedno hranite stran od ljudi in živali.

- Držite ročaj naprave z gorilnikom tik nad nevnetljivimi tlemi in obrnite ventil na ročaju do konca v položaj "ON" (**slika 9 ali 10**).

- Počakajte približno 20 sekund, da nizkotlačni plin pride do gorilnika, nato plin vžgite s pritiskom na rdeči piezoelektrični gumb za vžig, dokler ne zaslišite "klika", nato gumb spustite. Ob vžigu plina lahko slišite zvok, kar je povsem normalno.

- Če po nekaj sekundah ne slišite nobenega zvoka vžiga plina in se gorilnik ne vroči, ponovno pritisnite gumb za vžig in ponovite postopek vžiga.

- Če gorilnik dvignete navpično, tako da je plošča gorilnika obrnjena proti tlom, in pogledate podenj približno minuto po vžigu plina se bo gorilnik barvno zasvetil (**slika 12**).

- Če večkrat neuspešno poskusite vžgati plin, obrnite plinski ventil na ročaju v položaj "OFF". Počakajte, da se plin razprši v ozračje (5 minut), nato pa ventil vključite in ponovno poskusite z vžigom.

- Po vžigu gorilnik potrebuje do 1 minuto, da iz hladnega stanja doseže ustrezno delovno temperaturo.



POZOR: Ko je plin vklopljen, naprave ne tresite in držite ploščo gorilnika obrnjeno proti tlom, saj lahko nastane velik plamen.

Odstranjevanje plevela



POZOR: Dostopni deli se lahko močno segrejejo. Majhne otroke in hišne ljubljence držite stran od naprave. Priporočamo nošenje zaščitnih oblačil, da se izognete morebitnim opeklinam.

- Infrardeči plevel položite neposredno na plevel in počakajte nekaj sekund.

- Medpletjem vam ni treba uporabljati dodatne sile navzdol.

- Ne postavljajte površine gorilnika na dvignjene trdne predmete, ki bi lahko poškodovali žar pod gorilnikom.

- Medpletjem se lahko iz izdelka sprošča dim. To je normalno in kaže, da je pletje opravljeno pravilno (**slika 11**).

- Na terasah in dovoznih poteh lahko infrardeči plevel počasi premikate s kolesom po plevelu in se po potrebi za dlje časa ustavite pri bolj trdovratnem plevelu.

- To kolo iz varnostnih razlogov ni namenjeno temu, da bi plevelni stroj stal sam, brez nadzora.

- Plevel segrevajte nekaj sekund, rastlinske celice se bodo posušile in plevel bo uničen v 2 do 3 dneh. Pri odpornih in trdovratnih plevelih bo morda potrebnih več tretiranj, ki so razporejena v določenem časovnem razmaku.

OPOZORILO: Površina z nevarnostjo požara v težkih suhih tleh.

- Grelni gorilnik je treba uporabljati stran od vnetljivih materialov in 2 m od sten in stropov.

- Infrardeči gorilnik naj bo usmerjen navzdol.

s tlemi zaradi varnosti, saj lahko pride do prevelikih plamenov, in da preprečite, da bi veter raznesel plamen.

- Če uporabljate plinsko cev in adapter, se izogibajte zvijanju cevi in preverite, ali so priključki med uporabo tesni.

Po uporabi

- Ob koncu dela in če uporabljate plinsko kartušo, obrnite ventil izdelka v položaj "OFF", da izklopite plamen (**slika 13**).

- Ko je izdelek nov, se lahko po izklopu ventila na ročaju na območju gorilnika pojavi nekaj dima. To je povsem normalno in se po nekaj uporabah preneha pojavljati.

- Odvijte plinski vložek v smeri urinega kazalca, gledano od zgoraj ročaja. Naprave nikoli ne shranjujte s priključeno plinsko kartušo (**slika 13**). Priporočamo, da pokrovčka, ki ščiti plinsko kartušo, ne zavržete in da ga po vsaki uporabi kartuše namestite nazaj, da preprečite, da bi prah vplival na pretok plina.

- Če ste uporabili plinsko jeklenko, najprej izklopite plin na plinski jeklenki, ko plamen ugasne, pa izklopite ventil na infrardečem pleskarskem stroju (**slika 14**).

- Plinske posode lahko zamenjate le na dobro prezračenem mestu, po možnosti zunaj, stran od virov vžiga, kot so odprti plameni, pilotne luči, električni ogenj, in stran od drugih ljudi.

POZOR: Zunanje površine izdelka so lahko zelo vroče. 15 minut po izklopu plina, zato odložite plevnik na površino, ki se ne bo zažgala. Izdelek shranjujte, pakirajte ali prevažajte, ko se ohladi.

- Napravo in posodo s plinom hranite na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu.

VZDRŽEVANJE

Na splošno naprava ne potrebuje vzdrževanja. V primeru okvare delovanja se obrnite na poprodajno službo. Popravila izdelka lahko opravljajo samo servisne službe družbe Hozelock- Exel.

GARANCIJA

Družba Hozelock-Exel jamči za ta plinski pleskarski stroj za obdobje 2 let od datuma nakupa, če je bil uporabljen v skladu s temi navodili, za vse napake, ki izhajajo iz pomanjkljivega materiala ali izdelave. Jamstvo je omejeno na popravilo ali zamenjavo katerega koli okvarjenega ali pomanjkljivega elementa. Ohraniti je treba dokazilo o nakupu.

HOZELOCK

Hozelock-Exel
BP - 30424
891 route des Frênes - 69653
Villefranche-sur-Saône Cedex

www.hozelock.fr

Referenca: Réf. 586058

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham,
B76 1AB. Anglija
Telefon: +44 (0) 121 313 1122

www.hozelock.com