

NAVODILA ZA UPORABO

Kat. št. izdelka 2734942

**Budilka TFA Dostmann 60.2032.54,
digitalna, Quartz**

*Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*



TFA




*Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals*

Kat. Nr. 60.2032.54



Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali to napravo iz TFA. Preden začnete uporabljati to napravo

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Navodila za uporabo so priložena napravi ali jih lahko prenesete z: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Naprave ne uporabljajte drugače, kot je prikazano v navodilih.
- Z upoštevanjem teh navodil se boste izognili poškodbam naprave in tveganju izgube zakonsko določene pravice potrošnikov zaradi neustrezne uporabe. Ne domnevamo, da odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
- Posebno pozornost namenite varnostnim pravilom!
- Priročnik z navodili hranite v dobrem stanju!

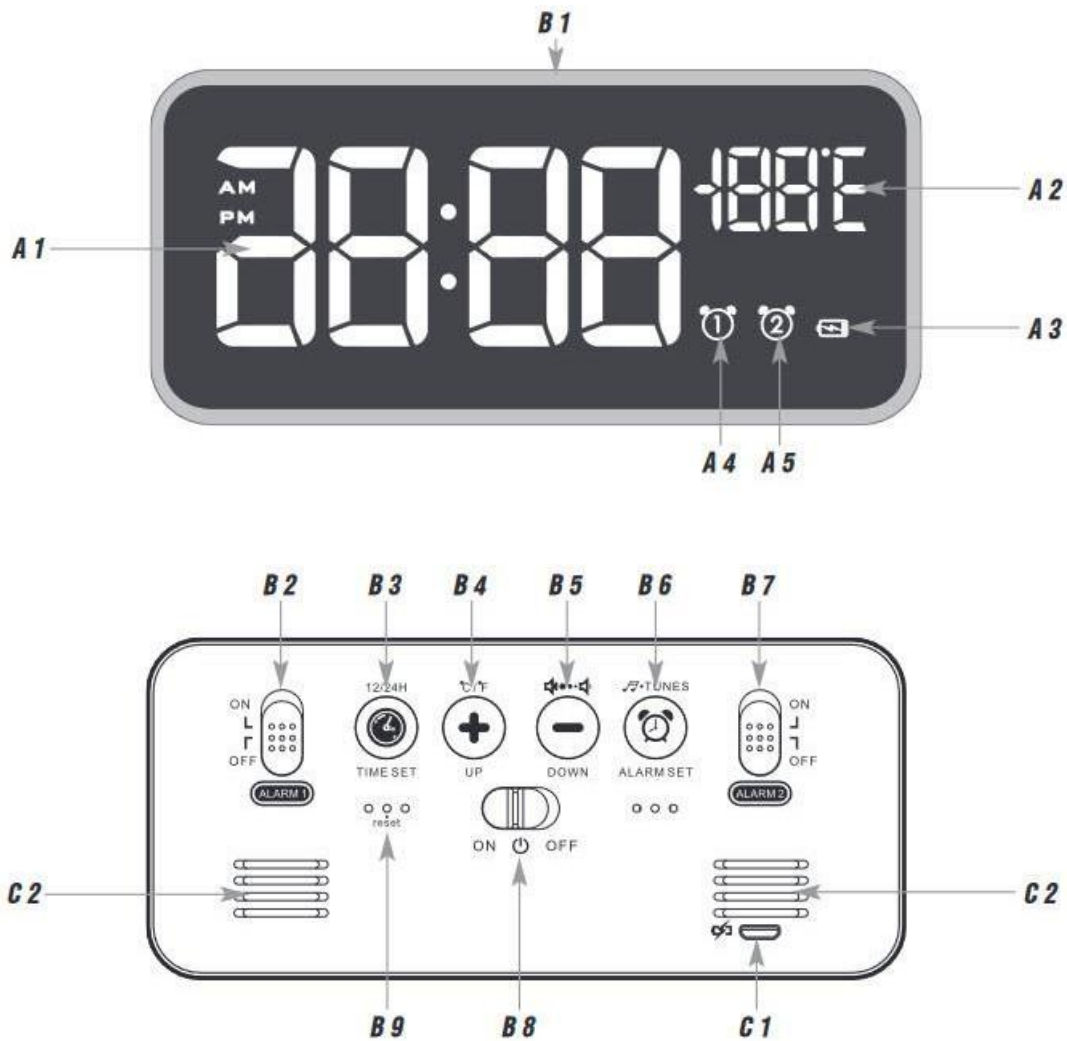

1. Vsebina dostave

- Digitalna budilka
- Kabel Micro USB
- Navodila za uporabo

2. Obseg uporabe in vse prednosti vašega novega instrumenta na prvi pogled

- 16 alarmnih zvokov (alarmni signal in melodije)
- Dva časa zbujanja in funkcija dremeža
- 3 stopnje glasnosti
- Notranja temperatura (°C/°F)
- Zrcalni barvni zaslon s 4 stopnjami svetlosti
- Zaslon se samodejno izklopi po 6 sekundah (funkcija varčevanja z energijo)
- Zaslon, ki se aktivira z dotikom ali ploskanjem

- Stikalo za vklop/izklop
- Vgrajena baterija za polnjenje prek kabla micro-USB (priložen)

3. Za vašo varnost

- Ta izdelek je namenjen izključno za zgoraj opisane načine uporabe. Uporabljati ga je treba samo tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Nepooblaščen popravila, spremembe ali modifikacije izdelka so prepovedane.



Pozor!

Nevarnost električnega udara!

- Napravo s kablom USB priključite samo na ustrezen vir napajanja USB, kot je npr. računalnik, napajalna enota USB (DC 5V, min. 500 mA).
- Izdelek ne sme priti v stik z vodo ali vlago.
- Izdelka ne polnite, če je ohišje poškodovano.
- Napravo polnite izven dosega oseb (vključno z otroki), ki niso sposobne v celoti razumeti morebitnih tveganj, povezanih z ravnanjem z električno opremo.
- Če pride do kakršne koli napake, napravo takoj izključite iz vira napajanja.



Pozor!

Nevarnost poškodb!

- Pri baterijah, ki vsebujejo litij, obstaja nevarnost požara ali eksplozije zaradi visokih temperatur ali mehanskih poškodb!
- Zaščitite ga pred visokimi temperaturami. Ne mečite ga v ogenj, ne kratkostično povežite ali razstavljajte. Če se naprava med polnjenjem segreje ali če se baterija ne polni več, to pomeni poškodbo. Takoj odklopite napravo od vira napajanja za polnjenje.
- Uporabnik baterije ne more in ne sme zamenjati ali odstraniti. V primeru Če baterijo zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Po potrebi lahko usposobljena oseba na naslovu info@tfa-dost-mann.de dobi navodila za odstranitev trajno vgrajene baterije, če je to potrebno za popravilo ali recikliranje izdelka.



Pomembne varnostne informacije o izdelku!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
- Instrument ni neuničljiv. Če pade, se lahko deli zlomijo.

4. Elementi

A: LCD-zaslon (slika 1):

Odgovor 1: Čas

A2: Notranja temperatura A

3: Simbol polnjenja

A 4: Simbol alarma 1

A 5: Simbol alarma 2

B: Gumbi (Slika 1-3):

B 1: Senzorski gumb SNOOZE/LIGHT B 2: Stikalo za vklop/izklop ALARM-a 1

B 3: Gumb za nastavitev časa B

4: Gumb UP

B 5: Gumb DOWN

B 6: Gumb ALARM SETUP

B 7: Stikalo za vklop/izklop alarma 2

B 8: Stikalo za vklop/izklop

B 9: Gumb RESET

C: ohišje (slika 2):

C 1: vrata USB 5 V

C2: Zvočnik

5. Nalaganje

- Ko je treba baterijo napolniti, se prikaže rdeč simbol za polnjenje.
- Napravo takoj napolnite, da podaljšate življenjsko dobo baterije.
- Priloženi kabel USB priključite na ustrezna vrata v napravi in napravo priključite na ustrezen vir napajanja USB.
- Pri priključevanju kabla USB ne uporabljajte pretirane sile. Vtič USB se v vrata USB prilega samo na en način.
- Če želite napravo popolnoma napolniti, jo pustite priključeno približno 6 ur.
- Rdeči simbol polnjenja zdaj označuje, da poteka polnjenje vgrajene baterije. Ko simbol za polnjenje ugasne, je vgrajena baterija popolnoma napolnjena.
- Odklopite napravo iz vira napajanja.

- Baterijo polnite vsakih šest mesecev, tudi če izdelka ne uporabljate.

6. Prvi koraki

- Pred prvo uporabo ga je treba popolnoma napolniti.
- Stikalo za vklop/izklop premaknite v položaj ON.
- Prikaz se prikaže za 6 sekund.
- Na zaslonu se prikaže 12:00 in notranja temperatura.

7. Razsvetljava

- Pritisnite gumb SNOOZE/Senzor svetlobe, da nastavite svetlost na 4 stopnje.
- Zaradi varčevanja z energijo se zaslon po 6 sekundah samodejno izklopi, če naprava ni priključena na električno omrežje. Če pustite napravo priključeno na vir napajanja USB, zaslon ostane stalno aktiven.
- Če želite začasno aktivirati zaslon, se rahlo dotaknite budilke ali glasno zaigrajte (npr. tlesknite z rokami).

8. Akcija

8.1 Nastavitev časa

- Pritisnite gumb TIME SET in ga držite tri sekunde, da vstopite v način nastavljanja.
- Številka ure bo utripala. Pritisnite gumba UP ali DOWN, da nastavite ure. Pritisnite in držite gumba, da preklopite v hitri način.
- Nastavitev potrdite z gumbom TIME SET in na enak način nastavite minute.
- Nastavitev potrdite z gumbom TIME SET.
- Na zaslonu je prikazan trenutni čas.
- Naprava samodejno zapusti način nastavljanja, če 9 sekund ne pritisnete nobenega gumba.

8.2 Nastavitev 12/24-urnega prikaza

- V običajnem načinu na kratko pritisnite gumb TIME SET, da nastavite 12-urni ali 24-urni sistem (privzeto je 24-urni). V 12-urnem sistemu se na zaslonu prikaže AM ali PM (po 12. uri).

8.3 Nastavitev enot temperature

- V običajnem načinu pritisnite gumb UP, da spremenite enote temperature med °C (Celzij) in °F (Fahrenheit).

9. Funkcija budilke

9.1 Nastavitev časa prebujanja

- V normalnem načinu pritisnite in tri sekunde držite gumb ALARM SET, da vstopite v nastavitve alarma.
- Na zaslonu se prikaže 6:00 (privzeto) ali zadnji nastavljeni čas zbujanja 1.
- Številka ure in simbol alarma 1 začneta utripati.
- Pritisnite gumb UP ali DOWN za nastavitve časov. Pritisnite in držite gumba, da preklopite v hitri način.
- Nastavitev potrdite z gumbom ALARM SET.
- Na enak način nastavite minute.
- Nastavitev potrdite z gumbom ALARM SET.
- Na zaslonu utripa "1" in oglasi se alarm. Na voljo je tudi 15 melodij. Pritisnite gumb UP ali DOWN, da izberete zvok alarma. Nastavitev potrdite z gumbom ALARM SET.
- Na zaslonu se prikaže 6:00 zjutraj (privzeto) ali zadnja nastavljena ura zbujanja 2. Številka ure in simbol alarma 2 začneta utripati.
- Alarm 2 lahko nastavite na enak način.
- Nastavitev potrdite z gumbom ALARM SET.
- Na zaslonu je prikazan trenutni čas.

Opomba:

Način nastavitve alarma lahko kadar koli zapustite. Počakajte 9 sekund, naprava bo samodejno uporabila nastavitve, ki ste jih opravili do zdaj.

9.2 Vklon in izklon alarma

- Če želite vklopiti ali izklopiti alarm 1 in/ali 2, premaknite ustrezno stikalo ALARM ON/OFF v položaj ON ali OFF.
- Ko je alarm aktiviran, se prikaže ustrezen simbol alarma. se prikaže na zaslonu.

9.3 Proces prebujanja

- Ko nastopi nastavljena ura zbujanja, vas bo budilka zbudila z izbrano nastavitvijo. Prikaz je vklopljen. Ustrezeni simbol alarma utripa.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen SNOOZE/LIGHT) in alarm se bo izklopil.
- Zvočni alarm se samodejno izklopi po 2 minutah, če ga ne ustavite ročno.
- Ko budilka zazvoni, na kratko pritisnite tipko SNOOZE/LIGHT, da aktivirate funkcijo dremeža.
- Ko je aktivirana funkcija dremeža, na zaslonu utripa simbol alarma.
- Alarm bo prekinjen za 5 minut.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen SNOOZE/LIGHT) in funkcija dremeža se bo ustavila.

9.4 Način mirovanja

- V običajnem načinu pritisnite gumb ALARM SET. Alarmni zvok (alarmni signal ali melodije) bo zvenel 5 minut.
- Pritisnite gumb ALARM SET in zvok alarma bo utihnil. Ponovno pritisnite gumb ALARM SET, da izberete naslednji zvok alarma (prikaz od 1 do 16).

9.5 Nastavitev glasnosti

- V običajnem načinu pritisnite gumb DOWN. Alarm se bo oglasil. S pritiskom na gumb DOWN nastavite želeno glasnost (3 stopnje).
- Nastavitev potrdite z gumbom ALARM SET, TIME SET ali UP ali počakajte 5 sekund.

10. Nega in vzdrževanje

- Enoto očistite z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali sredstev za čiščenje.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izklopite. Premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj OFF. Nastavitve bodo shranjene.
- Napravo shranjujte v suhem prostoru.

11. Reševanje problemov

Problem	Rešitev
Ni/šibek prikaz na napravi	→ Premaknite stikalo za vklop/izklop na enoti v položaj za vklop. → Polnjenje naprave → Svetlost nastavite z gumbom SNOOZE/LIGHT → Kratkotrajna aktivacija zaslona z dotikom ali zvokom Trajno delovanje samo z Povezava USB/omrežje!
Nepravilna navedba	→ Nastavitev ure → Ponovno zaženite instrument v skladu z navodila → Z zatičem pritisnite gumb RESET
Budilka ne zvoní	→ Prestavite stikalo ALARM 1 in/ali 2 v položaj ON.

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste jo kupili. izdelek za nasvet

12 Informacije o odstranjevanju

a) Izdelek



Elektronska oprema je odpadek, ki ga je mogoče reciklirati, in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Odstranite vstavljeno baterijo in jo odvrzite ločeno

b) Baterije



Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah in akumulatorjih) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov med gospodinjske odpadke je zakonsko prepovedano. Onesnažene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje v gospodinjske odpadke prepovedano. Oznake za težke kovine so naslednje: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime lahko najdete na baterijah, npr. pod simbolom koša za smeti na levi strani).

13 Specifikacije

Poraba energije Vgrajena litij-ionska baterija
Zmogljivost/energija..... 3,7 V / 1200 mAh
Vir napajanja za polnjenje..... Micro-USB 5V, 500mA
Dodatna oprema Polnilni kabel
Čas polnjenja Približno 6 ur
Način varčevanja z energijo (z baterijo). V stanju pripravljenosti po 6 sekundah Senzor hrupa
vklopi zaslon pri glasnosti 90 dB

Temperatura merilnega območja.....0 °C..... +50 °C (32°F)
..... 122°F)
Natančnost merjenja temperature±1,0°C
Dimenzijeohišje145x 65 x 32 mm
Teža. 161g (samo naprava)

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno razmnoževati brez pisnega dovoljenja družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki so aktualni v času oddaje v tisk in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najnovejše specifikacije in informacije o tem izdelku lahko najdete na naši domači strani tako, da v iskalno polje preprosto vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de

E-naslov: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija

www.conrad.si