



TOOLCRAFT

(SLO) Navodila za uporabo

Svetilka LED in banka energije

Kataloška št. 2900982



1 Prenos navodil za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Ta izdelek je baterijska svetilka z zadnjim stikalom za pokrovček (vdolbina) in funkcijo napajalne banke.

Pomembno:

Nevarnost trajnih poškodb oči in slepote! Luči nikoli ne usmerjajte neposredno v oči.

Opombe:

- Izdelek ima stopnjo zaščite IPX7 in ga je mogoče potopiti v vodo do globine 1 metra za največ 30 minut.
- Pokrov polnilnega priključka mora biti ustrezno zaprt, da se zagotovi učinkovita zaščita pred vdorom vode.

Če izdelek uporabljate v druge namene, kot je navedeno zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti. Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi zahtevami.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ni dovoljeno predelovati in/ali spreminjati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

USB4®, USB Type-C® in USB-C® so registrirane blagovne znamke organizacije USB Implementers Forum

3 Obseg dobave

- Izdelek
- Navodila za uporabo
- Polnilni kabel USB-A/USB-C® z USB-C®

4 Razlaga simbolov

Na izdelku/opremi ali v besedilu se nahajajo naslednji simboli:



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Simbol opozarja na vroče površine, ki lahko ob dotiku povzročijo opekline. se lahko vodi. Uporabite ročaj. Ne držite glave/izhoda za svetlobo. nja.



Ta izdelek je izdelan v skladu z zaščitnim razredom III.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega v takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

5.1 Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti s tem dokumentom, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravlja le strokovnjak ali specializirana delavnica.

5.2 Ravnanje s spletno stranjo

- Z izdelkom vedno ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko

5.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in toplini.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

5.4 Operacija

- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če vamo delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.

5.5 Li-ionska baterija

- Baterija je trajno vgrajena v izdelek in je ni mogoče zamenjati.
- Nikoli ne poškodujete baterije. Če poškodujete ohišje baterije, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Stiki/povezave baterije ne smejo biti kratkostično povezani. Ne mečite baterije ali izdelka v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Baterijo redno polnite, tudi če izdelka ne uporabljate. Uporabljen tehnologija baterij omogoča polnjenje baterije brez predhodnega praznjenja.
- Med polnjenjem baterije izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Med polnjenjem izdelek postavite na toplotno odporno površino. Določeno segrevanje med polnjenjem je normalno.

5.6 Svetloba LED

Pomembno:

Nevarnost trajnih poškodb oči in slepote! Luči nikoli ne usmerjajte neposredno v oči.

- Ne glejte neposredno v svetlobo LED!
- Ne glejte neposredno ali z optičnimi napravami v svetlobni snop!


5.7 Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, s katerimi je izdelek povezan.

5.8 Svetlobno občutljiva epilepsija

Ljudje, ki trpijo za fotosenzitivno epilepsijo, so nagnjeni h krčem ali izgubi zavesti, kadar so izpostavljeni utripajočim lučem ali svetlobnim vzorcem.

6 Pregled izdelkov

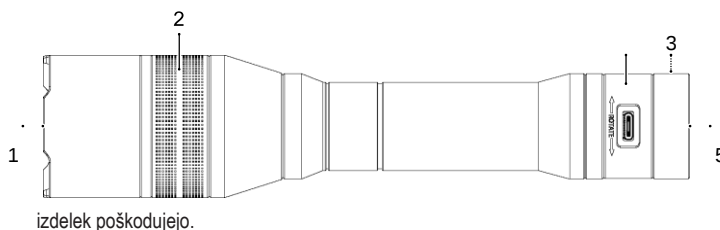

1objektiv2Cupravljalnik za ostrenje žarka

3Vhodni pokrov USB-C®4

Odprtina za vrvice

5Gumb za način delovanja

7 Baterija

7.1 Polnjenje baterije

Predpogoji:

1. Obrnite pokrov vhoda USB-C®, da dostopate do vhoda za polnjenje USB-C®.
2. En konec priloženega kabla priključite na vhod za polnjenje USB-C®.
3. Drugi konec kabla priključite na napajalnik USB.
4. Popolnoma obrnite pokrov polnilnega vhoda (do konca), da zaprete vhod za polnjenje USB-C®.

Pomembno:

Za učinkovito zaščito pred vdorom vode. Prepričajte se, da je pokrov vhoda USB-C® popolnoma zaprt.

8 Operacija

8.1 Nastavitev svetlosti svetlobe

Pomembno:

⚠ Pozor, pomembna opomba! Izdelek ima zaščito pred pregrevanjem. V primeru pregrevanja se svetlost samodejno zmanjša. To preprečuje poškodbe LED diode in ščiti pred opeklinami.

Večkrat pritisnite gumb za način, da preklopite med načini: visok → srednji → nizek → izklop.

8.2 Stroboskop

- 1. Za vklop stroboskopa pritisnite in držite gumb mode.
- 2. Za izklop stroboskopa na kratko pritisnite gumb mode.

8.3 Powerbank

- 1. Obrnite pokrov vhoda USB-C®, da dostopate do vhoda za polnjenje USB-C®.
- 2. En konec priloženega kabla priključite na vhod za polnjenje USB-C®.
- 3. Drugi konec polnilnega kabla priključite na mobilno napravo.
→ Polnjenje se začne samodejno po vzpostavitvi povezave.
- 4. Pokrov vhoda USB-C® obrnite do konca (kolikor gre), da zaprete vhod za polnjenje USB-C®.

Pomembno:

Za učinkovito zaščito pred vdorom vode. Prepričajte se, da je pokrov vhoda USB-C® popolnoma zaprt.

9 Indikatorji stanja

Status	Stanje baterije
Oranžna barva je vklopljena	Vklopite
Utripa oranžno	Nizka
Utripa zeleno	Nalaganje
Sveti zeleno	Baterija je popolnoma napolnjena

10 Čiščenje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

- 1. Najprej izklopite izdelek.
- 2. Nato počakajte, da se izdelek ohladi na temperaturo okolice.
- 3. Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

11 Odstranjevanje odpadkov



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko za vračilo in recikliranje starih aparatov v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti.

12 Tehnični podatki

Vhod (USB-C®).....	5 V/DC, 1 A
Izhod (USB-A).....	5 V/DC, 1 A
Baterija.....	3,7 V 16,65 Wh 4500 mAh 21700 Li-Ion
Čas polnjenja	6-7 ur
Trajanje svetlobe.....	Približno visoka (2 uri), srednja (4 ure in 30 minut), nizka (7 ur in 30 minut).ure)
Material ohišja.....	Letalski aluminij
Zaščitni razred	PX7
Zaščitni razred	III
Barvna temperatura	6000-7000 K (hladna bela)
LED	Vrsta: COB
Zaščitni mehanizem.....	Preveliko izpraznjenje, prekomerno polnjenje, kratek stik, Previsoka temperatura
Načini osvetlitve	Visoka / Srednja / Nizka / Izklopljeno Stroboskop
Lumen	Visok (3500 lm), srednji (1300 lm), nizek (680 lm)
Razpon osvetlitve	Visoka (133 m), srednja (64 m), nizka (46 m)
Pogoji delovanja/skladiščenja	-20 do +40 °C
Dimenzije (ø x V).....	46 x 205 mm
Teža	397 g

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.
Avtorske pravice Conrad Electronic SE.
*2900982_V2_0624_dh_mh_en 36028798194946315-1 I5/O2 sl

