


hama

00
222217

Digitalna radijska stenska ura

MARTINIQUE

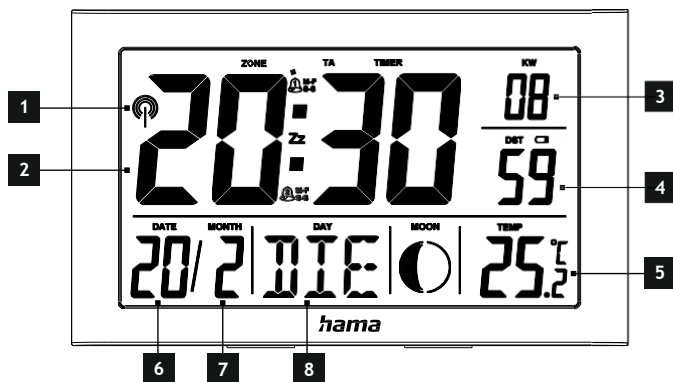

G Navodila za uporabo

Upravljalni elementi in zasloni

1. Simbol radia
2. Čas
3. Koledarski teden
4. Sekunde
5. Temperatura v prostoru
6. Dan
7. Mesec
8. Dan v tednu

Pomembne informacije - Priročnik za hitro iskanje:

- Ta priročnik za hitro iskanje vsebuje najpomembnejše osnovne informacije, kot so varnostna navodila in koraki, potrebni za uporabo izdelka.
- Da bi zaščitili okolje in ohranili dragocene surovine, Hama ne izdaja tiskanega priročnika, temveč ga ponuja izključno v obliki datoteke PDF za prenos.
- Celotno besedilo priročnika je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://uk.hama.com -> 00222217 -> Prenosi>
- Priročnik shranite na računalnik za poznejšo uporabo in

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Opozorilo

Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali za opozarjanje na posebne nevarnosti in tveganja.

Opomba

Ta simbol se uporablja za označevanje dodatnih informacij ali pomembnih opomb.

2. Vsebina paketa

- Radijska stenska ura »Martinique«
- 2 bateriji AAA
- Ta navodila za uporabo

3. Varnostna navodila

- Izdelek je namenjen izključno zasebni, nekomercialni uporabi.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte le v suhem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer elektronski izdelki niso dovoljeni.
- Izdelka ne spustite na tla in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.

- Ne poskušajte izdelka sami servisirati ali popravljati. Vsa servisna dela prepustite usposobljenim strokovnjakom.
- Izdelka nikakor ne spreminjajte. S tem se garancija razveljavi.
- garancijo.
- Embalažo hranite izven dosega otrok zaradi nevarnosti zadušitve.
- Embalažni material takoj odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj omejitev moči, navedenih v specifikacijah.
- Naprave ne odpirajte in je ne uporabljajte naprej, če je poškodovana.
- Kot vse električne naprave je treba tudi to napravo hraniti izven dosega otrok.
- Izdelek uporabljajte le v zmernih vremenskih razmerah.
- Izdelek uporabljajte izključno za predviden namen.

Opozorilo - baterije

- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polariteto (oznaki + in -) in baterije vstavite v skladu s tem. Če tega ne upoštevate, lahko pride do iztekanja ali eksplozije baterij.
- Uporabljajte le baterije, ki ustrezajo navedenemu tipu. Navodila za pravilno izbiro baterij, priložena navodilom za uporabo naprav, shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.
- Pred vstavljanjem baterij očistite stike baterij in polaritetne stike.
- Otrokom ne dovolite menjave baterij brez nadzora.
- Vse baterije v kompletu zamenjajte hkrati.
- Ne mešajte starih in novih baterij ter baterij različnih vrst ali različnih proizvajalcev.
- Iz izdelkov, ki se dalj časa ne uporabljajo, odstranite baterije (razen če so pripravljene za nujne primere).
- Baterij ne kratkostičite.
- Baterij ne polnite.
- Baterij ne sežigajte in jih ne segregajte.
- Baterij nikoli ne odpirajte, ne poškodujte, ne pogoltnite in ne dopustite, da pridejo v okolje. Lahko vsebujejo strupene, okolju škodljive težke kovine.
- Iz izdelka odstranite izrabljene baterije in jih nemudoma odstranite.
- Izogibajte se shranjevanju, polnjenju in uporabi pri ekstremnih temperaturah ter pri izjemno nizkem zračnem tlaku (na primer na velikih višinah).
- Poskrbite, da baterije s poškodovanim ohišjem ne pridejo v stik z vodo.
- Baterije hranite izven dosega otrok.

4. Nastavitve

- Odprite predal za baterije na zadnji strani in vstavite 2 bateriji AAA, pri čemer upoštevajte pravilno polariteto.
- Nato zaprite predal za baterije.
- Ura je zdaj pripravljena za delovanje.

5. Delovanje

Samodejna nastavitve glede na DCF signal

- Po vstavitvi baterije ura samodejno začne iskati DCF signal. Med iskanjem utripa simbol radia (1).

Opomba

Upoštevajte, da lahko elektronske naprave, kot so televizorji, računalniki itd., motijo sprejem. Obseg motenj takih naprav lahko znaša do dveh metrov

Opomba - nastavitve časa

- Če v prvih nekaj minutah postopka začetne nastavitve ni sprejet noben DCF-radijski signal, se iskanje prekine. Simbol radia izgine.
- V primeru težav s sprejemom priporočamo, da uro pustite stati čez noč, saj je v tem času motenja običajno manj.
- V tem času lahko na drugem mestu ročno poiščete DCF-signal ali ročno nastavite datum in uro.
- Ura vsak dan samodejno nadaljuje iskanje signala DCF. Ko je signal uspešno sprejet, se ročno nastavljeni čas in datum prepišejo.

Opomba - časovni pas

- Signal DCF je mogoče sprejemati na mnogih mestih, vendar ne ustreza vedno časovnemu pasu CET, ki velja v Nemčiji. Zato morate upoštevati časovno razliko v državah z drugačnim časovnim pasom.
- Moskva, na primer, je 3 ure pred Nemčijo. Nastavite časovni pas na +3. Ura se bo nato samodejno nastavila 3 ure pred časom, prejetim iz signala DCF, ali pred ročno nastavljenim časom.

6. Negativna vzdrževanje

- Ta izdelek čistite samo z rahlo vlažno krpo brez vlaken in ne uporabljajte agresivnih čistil.
- Poskrbite, da v izdelek ne pride voda.

7. Izključitev garancije

Hama GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobene garancije za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve/montaže, nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali varnostnih opozoril.

8. Tehnični podatki

Digitalna stenska ura z radijskim sprejemnikom

Napajanje	3,0 V 2 bateriji AAA
Merilni razpon - temperatura	0 °C - +50 °C 32 °F - 122 °F

9. Izjava o skladnosti



Hama GmbH & Co KG s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa [00222217] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo

izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://uk.hama.com> ➔ 🔍 ➔ 00222217 ➔ Prenosi

Frekvenčni pas(ovi)

77,5 kHz

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/ Nemčija

Storitve in podpora

🌐 www.hama.com

☎ +49 9091 502-0

DG



Vse navedene blagovne znamke so blagovne znamke ustreznih podjetij. Pridržujemo si pravico do napak in opustitev ter tehničnih sprememb. Veljajo naši splošni pogoji dostave in plačila.

00222217/04.24