

**Industriellt Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Y-fördelare/anslutningskoppling, FreeCon för jackbar
PushPull Power-anslutning till PROFINET

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
Art.nr.	1297010000
Artikelbeteckning	Y-fördelare, FreeCon, Effekt
GTIN (EAN)	4050118094589
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	7 16,82 g
-----------	-----------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Hölje: pressgjutet förnycklat zink
Skyddsklass	IP65	Stickcykler	≥ 100

Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET- specifikationen	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	-------------------------------------	------------------------	---------

Tekniska data Poweranslutning

Färg (Poweranslutning)	silvergrå	Kapslingsmaterial (Poweranslutning)	Zinkpressgjutning, förnicketad
Kontaktcykler (Poweranslutning)	≤ 100	Kontaktmaterial (Poweranslutning)	Kopparlegering
Kontaktyta (Poweranslutning)	Guld över nickel	Låsningstyp (Poweranslutning)	Push Pull
Märkspänning (Poweranslutning)	24 V	Material kabeltätning (Poweranslutning)	TPE
Material tätning (Poweranslutning)	NBR	Nedsmutningsgrad (Poweranslutning)	2
Strömkapacitet Power connector, vid 50 °C	16 A @ 20 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001264	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-23	eClass 9.1	19-17-01-25

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Industriellt Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

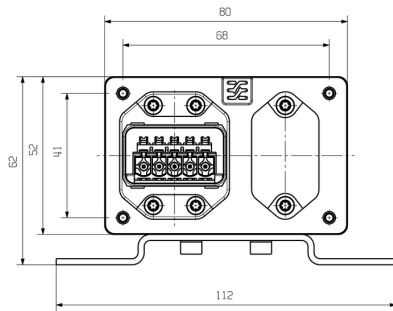
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

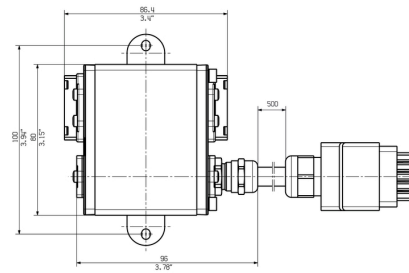
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**Industriellt Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**

Front view

Profilritning

Overhead view