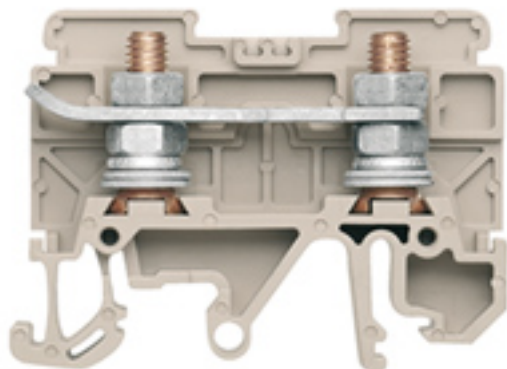


**Bultplintar
STL 5/EN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	STL 5/EN
Art.nr.	0448460000
Artikelbeteckning	Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 16 mm ² , Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4008190519834
Frp	20 Stück

**Bultplintar
STL 5/EN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	16,4 mm	Byggbredd (tum)	0,646 inch
Höjd	54,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,146 inch
Djup	47,5 mm	Byggdjup (tum)	1,87 inch
Nettovikt	24,51 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	på sidan	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Bultstorlek för flatanslutning	M 5	Åtdragningsmoment, max.	3 Nm
Åtdragningsmoment, min.	2 Nm		

Märkdata

Märkarea	16 mm ²	Märkspänning	800 V
Märkström	76 A	Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,42 mΩ
Märkstötspänning	8 kV	Nedsmuttningsgrad	3

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Ja	Antal våningar	1
Antal klämbållar per våning	1	Nivåer internt överkopplade	Nej
PE-anslutning	Nej	Skena	TS 32, TS 35

Ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar	1	Monteringstyp	klämd
explosionstestat utförande	Nej	Öppna sidor	öppen

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-26
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Bultplintar STL 5/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation

[Beipackzettel_ST5.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[DE_PT1364_20160414_094_ISSUE01.pdf](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN_WSCAD](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

Säkerhetsnotering

Säkerhetsanvisning

[Safety Information](#)