

**SlimFix Clip
SFC 2.5/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

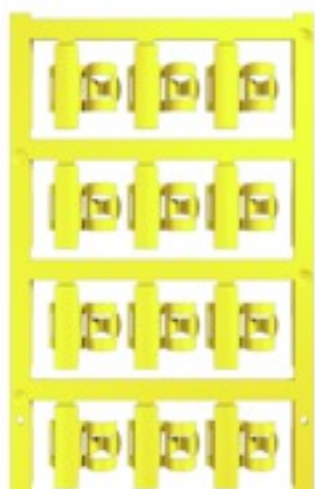

Avbildning liknande



SlimFix Clip kombinerar två fördelar: dess unika förslutningsmekanism erbjuder tillförlitligheten i en sluten märkhylsa med den enkla installationen av en öppen märkhylsa. Snäppmekanismen tillåter snabb och bekväm installation av märkningen även efter det att ledaren har installerats. SlimFix Clip är lämpliga för ledare och kablar med en yttre diameter av upp till 5 mm. Den generösa märkningsytan – upp till 30 mm – möjliggör långa teckensträngar. Halogenfritt material med brandklassificering V2

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V2
- Snabbt, verktygslöst montage
- Märkning i beprövat MultiCard-format
- Finns i längderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFC 2.5/21 MC NE GE
Art.nr.	1062070000
Artikelbeteckning	SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248811793
Frp	120 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**SlimFix Clip
SFC 2.5/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	9,3 mm	Byggbredd (tum)	0,366 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Djup	9,1 mm	Byggdjup (tum)	0,358 inch
Nettovikt	0,925 g		

Allmänna data

Bredd	9,3 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Materialfärg enligt motståndskod	4
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	Teckenfältets storlek	21 x 5.8 mm
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Ledarytterdiameter	4 - 6 mm
Ledarytterdiameter, max.	6 mm	Ledarytterdiameter, min.	4 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	39-12-14-00	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN
Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix Clip SFC 2.5/21 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

