

**SlimFix X**  
**SFX 9/40 S MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SFX 9/40 S MC NE GE                                                |
| Art.nr.           | <a href="#">1248770000</a>                                         |
| Artikelbeteckning | SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4050118039023                                                      |
| Frp               | 80 Stück                                                           |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                                         |

**SlimFix X  
SFX 9/40 S MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 13,62 mm | Byggbredd (tum) | 0,536 inch |
| Höjd      | 40 mm    | Bygghöjd (tum)  | 1,575 inch |
| Djup      | 1 mm     | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,51 g   |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                                    |                                  |                      |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bredd                           | 13,62 mm                           | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2                  |
| Färgkod                         | gul                                | Halogener                        | Nej                  |
| Material                        | Polyamid 66                        | Materialfärg enligt motståndskod | 4                    |
| Rekommenderade tillverkare      | Transportväsande,<br>Maskinbyggnad | Teckenfältets storlek            | 40 x 8.5 mm          |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C                       | Utförande                        | Montage med buntband |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |        |                          |           |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| Halogener                | Nej    | Ledardiameter, max.      | 500 mm²   |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm² | Ledarytterdiameter       | 7 - 40 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm  | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm      |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001530    | ETIM 5.0   | EC001530    |
| ETIM 6.0   | EC001530    | eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-29 | eClass 8.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### **SlimFix X SFX 9/40 S MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning

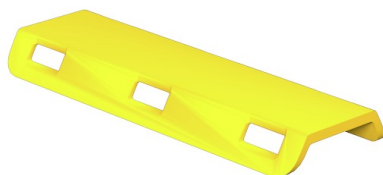

Avbildning liknande

