



### Helasign märkning av kontrollpaneler, bomullsetiketter i block, handskrift – Material 270 (YE)

Etiketter kan levereras med eller utan svart ram i fickanpassad bokform. För snabb identifiering av komponenter och annan elektrisk utrustning.


Etiketterna är resistenta mot olja, vatten och damm. Etiketten kan tas bort utan att lämna spår eftersom etiketten är försedd med ett gummibaserat lim. Etiketterna kan även fästas på ojämna underlag och finns i storlekar från 15 x 6 mm till 38 x 11 mm.

Bokens omslag fungerar som en barriär mot damm och smuts, vilket innebär att etiketterna hålls rena före användning. Ett appliceringsverktyg medföljer varje HELASIGN bok för en ren applicering av etiketterna (t ex då händerna är smutsiga).

För professionell handskriven text, rekommenderar vi T82 penna som har ett snabbtorkande och UV-resistent bläck.



Alltid till hands: Etiketter i fickanpassad, lättviktig bokform.

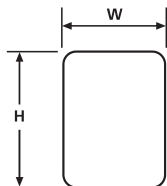

Materialdata	
Material	Typ 270, Bomullsväv, gul (YE)
Färg	Gul (YE)
Temperaturområde	-40°C till +121°C
Härdningstemperatur	från +4°C
Lim	Syntetiskt gummi
Kemiska egenskaper	Resistent mot olja och vatten, borttagbara utan att lämna spår.



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Antal per bok
Textiletikett utan ram						
598-12027	29 778 80	<b>TAG120B-270-YE</b>	Gul (YE)	15,00	6,00	1050
598-12227	29 778 82	<b>TAG122B-270-YE</b>	Gul (YE)	15,00	9,00	700
598-12427	29 778 83	<b>TAG124B-270-YE</b>	Gul (YE)	19,00	11,00	440
598-12127	29 778 81	<b>TAG121B-270-YE</b>	Gul (YE)	20,00	8,00	600
Textiletikett med ram						
598-92227	29 778 85	<b>TAG122FB-270-YE</b>	Gul (YE)	15,00	9,00	700
598-92427	29 778 86	<b>TAG124FB-270-YE</b>	Gul (YE)	19,00	11,00	440
598-92127	29 778 84	<b>TAG121FB-270-YE</b>	Gul (YE)	20,00	8,00	600
598-92527	29 778 87	<b>TAG125FB-270-YE</b>	Gul (YE)	38,00	11,00	220
Märkpenor T82						
500-50820	–	<b>T82S-BK</b>	Svart (BK)	–	–	–
500-50822	–	<b>T82R-RD</b>	Röd (RD)	–	–	–

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



### Etiketter för kontrollpaneler, A4 ark, för handskrift – Material 270 (YE)

#### Egenskaper och fördelar

Etiketterna är tillverkade av ett robust bomullstyg som du enkelt skriver på och fäster. Texten förblir permanent och läslig utan att smetas ut eller rinna. Dessa etiketter kan tas bort utan att lämna limrester.


Etiketterna levereras på A4 ark med eller utan svart ram. För professionell handskrift, rekommenderar vi T82 penna som har ett snabbtorkande och UV-resistent bläck.

**OBS:** Dessa etiketter är inte lämpade för utskrift på laserskrivare.



Helatag bomullsetiketter fäster på de flesta underlag.

Materialdata	
Material	Typ 270, Bomullsväv, gul (YE)
Lim	Syntetiskt gummi
Tjockl folie (TF) nom.	150,0
Temperaturområde	-40°C till +121°C
Härddningstemperatur	från +4°C
Kemiska egenskaper	Resistent mot olja och vatten, avtagbar utan att lämna spår.

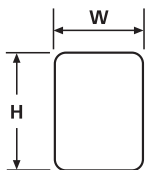

Helatag etiketter utan tryck

Teknisk tabell						
Art-nr	Typ	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Etiketter per blad	Antal per pack
Textiletikett, gul, skrivbar						
597-12027	<b>TAG120A4-270-YE</b>	Gul (YE)	15,00	6,00	611	15275
597-12227	<b>TAG122A4-270-YE</b>	Gul (YE)	15,00	9,00	348	9300
597-12427	<b>TAG124A4-270-YE</b>	Gul (YE)	19,00	11,00	260	6500
597-12127	<b>TAG121A4-270-YE</b>	Gul (YE)	20,00	8,00	315	7875
597-12327	<b>TAG123A4-270-YE</b>	Gul (YE)	26,00	10,00	196	4900
597-12627	<b>TAG126A4-270-YE</b>	Gul (YE)	30,00	20,00	36	2100
597-12527	<b>TAG125A4-270-YE</b>	Gul (YE)	38,00	11,00	130	3250
597-12727	<b>TAG127A4-270-YE</b>	Gul (YE)	56,00	22,00	39	975
597-12827	<b>TAG128A4-270-YE</b>	Gul (YE)	60,00	35,00	24	600
Textiletikett, gul med svart ram, skrivbar						
597-92227	<b>TAG122FA4-270-YE</b>	Gul (YE)	15,00	9,00	348	9300
597-92427	<b>TAG124FA4-270-YE</b>	Gul (YE)	19,00	11,00	260	6500
597-92127	<b>TAG121FA4-270-YE</b>	Gul (YE)	20,00	8,00	315	7875
597-92527	<b>TAG125FA4-270-YE</b>	Gul (YE)	38,00	11,00	130	3250
597-92727	<b>TAG127FA4-270-YE</b>	Gul (YE)	56,00	22,00	39	975
597-92827	<b>TAG128FA4-270-YE</b>	Gul (YE)	60,00	35,00	24	600
Märkpenor T82						
500-50820	<b>T82S-BK</b>	Svart (BK)	–	–		2
500-50822	<b>T82R-RD</b>	Röd (RD)	–	–		2

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.