



1-parts fixeringar med grantoppsfäste

Egenskaper och fördelar

Buntbandet buntar och fixerar lätt och snabbt kablar. Utformningen på granfästet gör fastsättningen säker på paneler med tjocklek från 0,8 mm till 7,0 mm, eller vid gängade blindhål. Tallriken på toppen av granfästet täcker hålet och minimerar risken för inträngning av vatten och smuts.

REL-typen kan öppnas och är återanvändbar för att göra det möjligt att demontera eller montera extra kabel i efterhand.

Användningsområde

Ursprungligen utformad för att fixera kablage inom fordonsindustrin men detta smidiga buntband används numera inom många olika områden från flygplan, till högspänningsbrytare, till tvättmaskiner.




Idelisk för användning i tjocka paneler och gängade blinda hål.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2




Typisk design huvud/fäste

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 värmestabil (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2

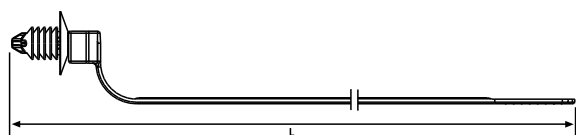

 Speciell design utan mellanrum mellan huvud och kabelbunt, FT220DP7



1-parts fixering med grantoppsfäste

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Tallrik Ø	Min draghållf (N)	Hål Ø	Godstjockl min	Godstjockl max	Material	Färg
150-55610	T18RDP5	110	2,5	20	13,0	80	4,9-5,1	3,0	4,0	PA66	Svart (BK)
155-05800	T50SOSFT6E	160	4,6	35	–	150	6,5-7,0	0,75	3,0	PA66HIRHS	Svart (BK)
157-01104	T50SDP6	170	5,0	31	22,0	180	6,3-7,1	0,8	7,0	PA66	Naturell (NA)
150-55550	T50SDP6	170	5,0	31	22,0	180	6,3-7,1	0,8	7,0	PA66HIRHS(S)	Svart (BK)
150-01700	FT220DP7	230	4,7	40	16,0	225	6,8-7,2	0,8	5,0	PA66	Svart (BK)
Öppningsbart											
150-55500	REL30SDP6	170	5,0	31	22,0	135	6,3-7,0	3,0	7,0	PA66	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.