

brother[®]**TZe**
TAPE

BRUKSANVISNING


P-touch

H500

Läs Snabbguiden först för att du ska kunna använda din P-touch på ett säkert sätt.

Läs bruksanvisningen innan du använder din P-touch. Förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

På <http://solutions.brother.com/> kan du få hjälp med produkten och svar på vanliga frågor.

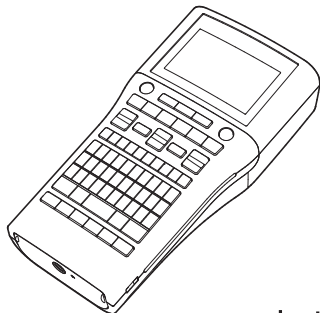

www.brother.com

- 1 INLEDNING
- 2 REDIGERA EN ETIKETT
- 3 ETIKETTUTSKRIFT
- 4 ANVÄNDA FILMINNET
- 5 ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA
- 6 NOLLSTÄLLA & UNDERHÅLL
- 7 FELSÖKNING
- 8 BILAGA

Version 0
SWE

Innehåll

REDIGERA EN ETIKETT	3
Mata in och redigera text.....	3
Mata in text från tangentbordet.....	3
Använda textpåminnelse.....	3
Radera textpåminnelseminnet.....	3
Lägga till en ny rad.....	4
Lägga till ett nytt block	4
Flytta markören.....	4
Infoga text.....	4
Radera text	4
Inmatning av symboler	5
Inmatning av symboler genom att använda symbolfunktionen.....	5
Inmatning av ikoner.....	7
Inmatning av ikoner genom att använda ikonfunktionen.....	7
Inmatning av accenttecken.....	8
Inställning av teckenattribut.....	9
Inställning av teckenattribut enligt etikett.....	9
Inställning av teckenattribut enligt varje rad.....	10
Inställning av autopassningsstil	13
Inställning av ram	13
Ställa in etikettlängden	17
Ställa in etikettlängden.....	17
Använda mallar	18
Använda mallar - Exempel för att skapa en anläggningsetikett.....	18
Använda blockutformningar.....	22
Använda blockutformningar	22
Skapa en streckkodsetikett	25
Ställa in streckkodsparametrar och ange streckkodsdata	26
Redigera och ta bort en streckkod.....	28
ETIKETTUTSKRIFT.....	29
Etikettförhandsvisning.....	29
Skriva ut en etikett.....	29
Skriva ut flera kopior	30
Autonummering av etiketter.....	30
Spegelutskrift	32
Tapeklippningsalternativ.....	32
Justera etikettlängden	34
Fästa etiketter.....	35
Skriva ut från etikettsamlingen	35
Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som lagrats i P-touch	35

1

2

3

4

5

6

7

8

1

INLEDNING

ANVÄNDA FILMINNET 38

Lagra en etikett i minnet.....	38
Öppna en sparad etikettfil.....	38
Skriva ut en sparad etikettfil.....	39
Ta bort en sparad etikettfil.....	39

ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA 40

Använda P-touch Editor.....	40
Använda P-touch Editor (för Windows®).....	40
Använda P-touch Editor (för Macintosh).....	44
Uppdatera P-touch Editor.....	46
Hämta en ny etikettsamlingskategori (Endast Windows®).....	48
Hämta en ny etikettsamlingskategori till din P-touch.....	49

NOLLSTÄLLA & UNDERHÅLL..... 52

Nollställa P-touch.....	52
Nollställa data till fabriksinställningarna med tangentbordet på P-touch.....	52
Nollställa data med menyknappen.....	52
Underhåll.....	53
Rengöring av enheten.....	53
Rengöring av skrivhuvudet.....	53
Rengöring av kniven.....	53

FELSÖKNING 54

Vad du gör när... ..	54
Felmeddelanden.....	56

BILAGA..... 59

Specifikationer.....	59
----------------------	----

REDIGERA EN ETIKETT

Mata in och redigera text

Mata in text från tangentbordet

 
Tangentbordet i P-touch kan användas på samma sätt som ett vanligt datortangentbord. Se "Snabbguide" för namn och placering av knapparna.

Använda textpåminnelse

När ett tecken matas in kommer P-touch ihåg teckensekvenser som börjar med det tecken som anges från en historik över alla hittills utskrivna teckensekvenser och visar en lista över alternativ som du kan välja bland.


1 Skriv "c".

2 P-touch visar det senaste utskrivna ordet som inleds med bokstaven "c" som i "dator".



3 Tryck på tangenten **OK** om du vill visa andra ordalternativ som matchar det skrivna tecknet. Tryck på tangenten **▲** eller **▼** om du vill välja önskat ord.

4 Tryck på **OK** eller **Enter**.
Valt teckenord visas sedan på textraden.

 Textpåminnelseinställningar kan ändras genom att du trycker på tangenten **Meny**.

Radera textpåminnelseminnet

1 Tryck på **Meny**.

2 Välj "Textpåminnelse" med tangenterna **▲** eller **▼** och tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.

3 Välj "Radera minne" med tangenterna **▲** eller **▼** och tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.

4 "Radera hela textpåminnelse- minnet?" visas.

5 Tryck på **OK** eller **Enter**. Alla textalternativ i minnet raderas.

1

2

3

4

5

6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

Lägga till en ny rad

- Om du vill avsluta aktuell textrad och påbörja en ny trycker du på tangenten **Enter**. Ett vagnretursmärke visas i slutet av raden och markören flyttas till den nya radens början.
- ! • Det finns ett maximalt antal textrader som kan anges för varje tapebredd. Maximalt 7 rader för 24 mm tape, 5 rader för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 mm tape och för 6 mm tape samt 1 rad för 3,5 mm tape.
- Om du trycker på tangenten **Enter** när det redan finns sju rader visas det ett felmeddelande.
- Information om hur du ändrar varje rads attribut finns i ”Inställning av teckenattribut enligt varje rad” på sidan 10.

Lägga till ett nytt block

- Du skapar ett nytt block med text/rader till höger om din aktuella genom att hålla ner tangenten **Skift** och sedan trycka på tangenten **Enter**. Markören flyttas till starten av det nya blocket.
- ! Maximalt 5 block kan matas in i en etikett.

Flytta markören

- Tryck på någon av tangenterna ▲, ▼, ◀ eller ▶ om du vill flytta markören ett steg eller en rad.
- Om du vill flytta markören till början eller slutet av nuvarande rad håller du ned tangenten **Skift** och trycker sedan på tangenten ◀ eller ▶.
- Om du vill flytta markören helt till början eller slutet av texten håller du ned tangenten **Skift** och trycker sedan på tangenten ▲ eller ▼.

Infoga text

- Du infogar ytterligare text i en befintlig textrad genom att flytta markören till tecknet till höger om positionen där du vill börja infoga text och sedan anger den nya texten. Den nya texten infogas till vänster om markören.

Radera text

■ Radera ett tecken i taget

- Om du vill ta bort ett tecken från en befintlig textrad flyttar du markören till tecknet till höger om positionen där du vill börja radera text och trycker sedan på tangenten **Backsteg**. Tecknet till vänster om markören tas bort varje gång som tangenten **Backsteg** trycks ned.
- ! Om du håller tangenten **Backsteg** intryckt tas tecknen till vänster om markören bort kontinuerligt.


■ Radera all text på en gång

Tryck på tangenten **Radera** om du vill ta bort all text på en gång.

 
- 1 Tryck på **Radera**.
Raderingsalternativen visas.



- 2 Med tangenten **▲** eller **▼** väljer du "Endast text" om du vill ta bort all text medan du behåller nuvarande formatinställningar eller "Text&format" om du vill ta bort all text och alla formatinställningar.

 Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till textinmatningsfönstret utan att radera (eller rensa) text eller format.

- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.
All text tas bort. Alla formatinställningar tas också bort om du väljer "Text&format".



Inmatning av symboler


Förutom symbolerna som är tillgängliga på tangentbordet finns det olika symboler (inklusive internationella och utökade ASCII-tecken) tillgängliga med symbolfunktionen.

Du anger en symbol genom att använda Symbolfunktionen (se nedan).

Håll alternativt tangenten **Skift** intryckt och tryck sedan på en tangent på tangentbordet när du vill mata in den symbol som du ser i tangentens övre högra hörn.


Inmatning av symboler genom att använda symbolfunktionen

- 1 Tryck på **Symbol**.
Det visas en lista över symbolkategorier och symboler i de kategorierna.

 Senast inmatade symbol väljs i den visade listan.

- 2 Välj en symbolkategori (Skiljetecken, Matematik, etc.) med tangenten **▲** eller **▼** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.

- 3 Välj en symbol med någon av tangenterna **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
Vald symbol infogas i textraden.

 Vid val av en symbol:

- Tryck på tangenten **Skift** och **Symbol** för att återgå till föregående sida.
- Tryck på tangenten **Symbol** för att gå till nästa sida.

1

2

3

4

5

6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

Kategori	Ikoner
Personligt	
Natur/jorden	
Bildtecken	



Symbolerna i tabellen ovan kan se lite annorlunda ut på LCD-skärmen och när de skrivs ut.

Inmatning av accenttecken

P-touch kan visa och skriva ut en uppsättning accenttecken som t.ex. tecken som är specifika för andra språk.

- 1 Skriv in den bokstav som du vill ändra till en bokstav med accenttecken.



Det går att använda skiftlåset tillsammans med Accentfunktionen.

- 2 Tryck på **Accent**.
Den bokstav som du skrev in ändras till en bokstav med accenttecken.

- 3 Tryck upprepade gånger på tangenten **Accent** tills önskat accenttecken väljs eller välj det genom att använda tangenten ◀ eller ▶.



De visade accenttecknens ordning skiljer sig åt beroende på valt LCD-språk.

- 4 Tryck på **OK** eller **Enter**.
Valt accenttecken infogas i textraden.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I tabellen Accentteckenlista finns en fullständig lista över alla tillgängliga bokstäver med accenttecken.

● Accentteckenlista ●

Tecken	Bokstäver med accenttecken	Tecken	Bokstäver med accenttecken
a	á à â ã ä å æ ā ą á â ã	ñ	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ć	o	ó ô õ ø ö õ œ õ
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ō Œ Ó
d	ď ð đ	r	ř ř ɾ
D	Ď Ď	R	Ř Ř Ŕ
e	é è ê ë ē ę ě é ê	s	š š š š Š
E	É Ê Ë Ę Ě Ę Ę Ę	S	Š Š Š Š Š
g	ğ ğ	t	ť ı ı
G	Ğ Ğ	T	Ť ı ı
i	í î ï ï ï ï ï	u	ú û ü ú ú ú ú
I	Í Î Ï Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ú Ú Ú Ú
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Inställning av teckenattribut

Inställning av teckenattribut enligt etikett

Genom att använda tangenten **Teckensnitt** kan du välja ett teckensnitt och tillämpa storlek, bredd, stil, rad, och justeringsattribut.

- Tryck på **Teckensnitt**.
Aktuella inställningar visas.
- Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.
- Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningarna.



Nya inställningar tillämpas **INTE** om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.

1

2

3

4

5

6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

 


- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.
- I tabellen Inställningsalternativ finns en lista över alla tillgängliga inställningar.
- Små tecken kan vara svåra att läsa när vissa stilar tillämpas (t.ex. skuggad + kursiv).


Inställning av teckenattribut enligt varje rad

När en etikett består av två eller fler textrader kan du ställa in olika värden för teckenattribut (teckensnitt, storlek, bredd, stil, rad och justering) för varje rad.

Flytta markören, genom att använda tangenten ▲, ▼, ◀ eller ▶, till den rad vars teckenattribut du vill ändra. Tryck sedan på tangenten **Skift** medan du håller ned tangenten **Teckensnitt** för att visa attributen. (A i fönstret indikerar att du nu tillämpar attributet endast för den specifika raden.)



När olika attributvärden ställts in för varje rad visas värdet som ***** när du trycker på tangenten **Teckensnitt**. När du ändrar inställningen i det här fönstret genom att använda tangenten ▲ eller ▼ kommer samma ändring att tillämpas på etikettens alla rader.

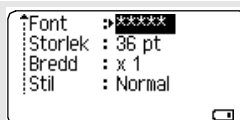

● Inställningsalternativ ●

Attribut	Värde	Resultat	Värde	Resultat
Font	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US (US)	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	ABCabc
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>	LGO (Letter Gothic)	ABCabc
Storlek	Auto	När Auto väljs justeras texten automatiskt till att skrivas ut i största möjliga storlek som är tillgänglig för varje tepebredd.	18pt	ABCabc
	48pt	ABCabc	12pt	ABCabc
	42pt	ABCabc	9pt	ABCabc gilly
	36pt	ABCabc	6pt	ABCabc gilly
	24pt	ABCabc		
Bredd	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		

1

2

3

4

5

6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Resultat	Värde	Resultat
Stil	Normal	ABCabc	K+Fet (Kursiv fetstil)	ABCabc
	Fet (Fetstil)	ABCabc	K+Kont (Kursiv kontur)	ABCabc
	Kontur (Kontur)	ABCabc	K+Skg (Kursiv skuggad)	ABCabc
	Skugg (Skuggad)	ABCabc	K+Sld (Kursiv solid)	ABCabc
	Solid (Solid)	ABCabc	Lodrät (Vertikal)	◁ ⊞ ⊕ ⊞ ⊕ ⊕
	Kursiv (Kursiv)	<i>ABCabc</i>		
Linje	Av	ABCabc	Undrst (Under- struken)	<u>ABCabc</u>
	Strkt (Genom- struken)	ABCabc		
Just. (Justering)	Väns.	ABCabc	Höger	ABCabc
	Mitten	ABCabc	Just. (Margin- aljust.)	A B C a b c



- Den faktiska teckenstorleken beror på tapebredd, antal tecken och antalet inmatade rader. När tecknen nått minsta möjliga storlek ändras det valda teckensnittet automatiskt till ett anpassat teckensnitt som baseras på stilen Helsinki. Därigenom kan etiketter skrivas ut med smalast möjliga text på små etiketter eller etiketter med flera rader.
- 6 punkters text kan bara väljas tillsammans med teckensnittet Helsinki.
- Standardinställningarna markeras med fet stil.

Inställning av autopassningsstil

När "Storlek" för **Teckensnitt** ställts in på "Auto" och "Längd" för **Etikett** ställts in på en specifik längd kan du välja hur textstorleken minskas för att passa inom etikettens längd.

1 Tryck på **Meny**, välj "Autoanpassa stil" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck därefter på **OK** eller **Enter**.

2 Välj stilen med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.



När "Textstorlek" väljs modifieras den totala textstorleken så att den passar inom etiketten.

När "Textbredd" väljs minskas textbredden till storleken för inställningen "x 1/2". (Om det krävs ytterligare minskning för att passa in texten i vald etikettens längd kommer den totala textstorleken att modifieras efter att textbredden minskats till inställningen "x 1/2".)

3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningen.

 
- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill ställa in stilen till standardinställningen ("Textstorlek").

Inställning av ram

1 Tryck på **Ram**. Aktuella inställningar visas. Välj ram med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.



Du kan även välja ram direkt genom att skriva in ramnumret med siffertangenterna.



2 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningarna.



Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.
- I tabellen Ramar finns en lista över tillgängliga ramar.

1

2

3

4

5

6

7

8

● Ramar ●

Attribut	Värde	Resultat	Värde	Resultat
Ramar	Av	ABCabc	16	ABCabc
	01	ABCabc	17	ABCabc
	02	ABCabc	18	ABCabc
	03	ABCabc	19	ABCabc
	04	ABCabc	20	ABCabc
	05	ABCabc	21	ABCabc
	06	ABCabc	22	ABCabc
	07	ABCabc	23	ABCabc
	08	ABCabc	24	ABCabc
	09	ABCabc	25	ABCabc
	10	ABCabc	26	ABCabc
	11	ABCabc	27	ABCabc
	12	ABCabc	28	ABCabc
	13	ABCabc	29	ABCabc
	14	ABCabc	30	ABCabc
15	ABCabc	31	ABCabc	

Attribut	Värde	Resultat	Värde	Resultat
Ram	32	ABCcabc	50	ABCcabc
	33	ABCcabc	51	ABCcabc
	34	ABCcabc	52	ABCcabc
	35	ABCcabc	53	ABCcabc
	36	ABCcabc	54	ABCcabc
	37	ABCcabc	55	ABCcabc
	38	ABCcabc	56	ABCcabc
	39	ABCcabc	57	ABCcabc
	40	ABCcabc	58	ABCcabc
	41	ABCcabc	59	ABCcabc
	42	ABCcabc	60	ABCcabc
	43	ABCcabc	61	ABCcabc
	44	ABCcabc	62	ABCcabc
	45	ABCcabc	63	ABCcabc
	46	ABCcabc	64	ABCcabc
47	ABCcabc	65	ABCcabc	
48	ABCcabc	66	ABCcabc	
49	ABCcabc	67	ABCcabc	

1

2

3

4



















 

























 















5

6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Resultat	Värde	Resultat
Ram	68	 ABCabc 	84	 ABCabc 
	69	 ABCabc 	85	 ABCabc 
	70	 ABCabc 	86	 ABCabc 
	71	 ABCabc 	87	 ABCabc 
	72	 ABCabc 	88	 ABCabc 
	73	 ABCabc	89	 ABCabc 
	74	 ABCabc	90	 ABCabc 
	75	 ABCabc 	91	 ABCabc 
	76	 ABCabc 	92	 ABCabc 
	77	 ABCabc 	93	 ABCabc 
	78	 ABCabc 	94	 ABCabc 
	79	 ABCabc	95	 ABCabc 
	80	 ABCabc 	96	 ABCabc 
	81	 ABCabc 	97	 ABCabc 
	82	 ABCabc 	98	 ABCabc
	83	 ABCabc 	99	 ABCabc 

Ställa in etikettlängden

Ställa in etikettlängden

Etikettens längd kan ställas in i intervallet 30 mm - 300 mm.

1 Tryck på **Etikett**.

2 Välj "Längd" med ▲ eller ▼ och ställ sedan in värdet med ◀ eller ▶.

3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill återställa värdet till standardinställningen.
- När **Auto** väljs justeras etikettlängden automatiskt baserat på mängden inmatad text.

1

2

3

4

5

6

7

8

Använda mallar

Du kan snabbt och enkelt skapa etiketter för en mängd olika ändamål, som t.ex. mappflikar, utrustningsetiketter, namnbrickor, etc. Välj helt enkelt en layout från mallarna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.



 
Symboler, ikoner och accenttecken kan också användas i mallar.

Använda mallar - Exempel för att skapa en anläggningsetikett


- 1 Tryck på **Mallar**.
Senast använda mall visas.

- 2 Välj en mall med tangenten **▲** eller **▼**.

- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.



 
- 4 Välj ett attribut genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten **◀** eller **▶**.



- 5 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.



 
Inställning streckkodsfontstret visas endast när en layout som innehåller en streckkod väljs.



- 6 Välj ett attribut genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten **◀** eller **▶**.



 
Attributet "Kont.siffra" (kontrollcifra) är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.



- 7 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.
Malltextinmatningsfönstret visas.



 Det går att använda skiftläset vid inmatning av text.



- 8** Skriv in text och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**. Upprepa detta för varje textfält. Efter att alla textfält har matats in visas utskriftsmenyen när tangenten **OK** eller **Enter** trycks ned.

 


- 9** Välj "Skriv ut" med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** för att ta fram skärmen Kopior.




- Välj "Redigera" om du vill ändra textdata eller stilinställningarna.
- Välj "Spara" om du vill spara etiketten i filmminnet. Se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 38 för mer information om filminne.
- Välj "Avbryt" för att avsluta mallfunktionen.
- Välj "Utskriftsalternativ" för att ställa in utskriftsinställningarna.

- 10** Välj antal kopior som ska skrivas ut genom att använda tangenten ▲ eller ▼, eller skriv det med sifvertangenterna.



 - 11** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att skriva ut etiketterna. "Skriver ut... Kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.



- !**
- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
 - I fönstren Stil och Inställning streckkod kan du trycka på tangenten **Mellanslag** om du vill ändra valt attribut till standardvärdet.
 - I tabellen Mallar finns en lista över tillgängliga mallar.

- !**
- Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.
 - Om antalet inmatade tecken överskrider tillåtet antal visas "Text för lång!" när tangenten **OK** eller **Enter** trycks ned. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och redigera texten genom att använda färre tecken.

1

2

3

4

5



 


 
 



6


 
 



 
 
7

8

REDIGERA EN ETIKETT

● Mallar ●

Attribut	Värde	Information
Mallnamn	Flagga 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Flagga 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Kabellindning 1 (Rotera och upprepa)	 <p>(24 mm x 39 mm)</p>
	Kabellindning 2 (Rotera och upprepa)	 <p>(18 mm x 39 mm)</p>
	Framplatta (VRT)	 <p>(12 mm x 70 mm)</p>
	Bokryggsremsa 1	 <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Bokryggsremsa 2	 <p>(18 mm x 219 mm)</p>
	Flik filmap	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Delningsflik (Hängande mapp)	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
	Tillgångsmärke	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>

Attribut	Värde	Information
Mallnamn	Låda	 <p>(18 mm x 76 mm)</p>
	Utrustningsetikett	 <p>(18 mm x 58 mm)</p>
	Adressetikett 1	 <p>(24 mm x 70 mm)</p>
	Adressetikett 2	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>
	Namnbricka 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Namnbricka 2	 <p>(18 mm x 72 mm)</p>
	CD-fodralrygg 1	 <p>(6 mm x 113 mm)</p>
	CD-fodralrygg 2	 <p>(3,5 mm x 113 mm)</p>

1

2

3

4

5

6

7

8

Använda blockutformningar

Du kan snabbt och enkelt skapa etiketter med förinställda blockutformningar. Välj helt enkelt en layout från blockutformningarna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.

Använda blockutformningar

 
1 Tryck på **Blockutformningar**.

2 Välj en tape med tangenterna ▲ eller ▼.

3 Tryck på **OK** eller **Enter**.
När tapebredden inte har ändrats visas senaste valda blockutformning. När tapebredden har ändrats visas standardlayouten för den nya tapebredden.

4 Välj en blockutformning med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.


5 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.



6 Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.



 
Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.



7 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.
Inmatningsfönstret för blockutformning visas.



 Det går att använda skiftläset vid inmatning av text.



8 Skriv in text och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
Upprepa för varje textfält.
Efter att alla textfält är ifyllda trycker du på tangenten **OK** eller **Enter** för att visa utskriftsmenyn.

 


- 9** Välj "Skriv ut" med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** för att ta fram skärmen Kopior.

 


- Välj "Redigera" om du vill ändra textdata eller stilinställningarna.
- Välj "Spara" om du vill spara etiketten i filminnet. Se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 38 för mer information om filminne.
- Välj "Avbryt" för att avsluta funktionen blockutförning.
- Välj "Ändra layout" för att använda en annan layout.
- Välj "Utskriftsalternativ" för att ställa in utskriftsinställningarna.

- 10** Välj antal kopior som ska skrivas ut genom att använda tangenten ▲ eller ▼, eller skriv det med sifvertangenterna.






- 11** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att skriva ut etiketterna.
"Skriver ut... Kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I tabellen Blockutförningar finns en lista över tillgängliga blockutförningar.
- Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.

● Blockutförningar ●

Attribut	Värde	Information
24mm	2LinjeA	 ... 12pt ... 36pt
	2LinjeB	 ... 36pt ... 12pt
	3Linje	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt

1

2

3

4








 

 
 


5









6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Information
24mm	1+2LinjeA	48pt...  ...24pt ...24pt
	1+2LinjeB	48pt...  ...12pt ...36pt
	1+3Linje	48pt...  ...12pt ...12pt ...24pt
	1+4Linje	48pt...  } 12pt
	1+5Linje	48pt...  } 9pt
18mm	2LinjeA	 ...12pt ...24pt
	2LinjeB	 ...24pt ...12pt
	3Linje	 ...9pt ...9pt ...24pt
	1+2LinjeA	42pt...  ...18pt ...18pt
	1+2LinjeB	42pt...  ...12pt ...24pt
	1+3Linje	42pt...  } 12pt
	1+4Linje	42pt...  } 9pt
1+5Linje	42pt...  } 9pt	

Attribut	Värde	Information
12mm	2LinjeA	 9pt 12pt
	2LinjeB	 12pt 9pt
	3Linje	 6pt 6pt 12pt
	1+2Linje	24pt...  12pt 12pt
9mm	2LinjeA	 6pt 12pt
	2LinjeB	 12pt 6pt
	1+2Linje	18pt...  9pt 9pt
6mm	1+2Linje	12pt...  6pt 6pt

Skapa en streckkodsetikett

Genom att använda Streckkodsfunktionen kan du skapa etiketter med endimensionella streckkoder för användning med kassaapparater, lagerkontrollsystem eller andra streckkodsläsarsystem, eller t.o.m. tillgångskontrollmärken som används i ett tillgångshanteringsystem.

- P-touch är inte utformad för att uteslutande skapa streckkodsetiketter. Kontrollera att streckkodsetiketterna kan läsas med streckkodsläsaren.
- För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vitt tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med färgad tape eller bläck.
- Använd inställningen ”Stor” för ”Bredd” när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med inställningen ”Liten”.
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överheta skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.

1

2

3

4

5

6

7


8

Ställa in streckkodsparmetrar och ange streckodsdata


1 Tryck på **Streckkod**.

 Upp till fem streckkoder kan anges på en etikett.

 
2 Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.

 Tecken visas kanske inte under streckkoden, ens när ”På” valts för ”Under#”, beroende på vilken tapebredd som används, antal inmatade rader eller aktuella teckenstillsinställningar.

3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningarna.


 Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.

4 Skriv in dina streckodsdata. Specialtecken kan anges i streckkoden vid användning av protokollen CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. Om du inte använder specialtecken går du till steg 7.





5 Tryck på **Symbol**. Det visas en lista över tecken som är tillgängliga för aktuellt protokoll.

 6 Välj ett tecken genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** för att infoga tecknet i dina streckodsdata.



 7 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att infoga streckkoden i etiketten. Streckkoden visas i textinmatningsfönstret.



-  Attributet ”Kont.siffra” (kontrollsiffra) är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.
- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.
- I tabellen Streckkodsinställningar finns en lista över alla tillgängliga inställningar.

● Strekkodsinställningar ●

Attribut	Värde
Protokoll	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredd	Liten
	Stor
Under# (tecken utskrivna under streckkoden)	På
	Av
Kont.siffra (kontrollsiffra)	Av
	På (endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR)

● Specialteckenlista ●

CODE39

Kod	Specialtecken
1	-
2	.
3	(SPACE)
4	\$
5	/
6	+
7	%

CODABAR

Kod	Specialtecken
1	-
2	\$
3	:
4	/
5	.
6	+

1

2

3

4

5

6

7

8

REDIGERA EN ETIKETT

.....

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken
1	(SPACE)	25	\	49	DC3
2	!	26]	50	DC4
3	"	27	^	51	NAK
4	#	28	_	52	SYN
5	\$	29	NUL	53	ETB
6	%	30	.	54	CAN
7	&	31	SOH	55	EM
8	'	32	STX	56	SUB
9	(33	ETX	57	ESC
10)	34	EOT	58	{
11	*	35	ENQ	59	FS
12	+	36	ACK	60	
13	,	37	BEL	61	GS
14	-	38	BS	62	}
15	.	39	HT	63	RS
16	/	40	LF	64	~
17	:	41	VT	65	US
18	;	42	FF	66	DEL
19	<	43	CR	67	FNC3
20	=	44	SO	68	FNC2
21	>	45	SI	69	FNC4
22	?	46	DLE	70	FNC1
23	@	47	DC1		
24	[48	DC2		

Redigera och ta bort en streckkod

- Om du vill redigera streckkodsparametrarna och streckkodsdata, placerar du markören under streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och öppnar sedan skärmen Inställning streckkod. Se "Ställa in streckkodsparametrar och ange streckkodsdata" på sidan 26.
- Du tar bort en streckkod från en etikett genom att placera markören till höger om streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och trycka på tangenten **Backsteg**.

ETIKETTUTSKRIFT


Etikettförhandsvisning

Genom att använda funktionen Förhandsvisning kan du kontrollera etikettens layout och vilken typ av tape som sitter i före utskrift.

1 Tryck på **Förhandsvisning**.

En bild av etiketten visas på skärmen.

1. Balken indikerar positionen på den för närvarande visade delen av etiketten.
2. Bredden på tapen som sitter i samt etikettens längd visas enligt: Tapebredd x Etikettlängd
3. Informationen för den tapekassett som sitter i känns av och indikeras. Den första raden indikerar tecknens färg och den andra raden indikerar tapens färg.

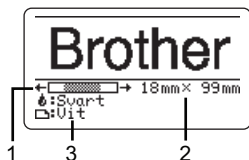

Tryck på tangenten ◀ eller ▶ om du vill bläddra förhandsvisningen åt vänster eller höger.
Tryck på tangenten ▲ eller ▼ om du vill ändra förhandsvisningens förstoring.


- Tryck på någon av tangenterna **Esc**, **OK** eller **Enter** för att återgå till textinmatningsskärmen.
- Om du vill bläddra förhandsvisningen till den vänstra eller den högra sidan håller du ned tangenten **Skift** och trycker på tangenten ◀ eller ▶.
- Om du vill skriva ut etiketten direkt från förhandsvisningsfönstret trycker du på tangenten **Skriv ut** eller öppnar utskriftsalternativfönstret och väljer ett utskriftsalternativ. Se mer information i ”Skriva ut en etikett” nedan.
- Förhandsvisningen är en genererad bild av etiketten och utseendet kan skilja sig från den faktiska etiketten vid utskrift.
- Tecknens färg och tapens färg kan inte kännas av i vissa tapekassetter.

Skriva ut en etikett

Etiketter kan skrivas ut när textinmatning och formatering är klar. Utskriftsalternativen omfattar enstaka och flera kopior, sekvensnumrering och spegelutskrift.

- **Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen, och tapen kan inte längre användas.**


- Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.
- Se till att kontrollera att det finns tillräckligt med tape kvar när du skriver ut flera etiketter kontinuerligt. Om det börjar bli slut på tape ställer du in till färre exemplar, skriver ut etiketter en i taget eller byter ut tapekassetten.
- Randigt tape indikerar slutet på tapekassetten. Om detta händer under utskrift trycker du på tangenten **Strömbrytare** så att P-touch stängs av. Att försöka skriva ut med en tom tapekassett kan skada P-touch.

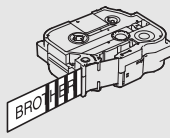


Skriva ut flera kopior

 
Med den här funktionen kan du skriva ut upp till 99 kopior av samma etikett.

- 1 Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.
- 2 Tryck på tangenten **Skriv ut** och välj antalet kopior som ska skrivas ut med tangenten **▲** eller **▼**, eller mata in antalet med sifvertangenterna.


 Håll tangenten **▲** eller **▼** intryckt om du snabbt vill justera antalet kopior.


- 3 Tryck på **OK** eller **Enter**. "Skriver ut... Kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.

 Om du väljer funktionen automatisk avklippning när du skriver ut flera exemplar av en etikett kommer ett meddelande att visas som ber dig bekräfta om du vill att etiketterna ska klippas så snart som en etikett är utskriven. För att stänga av denna meddelandefunktion trycker du på tangenten **Meny** väljer "Pausa för klipp" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼** och trycker sedan på tangenten **OK** eller **Enter**. Välj "Av" med tangenten **▲** eller **▼** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



Skriver ut... 2/5
kopior


-  Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- De siffror som visas på skärmen under utskriften indikerar "löpnummer/antal inställda kopior".
- Om du trycker på tangenten **Mellanslag** medan du ställer in antalet kopior återställs värdet till standardvärdet 01.

 
-  Ta bort den avklippta etiketten så snart som den är klippt så att den inte ligger kvar i tapeutmatningsöppningen.

Autonummering av etiketter

Genom att använda numreringsfunktionen kan du skapa en uppsättning sekvensnummerade etiketter från ett enstaka etikett-format. (Upp till 99 etiketter kan numreras.)


- 1 Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.
- 2 Tryck på tangenten **Utskriftsalternativ** och välj "Numrering" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼**.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.

 Om du vill tillämpa autonummering på en streckkod väljer du streckkoden här. Efter att du har valt streckkoden uppmanas du om att ange antalet etiketter som ska skrivas ut (steg 6).




Startpunkt? <Numrering>
j)abc i0

 - 4** Flytta markören till det första tecken som ska ökas i numreringssekvensen och tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.



 
- 5** Flytta markören till det sista tecken som ska ökas i numreringssekvensen och tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.
Antalet etiketter som ska skrivas ut visas.



- 6** Välj antal etiketter som ska skrivas ut genom att använda tangenten **▲** eller **▼**, eller skriv det med sifvertangenter.



 Håll tangenten **▲** eller **▼** intryckt om du snabbt vill justera antalet kopior.



- 7** Tryck på **OK** eller **Enter**.

Etiketterna skrivs ut.

I takt med att varje etikett skrivs ut visas antalet utskrivna exemplar.

- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- De siffror som visas på skärmen under utskriften indikerar ”löpnummer/antal kopior”.
- Om du trycker på tangenten **Mellanslag** medan du väljer antalet kopior återställs värdet till standardvärdet 01.
- Autonummering kan också tillämpas på streckkoder. När en streckkod innehåller en autonummeringssekvens kan inga andra fält i etiketten innehålla en autonummeringssekvens.
- Etikettens autonummerade del ökas efter att varje etikett skrivits ut.
- Endast en autonummeringssekvens kan användas i en etikett.
- Alla symboler eller andra icke-alfanumeriska tecken i autonummeringssekvensen ignoreras.
- En autonummeringssekvens kan endast innehålla maximalt fem tecken.



- Bokstäver och nummer ökas enligt nedan:

0→1...9→0→...

A→B...Z→A→...

a→b...z→a→...

A0→A1...A9→B0→...

Mellanslag (visas som understreck ”_” i exemplet nedan) kan användas för att justera mellanrummet mellan tecknen eller styra antalet siffror som skrivs ut.

_9→10...99→00→...

_Z→AA...ZZ→AA→...

_1_9→2_0...9_9→0_0→...

1

2

3

4

5

6

7

 
8

ETIKETTUTSKRIFT

Spegelutskrift

Genom att använda spegelutskriftsfunktionen kan du skapa etiketter med texten utskriven spegelvänt så att den kan läsas från motsatt sida när de fästs på glas eller något annat genomskinligt material.

- 1 Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.
- 2 Tryck på tangenten **Utskriftsalternativ** och välj "Spegel" med ▲ eller ▼.
- 3 Tryck på **OK** eller **Enter**.
Meddelandet "Vill du skriva ut?" visas
- 4 Tryck på **OK** eller **Enter**. "Skriver ut... Kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Text ska skrivas ut på genomskinligt tape när spegelutskriftsfunktionen används.
- Kopierings- och autonummeringsfunktionerna kan inte användas tillsammans med spegelutskriftsfunktionen.

Tapeklippningsalternativ

Med tapeklippningsalternativen kan du ange hur tapen matas och klipps vid utskrift av etiketter. I synnerhet minskar alternativen "Kedja" och "Inget klipp" avsevärt tapespill genom att använda snävare marginaler och eliminera de tomma delarna som klipps mellan etiketter.

- 1 Tryck på **Etikett**.
- 2 Välj "Klipp- alt." genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in värdet med tangenten ◀ eller ▶.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningarna.


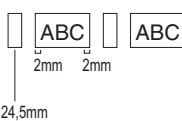
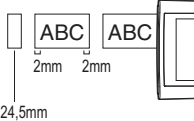
 


Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I tabellen Tapeklippningsalternativ nedan finns en lista över alla tillgängliga inställningar.

● Tapeklipningsalternativ ●

Inställning	Beskrivning	Exempel
Stor marg.	Klipper automatiskt tapen efter att varje etikett skrivs ut, och lämnar en marginal på 24,5 mm vid varje ände.	
Liten marg.	Skär automatiskt av ett stycke tomt tape innan den första etiketten skrivs ut och skär sedan av tapen efter varje etikett skrivits ut, vilket lämnar en 2 mm marginal i båda ändarna på varje etikett.	
Kedja	<ul style="list-style-type: none"> Skär automatiskt av ett stycke tomt tape innan den första etiketten skrivs ut och skär sedan av tapen efter varje etikett skrivits ut, vilket lämnar en 2 mm marginal i båda ändarna på varje etikett. När den senaste etiketten skrivits ut matas och klipps tapen inte. Tryck på tangenten Matning & klipp för att mata fram och klippa tapen. 	
Inget klipp	<ul style="list-style-type: none"> Välj denna inställning vid utskrift av flera kopior av en etikett och du inte vill att etiketterna ska klippas så snart som en etikett skrivits ut, eller om texttape eller annan specialtape används som inte kan klippas av med eden kniv som finns i P-touch. När etiketten skrivits ut matas och klipps tapen inte. <ul style="list-style-type: none"> Tryck på tangenten Matning & klipp för att mata fram och klippa tapen. När specialtaper som inte kan klippas av kniven i P-touch måste du plocka ur tapekassetten ur P-touch och använda sax för att klippa tapen. 	

1

2

3

4

 

5

6

7

8

ETIKETTUTSKRIFT

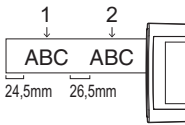
Inställning	Beskrivning	Exempel
Special tape	<ul style="list-style-type: none"> Välj den här inställningen vid användning av specialtape. Om textiltape används ska du välja "Inget klipp" som klippalternativ innan du skriver ut. Efter utskrift tar du ut tapekassetten ur P-touch och klipper av tapen med hjälp av en sax. 	<ul style="list-style-type: none"> När flera kopior skrivs ut samtidigt:  När en etikett skrivs ut två gånger:  <p>1. 1:a utskrift 2. 2:a utskrift</p>

Justera etikettlängden

Du kan justera den utskrivna etikettens längd inom området -3 till +3.

1 Tryck på **Justering**.

 2 Välj "Etikettlängd" med tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in värdet med tangenten ◀ eller ▶.




3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningen.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på tangenten **Mellanslag** om du vill återställa värdet till standardinställningen.
- En nivå motsvarar ungefär 1 % av etikettens totala längd.

Fästa etiketter

- 1 Vid behov trimmar du den utskrivna etiketten till önskad form och längd genom att använda en sax, etc.
- 2 Avlägsna etikettens underpapper.
- 3 Placera etiketten och tryck sedan ordentligt ner med ditt finger för att fästa etiketten.

-  • De flesta TZe-tejperna har ett underpapper som enkelt kan vikas och dras av. Ta bort underpapperet genom att helt enkelt vika etiketten på längden med texten inåt, så att underpapperets invändiga kanter syns. Avlägsna sedan underpapperet en bit i taget.
- Det kan vara svårt att fästa etiketter på ytor som är våta, smutsiga eller ojämna. Etiketter kan lätt falla av från dessa ytor.
- Se till att du läser igenom anvisningarna som medföljer tygtape och tape med extra stark vidhäftningsförmåga eller annan specialtape och följ alla försiktighetsanvisningar.
- Vi rekommenderar att du använder en sax för att klippa av krympslangtape.

Skriva ut från etikettsamlingen

Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som lagrats i P-touch


På nästa sida visas alla de etiketter som finns lagrade i din etikettsamling. Att skriva ut dessa fördesignade etiketter sparar tid.

Du kan hämta nya etikettdesigner på Brother Solutions Center webbplats:

<http://solutions.brother.com>

Mer information finns på "Hämta en ny etikettsamlingskategori (Endast Windows®)" på sidan 48.

- 1 Tryck på **Etikettsamling**.
- 2 Välj språket på etiketten som ska skrivas ut genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
Du kan välja något av språken "Danska", "Engelska (UK)", "Engelska (USA)", "Finska", "Franska", "Franska (Kanada)", "Italienska", "Kroatiska", "Nederländska", "Norska", "Polska", "Portugisiska", "Portugisiska (Brasilien)", "Rumänska", "Slovakiska", "Slovenska", "Spanska (Spaen)", "Spanska (USA)", "Svenska", "Tjeckiska", "Turkiska", "Tyska", "Ungerska" eller "Övriga".

-  Om du laddar ner en etikettsamling för ett språk som inte finns i P-touch, kommer "Övriga" att visas i slutet av tillgängliga språk. Välj "Övriga" för att använda dessa etiketter.

1

2

3

4

5

6

7

8

ETIKETTUTSKRIFT

- 3** Välj kategori med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



I etikettsamlingslistan kan du se alla tillgängliga etiketter.

- 4** Den första etikettens bild visas.
Välj en etikett med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



Om du vill lägga till etiketten bland dina "Favoriter" väljer du "Lägg till i Favoriter" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och trycker sedan på någon av tangenterna **OK** eller **Enter** när du vill registrera vald etikettbild i kategorin Favoriter. Om du registrerar dina oftast använda etikettbilder kan du snabbt och enkelt visa den när de behövs igen.

- 5** Välj "Skriv ut" med tangenterna ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.









 



Endast 12 mm, 18 mm eller 24 mm tape kan användas för etikettsamlingen.

- 6** Välj antal kopior som ska skrivas ut genom att använda tangenten ▲ eller ▼, eller skriv det med sifvertangenterna.

- 7** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att skriva ut etiketterna. "Skriver ut... Kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.

● Etikettsamlingslista ●

Kategori	Etikett
Filer	    
Kontorsskyltar	    

* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

Kategori	Etikett
Kommunikation	
Obs!	
Detaljhandel	

* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

1

2

3

4

5

6

7

8

ANVÄNDA FILMINNET

Du kan lagra upp till 50 av dina mest använda etiketter i filminnet. Varje etikett lagras som en fil, så att du snabbt och enkelt kan ta fram den när den behövs igen.



När filminnet är fullt måste du skriva över en av dina lagrade filer varje gång som du sparar en ny.

Lagra en etikett i minnet

- 1 Efter att du matat in texten och formaterat etiketten trycker du på tangenten **Arkiv** och väljer "Spara" med tangenterna **▲** eller **▼**.
- 2 Tryck på **OK** eller **Enter**. Det visas ett filnummer.
Om en etikett redan lagras under filnumret kommer även etikettens text att visas.
- 3 Välj ett filnummer genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill spara etiketten med det valda filnumret. Filen sparas och skärmen återgår till att visa textinmatningsfönstret.



Om det redan finns en lagrad fil under valt nummer kommer dessa data att skrivas över av den fil som du försöker spara.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Upp till 280 tecken kan sparas i en fil. Antalet tecken som kan sparas kan emellertid variera, till exempel när du matar in symboler.
- Hur du lagrar en etikett som skapats med hjälp av Mallar eller Blockutformningar ser du i "Använda mallar" på sidan 18 eller "Använda blockutformningar" på sidan 22.

Öppna en sparad etikettfil

- 1 Tryck på tangenten **Arkiv** och välj "Öppna" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼**.
- 2 Tryck på **OK** eller **Enter**. En lagrad etiketts filnummer visas. Etiketttexten visas också för att identifiera etiketten.
- 3 Välj ett filnummer genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** för att öppna vald fil. Filen öppnas och visas i textinmatningsfönstret.



Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.

Skriva ut en sparad etikettfil

- 1 Tryck på tangenten **Arkiv** och välj "Skriv ut" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.
- 2 Tryck på **OK** eller **Enter**.
Filnumret för den lagrade etiketten visas.
Etiketttexten visas också för att identifiera etiketten.
- 3 Välj ett filnummer med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **Skriv ut**, **OK** eller **Enter** för att ta fram skärmen Kopior.
- 4 Välj antal kopior som ska skrivas ut genom att använda tangenten ▲ eller ▼, eller skriv det med sifvertangenterna.
- 5 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att skriva ut etiketterna.
"Skriver ut... Kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Meddelandet "Ingen text!" visas när du försöker skriva ut en fil utan text.

Ta bort en sparad etikettfil

- 1 Tryck på tangenten **Arkiv** och välj "Radera" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.
- 2 Tryck på **OK** eller **Enter**.
Filnumret för den lagrade etiketten visas.
Etiketttexten visas också för att identifiera etiketten.
- 3 Välj ett filnummer genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
Meddelandet "Ta bort?" visas.
- 4 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** för att radera filen.
Filen tas bort och skärmen återgår till att visa textinmatningsfönstret.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill avbryta borttagningen av filen och återgå till föregående fönster.

1

2

3

4

5

6

7

8

ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA

Du måste installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen för att kunna använda P-touch med datorn. Se Snabbguide för mer information om du installerar P-touch programvara.

Använda P-touch Editor

Se tillvägagångssätten nedan för din dators operativsystem. På skärmbilderna visas "XX-XXXX" för att representera modellnumret på P-touch.

Du kan hämta den senaste drivrutinen och programvaran på Brother Solutions Center webbplats:


<http://solutions.brother.com>

Använda P-touch Editor (för Windows®)

■ Starta P-touch Editor

1 För Windows Vista® / Windows® 7

Klicka på [Alla program]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1] från Startknappen. När P-touch Editor startar väljer du om du vill skapa en ny layout eller öppna en befintlig layout.

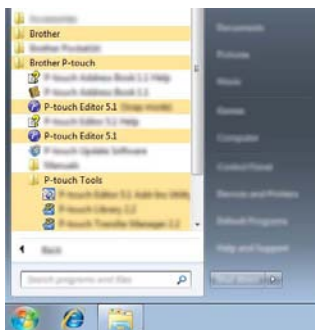

För Windows® 8


Klicka på [P-touch Editor 5.1] på skärmen [Start]/[Appar] eller dubbelklicka på [P-touch Editor 5.1] på skrivbordet.

När P-touch Editor startar väljer du om du vill skapa en ny layout eller öppna en befintlig layout.



- Du kan även starta P-touch Editor med hjälp av genvägar om du valt att skapa en genväg när du installerade programmet.
- Genvägsikon på skrivbordet: dubbelklicka för att starta P-touch Editor
- Genvägsikon i snabbstartfältet: klicka för att starta P-touch Editor
- För att ändra hur P-touch Editor uppträder när programmet startas klickar du på [Verktyg]-[Alternativ] i menyfältet i P-touch Editor för att ta fram dialogrutan [Alternativ]. Välj [Allmänt] samt den önskade inställningen i listrutan [Åtgärder] under [Startinställningar]. Standardinställningen är [Visa ny vy].

2 | Välj ett alternativ på skärmen.

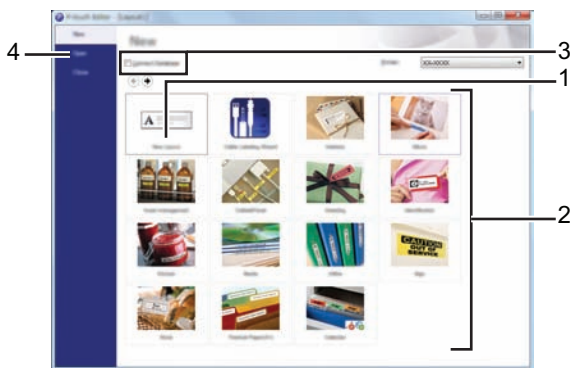

1. Klicka på knappen [Ny layout] för att skapa en ny layout.
2. För att skapa en ny layout från en förinställd layout väljer du önskad kategori knapp.
3. För att koppla en förinställd layout till en databas markerar du kryssrutan bredvid [Anslut databas].
4. För att öppna en befintlig layout klickar du på [Öppna].

1

2

3

4

5

6

7

8


ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA

■ Driftlägen

P-touch Editor har tre olika driftlägen: läge [Express], läge [Professional], samt läge [Snap]. Du kan enkelt växla mellan dessa driftlägen genom att använda knapparna för val av driftläge.

[Express]-läge


I detta läge kan du snabbt och enkelt skapa layouter som innehåller text och bilder. Skärmen för läge [Express] beskrivs nedan.

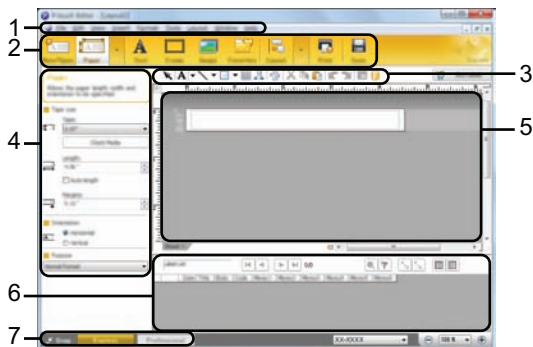

1. Menyfält
2. Kommandofält
3. Verktygsfältet Rita/Redigera
4. Egenskapsfält
5. Layoutfönster
6. Databasfönster
7. Knappar för val av läge

[Professional]-läge

I detta läge kan du skapa layouter med många olika avancerade verktyg och möjligheter. Skärmen för läge [Professional] beskrivs nedan.

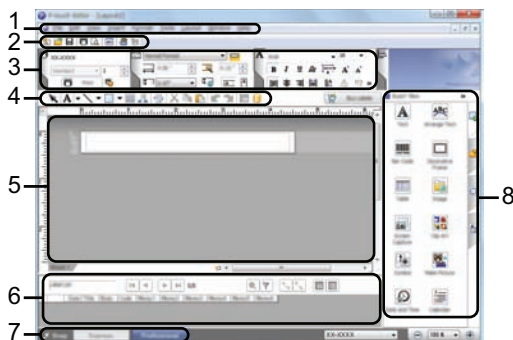

1. Menyfält
2. Standard verktygsfält
3. Egenskapspalett
4. Verktygsfältet Rita/Redigera
5. Layoutfönster
6. Databasfönster
7. Knappar för val av läge
8. Sidofält

1

2

3

4

5

6

7


8

ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA


[Snap]-läge

I detta läge kan du fånga hela eller delar av det som visas på skärmen, skriva ut den som en bild och spara den för framtida användning.

- 1 Klicka på lägesvalsknappen [Snap].
Dialogrutan [Beskrivning av Snap-läge] visas.

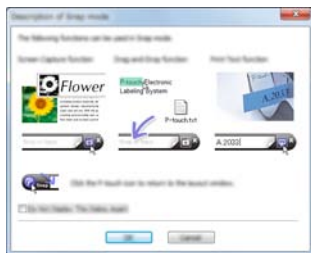

 - 2 Klicka på [OK].
Lägespaletten [Snap] visas.



- Om du väljer kryssrutan [[Visa inte detta meddelande igen] i dialogrutan [Beskrivning av Snap-läge], kommer du att nästa gång växla till läge [Snap] utan att dialogrutan visas.
- **För Windows Vista® / Windows® 7**
Du kan även starta P-touch Editor i läge [Snap] genom att klicka på Start-menyn - [Alla program]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1 (Snap-läge)].
- **För Windows® 8**
Du kan även starta P-touch Editor i läge [Snap] genom att klicka på [P-touch Editor 5.1 (Snap-läge)] på skärmen [Start]/[Appar].

Använda P-touch Editor (för Macintosh)

■ Starta P-touch Editor

- 1 Dubbelklicka på ikonen [P-touch Editor] på skrivbordet.




Följande metod kan också användas för att starta P-touch Editor.
Dubbelklicka på [Macintosh HD] - [Program] - [P-touch Editor] och därefter på programikonen [P-touch Editor].

P-touch Editor startar.

■ Driftlägen

Standardläge

I detta läge är det lätt att skapa en etikett med text och bilder.
Layoutfönstret består av följande sektioner:

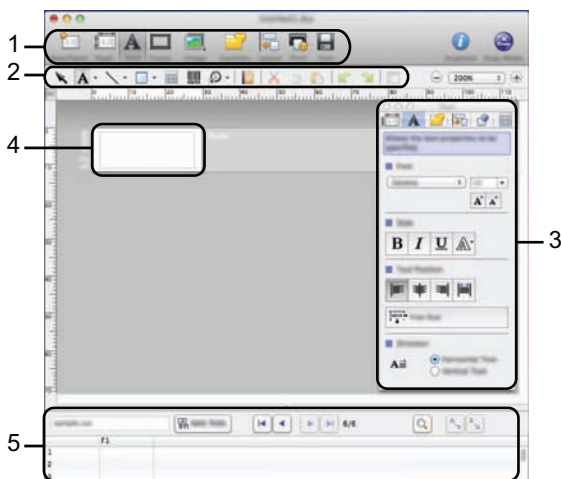

1. Kommandofält
2. Verktygsfältet Rita/Redigera
3. Inspektor
4. Layoutfönster
5. Databasfönster

Snapläge

I detta läge kan du fånga det som visas på skärmen, skriva ut den som en bild och spara den för framtida användning. Följ stegen nedan för att starta Snapläge.

- 1 När du klickar på [Snap-läge] visas dialogrutan [Beskrivning av Snap-läge]. Klicka på [OK].



Om du väljer [[Visa inte detta meddelande igen] kan du gå till Snapläge direkt nästa gång.



- 2 Snapläge visas.



1

2

3

4

5

6

7

8

ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA

Uppdatera P-touch Editor

Programmet kan uppdateras till senast tillgängliga version med programmet P-touch Update.

Under de följande stegen ser du XX-XXXX. Läs "XX-XXXX" som namnet på din P-touch.



- Du måste vara ansluten till Internet för att kunna starta programmet P-touch Update.
- Det kan hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.
- Vid installation av P-touch Update Software installeras en ikon på ditt skrivbord för enkel åtkomst.
- Stäng inte av strömmen när du överför data eller uppdaterar programvara.

■ Uppdatera programmet P-touch Editor (för Windows®)



För att kunna använda P-touch Update Software måste du installera det från den medföljande cd-skivan. Du kan också ladda ned programmet från Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

1 För Windows Vista® / Windows® 7

Dubbelklicka på ikonen [P-touch Update Software].



Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Klicka på Start-knappen och välj [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].



För Windows® 8


Klicka på [P-touch Update Software] på skärmen [Start]/[Appar] eller dubbelklicka på [P-touch Update Software] på skrivbordet.

2 Klicka på ikonen [Uppdatering av datorprogramvara].

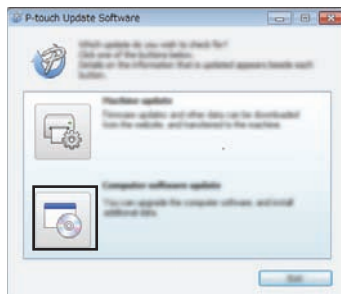


- 3 Välj [Skrivare] och [Språk], välj kryssrutan bredvid P-touch Editor och klicka sedan på [Installera].

Ett meddelande visas för att informera om att installationen är klar.

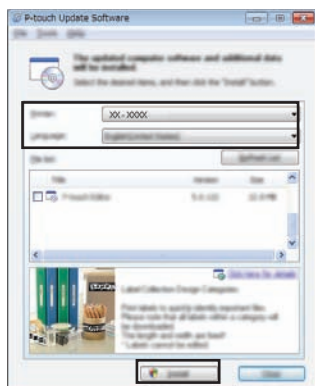

■ Uppdatera programmet P-touch Editor (för Macintosh)


- Om du vill använda programmet P-touch Update kan du ladda ned det från Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Macintosh-användare kan nå denna URL direkt genom att klicka på -ikonen som finns på cd-skivan.

- 1 Dubbelklicka på ikonen [P-touch Update Software].

- Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software. Dubbelklicka på [Macintosh HD] - [Program] - [P-touch Update Software] och därefter på programikonen [P-touch Update Software].



- 2 Klicka på ikonen [Uppdatering av datorprogramvara].

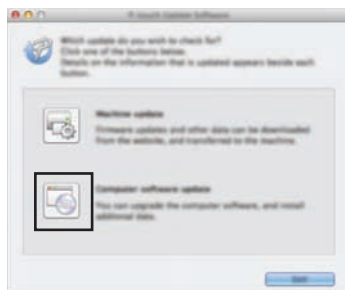

1

2

3

4

5

6

7

8

- 3** Välj [Skrivare] och [Språk], välj kryssrutan bredvid P-touch Editor och klicka sedan på [Installera].



Ett meddelande visas för att informera om att installationen är klar.

Hämta en ny etikettsamlingskategori (Endast Windows®)

Genom att använda programmet P-touch Update kan ytterligare etikettkategorier hämtas till din P-touch.

Dessutom kan programvaran uppdateras till den senaste versionen genom att använda det här verktyget.



- För att kunna använda P-touch Update Software måste du installera det från den medföljande cd-skivan.
- Information om hur du installerar programmet finns i "Snabbguide".
- Du måste vara ansluten till Internet för att starta programmet P-touch Update.
- Etikettsamlingsdesigner kan inte redigeras.
- Det kan hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.
- Vid installation av P-touch Update Software installeras en ikon på ditt skrivbord för enkel åtkomst. Starta programmet genom att dubbelklicka på ikonen när du vill kontrollera om det finns nya etikettsamlingsdesigner.

Hämta en ny etikettsamlingskategori till din P-touch

Följande exempel gäller för Windows® 7.

Under de följande stegen ser du XX-XXXX. Läs "XX-XXXX" som namnet på din P-touch.

1 Slå på P-touch och anslut USB-kabeln.

2 Dubbelklicka på ikonen [P-touch Update Software].




Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Klicka på Start-knappen och välj [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].



3 Klicka på ikonen [Maskinuppdatering].

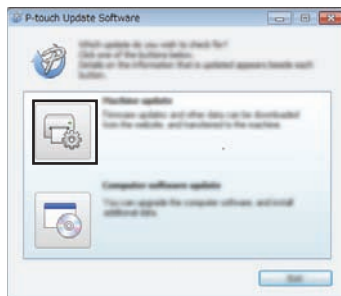

4 Välj [Skrivare], kontrollera att [Maskinen är ansluten på rätt sätt] visas och klicka sedan på [OK].

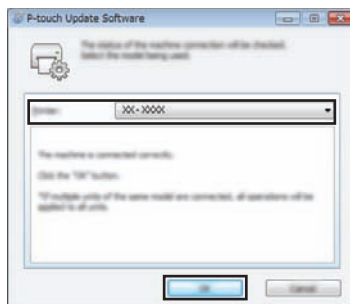

1

2

3

4

5

6


7

8


ANVÄNDA P-TOUCH PROGRAMVARA

- 5** Välj [Språk], markera kryssrutan bredvid etikettsamlingen som ska hämtas och klicka sedan på [Överför].

! Stäng inte av P-touch eller koppla bort kabeln när data överförs.

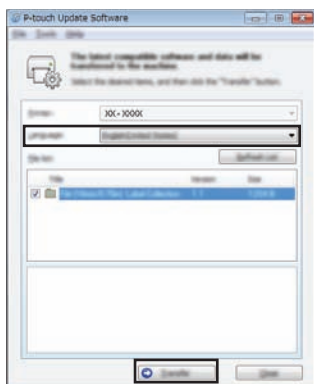

- 6** Kontrollera det innehåll som ska uppdateras och klicka sedan på [Start] för att inleda uppdateringen.

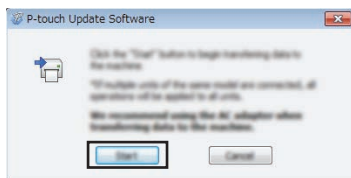


- 7** Fönstret till höger visas på datorn när programmet uppdateras.




Skärmen till höger visas i displayen på P-touch.

 ! Stäng inte av P-touch under uppdateringsprocessen.



- 8** Klicka på [OK] för att slutföra uppdateringen.

Skärmen återgår till att visa inmatningsfönstret när uppdateringen är klar.

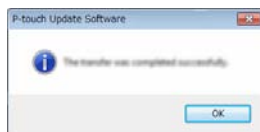



• Nyhämtade etikettsamlingskategorier läggs till i respektive "Kategori".

• Det visas en asterisk, "*", i slutet av den nytilagda kategorin.

• Hämtade etikettsamlingar kan tas bort genom att använda följande rutin.


1. Tryck på tangenten **Etikettsamling**.
2. Välj språk med tangenten ▲ eller ▼ och tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.
3. Välj kategori med tangenten ▲ eller ▼ och tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.
4. Tryck på tangenten **Radera**.

• Om den hämtade etikettsamlingen hade registrerats i "Favoriter" kommer den också att tas bort härifrån.

• Det är inte möjligt att ta bort enskilda etiketter från varje "Kategori".

• När "Hämta nya etiketter" är valt kommer meddelandet "Anslut dator och kör P-touch Update Software" att visas.

• Om du laddar ner en etikettsamling för ett språk som inte finns i P-touch, kommer språket för dessa etiketter att registreras som "Övriga".

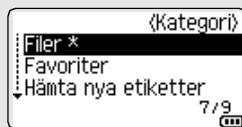

1

2

3

4

5

6

7

8

NOLLSTÄLLA & UNDERHÅLL

Nollställa P-touch

Du kan nollställa det interna minnet i din P-touch när du vill rensa alla sparade etikettfiler, eller om P-touch inte fungerar som den ska.

Nollställa data till fabriksinställningarna med tangentbordet på P-touch



All text, alla formatinställningar, alternativinställningar och lagrade etikettfiler rensas när du nollställer P-touch. Inställningar för språk och enhet rensas också.

■ För att återställa alla etiketter och anpassade inställningar

Stäng av P-touch. Håll tangenterna **Skift** och **Backsteg** intryckta. Medan tangenterna **Skift** och **Backsteg** hålls intryckta trycker du på tangenten **Strömbrytare** en gång och sedan släpper du tangenterna **Skift** och **Backsteg**.



Släpp tangenten **Strömbrytare** innan du släpper de andra tangenterna.

■ För att återställa de anpassade inställningarna

(Etikettsamlingar som lagrats i Favoriter återställs inte.)

Stäng av P-touch. Håll tangenterna **Skift** och **R** intryckta. Medan tangenterna **Skift** och **R** hålls intryckta trycker du på tangenten **Strömbrytare** en gång och sedan släpper du tangenterna **Skift** och **R**.



Släpp tangenten **Strömbrytare** innan du släpper de andra tangenterna.

Nollställa data med menyknappen

Tryck på tangenten **Meny**, välj "Återställ" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼** och tryck därefter på tangenten **OK** eller **Enter**. Välj återställningsmetod med hjälp av tangenten **▲** eller **▼** och tryck därefter på tangenten **OK** eller **Enter**.

Värde	Information
Återställ alla inställn.	Etiketter som hämtats kommer INTE att tas bort. Annan data rensas och alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Ta bort allt innehåll	Etiketter som hämtats kommer att tas bort. Innehållet i filmminnet rensas också. Annan data rensas INTE och inställningarna återställs INTE.
Fabriksinställningar	Alla etiketter och anpassade inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Underhåll

P-touch ska rengöras regelbundet för att upprätthålla dess prestanda och livslängd.



Ta alltid ut batterierna och koppla ur nätadaptern innan du rengör P-touch.

Rengöring av enheten

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa. Använd en lätt fuktad trasa på märken som är svåra att ta bort.



Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. Dessa medel kan deformera höljet eller skada P-touch:s utseende.


Rengöring av skrivhuvudet

Streck eller tecken av dålig kvalitet på utskrifterna innebär vanligen att skrivhuvudet är smutsigt. Rengör skrivhuvudet med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.

1. Skrivhuvud



- Rör inte vid skrivhuvudet direkt med dina bara händer.
- Se instruktionerna för användning av rengöringskassetten för skrivhuvudet så att du vet hur du använder den.

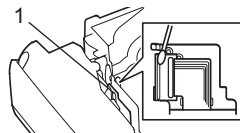


Rengöring av kniven

Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.



- Ungefär en gång per år ska knivbladet torkas av med en bomullstopps som är fuktad med isopropylalkohol (isopropanol).
- Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.

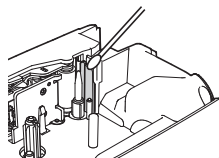

1

2

3

4


5

6

7

8

Vad du gör när...

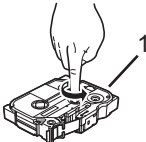Problem	Åtgärd
Skärmen 'fryser', eller P-touch inte svarar normalt.	<ul style="list-style-type: none">• Se "Nollställa P-touch" på sidan 52 och återställ det interna minnet till ursprungsinställningarna. Om det inte löser problemet att återställa P-touch kopplar du ifrån nätadaptern och avlägsnar batterierna under minst 10 minuter.
Skärmen är tom även sedan strömmen slagits till.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batterierna är rätt installerade och att nätadaptern avsedd för din P-touch har anslutits på rätt sätt.• Kontrollera att det laddningsbara litiumjonbatteriet är fulladdat.
LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk.	<ul style="list-style-type: none">• I Snabbguide ser du hur du väljer önskat språk.
Etiketten skrivs inte ut efter att du har tryckt på tangenten Skriv ut.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att texten matats in och att tapekassetten är installerad på rätt sätt, med tillräckligt mycket tape kvar.• Om tapen är böjd klipper du av den böjda delen och matar tapen genom tapeutmatningsöppningen.• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och drar sedan ut tapen som fastnat, och klipper av den. Kontrollera att tapeändan kommer fram igenom styrskenan innan du sätter tapekassetten på plats igen.
Etiketten skrivs inte ut på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none">• Ta bort tapekassetten och installera den igen genom att trycka ned ordentligt tills den klickar på plats.• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.
Färgbandet separeras från färgvalsen.	<ul style="list-style-type: none">• Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen enligt bilden. 
P-touch stoppar under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none">• Byt tapekassett om det finns ränder på tapen, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.• Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.

Problem	Åtgärd
Etiketten skärs inte av automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att inställningen för klippalternativ inte ställts in till "Kedja" eller "Inget klipp", eftersom tapen inte kommer att matas efter etikettutskriften. • Tryck i annat fall på tangenten Matning & klipp för att mata fram och klippa tapen.
Ett fel som uppstår genom att tape fastnat och som inte kan rensas efter att ha utfört felsökning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta vår kundtjänst.
När du skriver ut flera exemplar av en etikett kommer ett meddelande att visas som ber dig bekräfta om du vill att etiketterna ska klippas så snart som en etikett är utskriven.	<ul style="list-style-type: none"> • Eftersom de klippta etiketterna inte får ligga kvar i tapeutmatningsöppningen visas meddelandet. För att stänga av denna meddelandefunktion trycker du på tangenten Meny, väljer "Pausa för klipp" med tangenten ▲ eller ▼ och trycker sedan på OK eller Enter.

1

2

3

4

5

6

7

8

Felmeddelanden

När ett felmeddelande visas på skärmen följer du anvisningarna nedan.

Meddelande	Orsak/åtgärd
Fel typ av adapter ansluten!	En inkompatibel nätadapter har anslutits. Använd en kompatibel nätadapter.
Svagt batteri!	Installerade batterier börjar bli svaga.
Byt batteri!	Batterierna är på väg att ta slut.
Ladda Li-ion batteriet!	Batteriets laddning är för låg. Ladda litiumjonbatteriet.
Li-ion skadat Använd annan strömkälla!	Litiumjonbatteriet är skadat. Använd en nätadapter eller ett annat batteri.
Svalnar! Vänta XX min innan start	För hög temperatur.
Fel på skärare!	Kniven är stängd när du försöker skriva ut eller mata tape. Stäng av P-touch, och slå på den igen innan du fortsätter. Om tapen har vridit sig i kniven tar du försiktigt bort tapen.
Sätt i tapekassett!	Det finns ingen tapekassett installerad när du försöker skriva ut eller förhandsvisa en etikett, eller mata tape. Installera en tapekassett innan du fortsätter.
Text full!	Maximalt antal tecken har redan matats in. Redigera texten och använd färre tecken.
Ingen text!	Det finns ingen text, inga symboler eller inga streckodsdata inmatade när du försöker skriva ut eller förhandsvisa en etikett. Ange data innan du fortsätter.
Linjebrg.! Max 7 linjer	Maximalt antal rader har redan matats in. Begränsa antalet rader till sju.
Felaktigt värde!	Det värde som angetts för inställning av tapelängd, flera kopior eller numereringsfunktionen är ogiltigt. Ange ett giltigt värde för inställningen.
Tapekassett ändrad!	Tapekassetten som valts för utskrift skiljer sig från tapekassetten som är installerad i P-touch.
Begränsad tapebredd! Max 5 rader	Det finns mer än fem textrader när du trycker på tangenten Skriv ut eller Förhandsvisning när 18 mm tape används. Begränsa antalet rader till fem, eller byt till ett bredare tape.
Begränsad tapebredd! Max 3 rader	Det finns mer än tre textrader när du trycker på tangenten Skriv ut eller Förhandsvisning när 12 mm tape används. Begränsa antalet rader till tre, eller byt till bredare tape.
Begränsad tapebredd! Max 2 rader	Det finns mer än två textrader när du trycker på tangenten Skriv ut eller Förhandsvisning när 9 mm eller 6 mm tape används. Begränsa antalet rader till två, eller byt till en tapekassett med bredare tape.

Meddelande	Orsak/åtgärd
Begränsad tapebredd! Max 1 rad	Det finns mer än en textrad när du trycker på tangenten Skriv ut eller Förhandsvisning när 3,5 mm tape används. Begränsa antalet rader till en, eller byt till en tapekassett med bredare tape.
Blockgräns! Max 5 block	Det finns redan fem textblock. Begränsa antalet block till fem.
Längdbegr.!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 1 m. Redigera texten så att längden på etiketten är kortare än 1 m.
Sätt i 24 mm tapekassett!	En 24 mm tapekassett installeras inte när Mall eller Blockutformningar för 24 mm tape väljs. Sätt in en 24 mm tapekassett.
Sätt i 18 mm tapekassett!	En 18 mm tapekassett installeras inte när Mall eller Blockutformningar för 18 mm tape väljs. Sätt in en 18 mm tapekassett.
Sätt i 12 mm tapekassett!	En 12 mm tapekassett installeras inte när Mall eller Blockutformningar för 12 mm tape väljs. Sätt in en 12 mm tapekassett.
Sätt i 9 mm tapekassett!	En 9 mm tapekassett installeras inte när Mall eller Blockutformningar för 9 mm tape väljs. Sätt in en 9 mm tapekassett.
Sätt i 6 mm tapekassett!	En 6 mm tapekassett installeras inte när Mall eller Blockutformningar för 6 mm tape väljs. Sätt in en 6 mm tapekassett.
Sätt i 3,5 mm tapekassett!	En 3,5 mm tapekassett installeras inte när Mall eller Blockutformningar för 3,5 mm tape väljs. Sätt in en 3,5 mm tapekassett.
För mycket text för denna layout!	Maximalt antal tecken har redan matats in för vald layout. Redigera texten så att den kräver färre tecken eller använd en annan layout.
Text för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen.
Minnet fullt!	Det finns inte tillräckligt med internt minne tillgängligt när du försöker spara en etikettfil. Ta bort alla onödiga filer för att göra mer minne tillgängligt för den nya etikettfilen.
Kontr. # av siffror som angetts!	Antalet siffror som angetts som streckkodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckkodsparametrarna. Ange rätt antal siffror.
Mata in A,B,C eller D vid start & slut!	Streckkodsdata som angetts har inte erfordrad start-/stoppkod (A, B, C eller D krävs i början och slutet av streckkodsdata för CODABAR-protokollet). Ange streckkodsdata på rätt sätt.
Högst 5 streckkoder per etikett!	Det finns redan 5 streckkoder inmatade i textdata när du försöker ange en ny streckkod. Du kan endast använda upp till fem streckkoder i varje etikett.
Text för hög!	Textstorleken är för stor. Välj ett annat storleksalternativ.

1

2

3

4

5

6

7

8

FELSÖKNING

Meddelande	Orsak/åtgärd
Välj annat klippalternativ!	Tapelängden som ställts in med tapelängdsinställningen är kortare än den totala längden för vänster- och högermarginalerna som tillämpats för klippalternativet "Stor marg.". Välj ett annat klippalternativ.
Stäng lucka!	Bakre luckan är öppen. Stäng luckan vid utskrift.
Installerad tape inte kompatibel med maskinen!	Det har installerats tape som är inkompatibel med P-touch. Använd en kompatibel tape.
Kategori full!	Minnet som är tillgängligt för kategorier är fullt. Du gör mer minne tillgängligt genom att ta bort alla onödiga registrerade etikettfiler: markera etikettfilen ifråga och tryck på tangenten OK .
Finns redan i Favoriter!	Visas om du försöker lägga till en redan befintlig etikett som favorit i etikettsamlingen.
Favoriter-mapp tom!	Favoritmappen i etikettsamlingen är tom.
Sätt i en passande tapekassett!	Antingen är en tapekassett inte installerad eller så är en tapekassett med en bredd på 9 mm eller smalare installerad när du skriver ut från etikettsamlingen. Om en krympslangstape sitter i och du försöker du skriva ut en etikett som inte kan skrivas ut på en krympslangstape. Installera lämplig tape.
Systemfel 01!	Kontakta vår kundtjänst.
System Error 02!	Kontakta vår kundtjänst.

BILAGA

Specifikationer

Huvudenhet

Objekt	Specifikation
Skärm	
Teckenskärm	16 tecken x 2 rader samt vägledningsområde (128 x 64 punkter)
Skärmkontrast	5 nivåer (+2, +1, 0, -1, -2)
Utskrift	
Utskriftsmetod	Värmeöverföring
Skrivhuvud	128 punkter/180 dpi
Utskriftshöjd	18,0 mm max. (vid användning av 24 mm tape)*1
Utskriftshastighet	Nätadapter: Max. 30 mm/sek. Batterier: Max. 20 mm/sek. Verklig utskriftshastighet beror på förhållandena.
Tapekassett	Standard TZe tapekassett (bredder på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm)
Antal rader	24 mm tape : 1 - 7 rader; 18 mm tape : 1 - 5 rader; 12 mm tape : 1 - 3 rader; 9 mm tape : 1 - 2 rader; 6 mm tape : 1 - 2 rader; 3,5 mm tape : 1 rad
Klippalternativ	Stor marginal, Liten marginal, Kedja, Inget klipp, Specialtape
Minne	
Minnesbuffertstorlek	Maximalt 2800 tecken
Fillagring	Maximalt 50 filer
Andra funktioner	
Mallar	Etikettsamling, Mall, Blocklayout

*1 Den verkliga teckenstorleken kan vara mindre än maximal utskriftshöjd.

1

2

3

4

5

6

7

8

BILAGA

.....

Objekt	Specifikation
Strömförsörjning	
Strömförsörjning	Sex "AA" alkaliska batterier (LR6), Sex "AA" laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6)* ² litiumjonbatteri (BA-E001)* ³ , nätadapter (AD-E001)* ³ .
Automatisk avstängning	Sex "AA" alkaliska batterier (LR6)/Sex "AA" laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6): 20 min. Litiumjonbatteri (BA-E001): 30 min. Nätadapter (AD-E001): 60 min.
Storlek	
Mått	Cirka 121,8 mm(B) x 245 mm(D) x 90,6 mm(H)
Vikt	Cirka 830g (utan tapekassett och batterier)
Övrigt	
Driftstemperatur/ fuktighet	10 °C - 35 °C / 20 % - 80 % fuktighet (icke-kondenserande) Max. wetbulb-temperatur: 27 °C

*² Besök oss på <http://solutions.brother.com/> för den senaste informationen om rekommenderade batterier.

*³ Tillval för H500.

brother®