

**ModuPlug
HDC MHX 3 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHX 3 FC
Art.nr.	1429350000
Artikelbeteckning	Modul
GTIN (EAN)	4050118233476
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHX 3 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1,693 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	8,72 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Antal poler	3	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	690 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	40 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmuttningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	1
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 16
Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledardiameter, min.	1,5 mm ²

Connection data

Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 16	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktlansering	Modul
Typ	Hylsa	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Antal poler	3	Stickcykler	≥ 500
-------------	---	-------------	-------

Material

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	----------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

ModuPlug HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

 

Teknikuppgifter [EPLAN](#)

Teknikuppgifter Data [STEP](#)


ModuPlug HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar

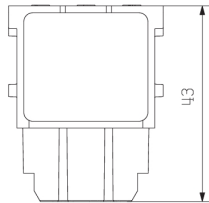


**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1,5:**

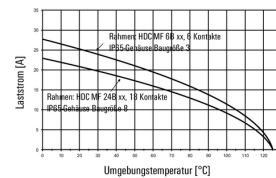

**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**

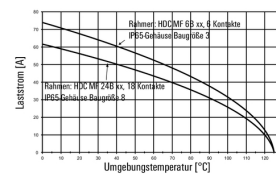

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1,5:**

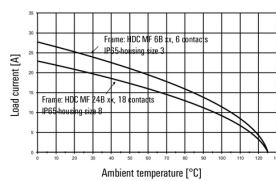

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

