

PRODUKTDATABLAD

1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Armaturer i glas för inomhusbruk, vintage design, E27 sockel, runda lampskärmar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Boytor (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Barer, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Finns i olika färger




TEKNISKA DATA

Elektriska data

Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Mått

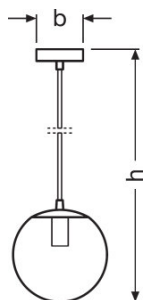

Bredd	100,0 mm
Diameter	200,0 mm
Höjd	1460 mm
produktvikt	800,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	GLASS
Färg på armaturhus	SMOKE-GREY
Produktfärg	SMOKE-GREY
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
----------------------------	-------------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Available from April 2019
--------------------	---------------------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Terminal
Socketbeteckning	E27

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20
Standarder	CEEACREACH

TEKNISK UTRUSTNING

- Inga ljuskällor medföljer
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075217409	Kapsel 1	263 mm x 263 mm x 368 mm	1096,00 g	25.45 dm ³
4058075217416	Transportförpackning 6	800 mm x 540 mm x 380 mm	8133,00 g	164.16 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.