



Bruksanvisning

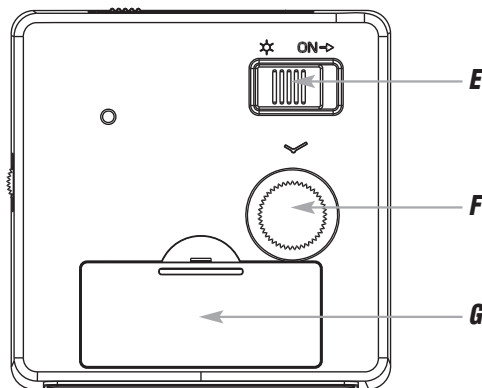


Kat.-nr. 60.1031

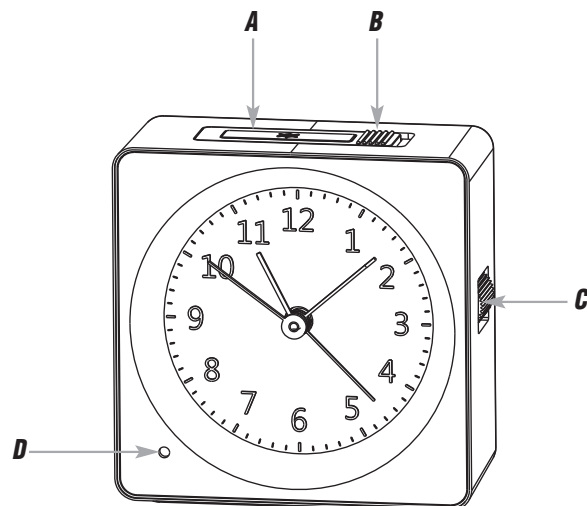

Väckarklocka

S

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. För din säkerhet

- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa instruktioner.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

3. Delar

- A:** SNOOZE/LIGHT knapp
B: ALARM ON/OFF brytare
C: Justeringshjul för alarmtid
D: Ljussensor
E: AUTO LIGHT ON/OFF brytare
F: Justeringshjul för tiden
G: Batterifack

4. Komma igång

- Öppna batterifacket och sätt i två nya AAA 1,5 V-batterier, polaritet som illustreras.
- Stäng batterifacket igen.
- Enheten är klar för användning.

4.1 Tidsinställning

- Vrid justeringshjulet och ställ in den faktiska tiden.

4.2 Inställning av alarmtid

- Ställ in önskad alarmtid genom att vrida på justeringshjulet.
- För att aktivera larmfunktionen, för ALARM ON/OFF brytare för alarmet åt vänster. En röd markering visas.
- När den justerade alarmtiden är nådd ringer larmet.
- Du kan aktivera snooze-funktionen genom att trycka på SNOOZE/LIGHT knappen
- Lampan tänds en kort stund.
- Larmet kommer att avbrytas i 5 minuter.
- För att avaktivera larmfunktionen, flytta ALARM ON/OFF brytaren åt höger.
- Den röda markeringen försvinner.

Väckarklocka

S

4.3 Ljus

- Tryck på SNOOZE/ LIGHT knappen och lampan tänds i 5 sekunder.
- Flytta AUTO LIGHT ON/OFF brytaren till ON, en svag bakgrundsbelysning tänds automatiskt så snart ljussensorn registrerar mörker.

5. Skötsel och underhåll

- Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batterierna om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Förvara enheten på en torr plats.

5.1 Batteribyte

- Byt batterierna när enhetens funktioner blir svaga.
- Öppna batterifacket och sätt i två nya AAA 1,5 V-batterier, polaritet som illustreras.
- Stäng batterifacket igen.

6. Felsökning

Problem	Lösning
Visarna flyttar sig inte	→ Se till att batteriernas polaritet är korrekt → Byt batterierna
Felaktig indikering	→ Byt batterierna

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

7. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var vänlig och släng inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

8. Specifikationer

Strömförbrukning:	Battery 2 x 1,5 V AAA (not included) Använd alkaliska batterier
Hölje dimension:	81 x 42 x 83 mm
Vikt:	120 g (endast enheten)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

12/20

