

NH 熔断片，NH3，输入：224 A，gG，Un AC：500 V，Un DC：440 V，前端标示警报器，导电握耳



版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断体
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	是
开关触点规格	无腐蚀，镀银
熔断体规格	NH 熔断体

一般技术数据

熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH4
熔断片操作等级	gL/gG
断路器 / 基础类型	3NA3
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	224 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	500 V
• DC 时	440 V

防护等级

防护等级 IP	IP20，带连接导线
---------	------------

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA3342>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA3342>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3342

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

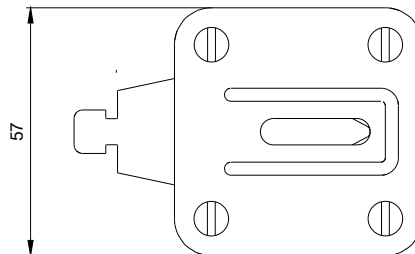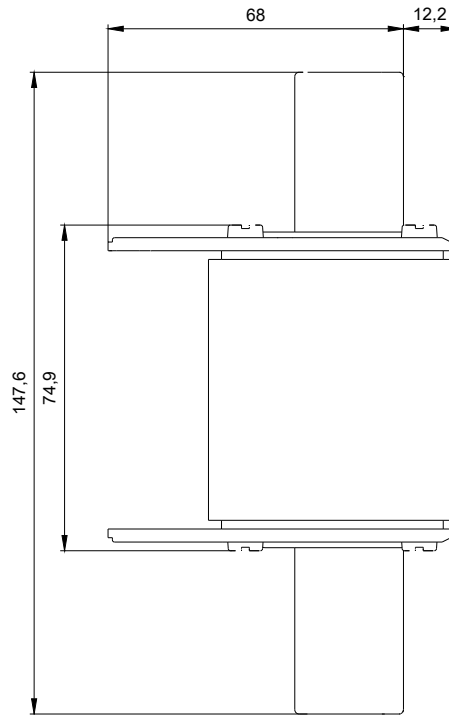

1

 -F1



2

