



TOOLCRAFT

Die gelungene
Verbindung von
Kraft und Präzision.



conrad.ch/toolcraft

Crimp-System- lösung von Toolcraft

Zwei Zangen. 42 Crimpeinsätze.
Ein System.

Mehr als 40 werkzeugfreie Schnellwechsel-
Einsätze erlauben die Zusammenstellung
für viele Anforderungen in Industrie,
Handwerk und im Automotive Bereich.



Crimpeinsätze für DEUTSCH-Steckverbinder



Bezeichnung	PLE-0K1	PLE-0K3	PLE-0K4	PLE-0K5	PLE-0K6	PLE-0K7
Kontakt	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
Pin Typ Grösse 12	1060-12-01xx 1062-12-01xx					0460-204-12xx 0462-203-12xx
Pin Typ Grösse 16		1060-16-01xx 1062-16-06xx	1060-16-06xx 1062-16-06xx		1060-16-12xx 1062-16-12xx	0460-202-16xx 0462-201-16xx
Pin Typ Grösse 20				1060-20-01xx 1062-20-06xx		0460-202-20xx 0462-201-20xx
Quetschbereich AWG	14 - 12	18 - 14	20 - 16	20 - 16	16 - 12	20 - 12
Quetschbereich mm ²	2.0 mm ² - 4.0 mm ²	0.8 mm ² - 2.0 mm ²	0.5 mm ² - 1.0 mm ²	0.5 mm ² - 1.0 mm ²	1.0 mm ² - 2.5 mm ²	0.5 mm ² - 4.0 mm ²
Best.-Nr.	1595621-2A	1595623-2A	1595624-2A	2299181-2A	1595626-2A	2161003-2A

Crimpeinsätze für Automotive-Steckverbinder



Modell	PLE-0H	PLE-0H1	PLE-0H2	PLE-0H3	PLE-0H6	PLE-0H7
Kontakt Hersteller	Automotive Flachstecker	Zündkerzenstecker	Superseal	Superseal	Delphi Weather Pack	Delphi Weather Pack
Quetschbereich AWG	14-6	17	22 - 16	18 - 17	22 - 18	16 - 12
Quetschbereich mm ²	2,5 mm ² - 10,00 mm ²	1 mm ²	0,35 mm ² - 1,5 mm ²	0,75 mm ² - 1,0 mm ²	0,35 mm ² - 0,8 mm ²	1 mm ² - 3 mm ²
Best.-Nr.	1423407-2A	1423409-2A	2804176-2A	1511624-2A	1601086-2A	1601087-2A

Crimpzangen-Set für Aderendhülsen



Zangentyp	Einhandbedienung
Crimpeinsätze	1x Backe für Aderendhülse 0.5 - 4.0 mm ² 1x Backe für Aderendhülse 6.0 - 16 mm ² 1x Backe für Aderendhülse 25 - 35 mm ²
Set-Inhalt	Aderendhülsen im Bereich von 0.5 bis 35 mm ²
Druckmoment-Einstellung	18stufig
Werkzeugloser Crimpeinsatzwechsel	ja
Material der Crimpzange	Gehäuse Kohlenstoffstahl, Handgriff PP+TPR (PAK-geprüft)
Aufbewahrung	Koffer
Best.-Nr.	2567821-2A

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

System-Crimpzange PZ-500

- Basis Koffer mit Systemzange ohne Einsätze
- Perfekt zum Zusammenstellen nach den persönlichen Anforderungen


10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Zangentyp	Zweihandbedienung
Material der Crimpzange	Carbonstahl
Crimpzangenlänge	260 mm
Druckmoment-Einstellung	ja
Werkzeugloser Crimpeinsatzwechsel	ja
Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre	ja
Aufbewahrung	Kunststoffkoffer mit 24 Fächern für die Aufbewahrung von Crimpeinsätzen
Best.-Nr.	1423556-2A

Crimpeinsätze für Kabelschuhe, Steckverbinder und Flachsteckhülsen

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

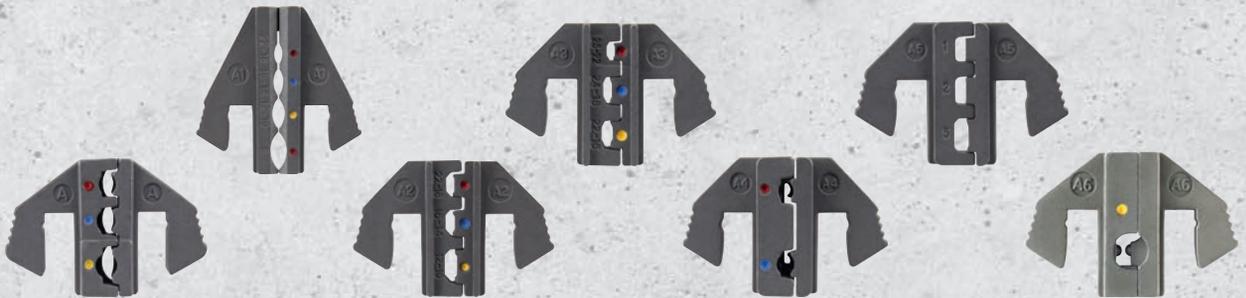

Modell	PLE-0A	PLE-0A1	PLE-0A2	PLE-0A3	PLE-0A4	PLE-0A5	PLE-0A6
Anwendungsbereich	Isolierte Kabelschuhe	Schrumpfschlauch Verbinder	Isolierte Steckverbinder	Isolierte Kabelschuhe	Isolierte Flachsteckhülsen	Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch	Isolierte Flachsteckhülsen
Quetschbereich AWG	22 AWG - 10 AWG	22 AWG - 8 AWG	22 AWG - 10AWG	26 AWG - 16 AWG	22 AWG - 14 AWG	22 AWG - 10 AWG	12 AWG - 10 AWG
Quetschbereich mm ²	0.5 mm ² - 6 mm ²	0.5 mm ² - 10 mm ²	0.5 mm ² - 6 mm ²	0.1 mm ² - 1.5 mm ²	0.5 mm ² - 2.5 mm ²	0.5 mm ² - 6 mm ²	4.0 mm ² - 6.0 mm ²
Best.-Nr.	1423365-2A	1423366-2A	1423367-2A	1423368-2A	1423369-2A	1423370-2A	2161002-2A

Crimpeinsätze für Aderendhülsen


10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Modell	PLE-0D	PLE-0F	PLE-0FI
Anwendungsbereich	Aderendhülsen	Aderendhülsen	Aderendhülsen
Quetschbereich AWG	20 - 12	10 - 6	4 - 2
Quetschbereich in mm ² (MIN)	0.5 mm ² - 4 mm ²	6 mm ² - 16 mm ²	25 mm ² - 35 mm ²
Best.-Nr.	2180571-2A	2793669-2A	1595756-2A

Crimpeinsätze für Solar-Steckverbinder

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

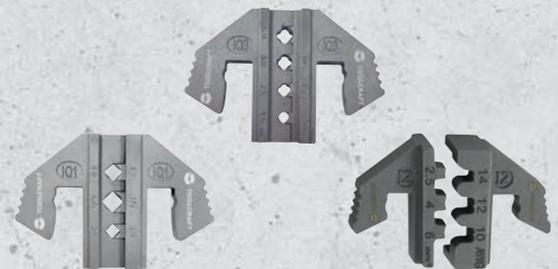

Modell	PLE-IQ1	PLE-IQ3	PLE-0I2
Anwendungsbereich	Solar-Steckverbinder MC3	Solar-Steckverbinder Tyco Solar	Solar-Steckverbinder MC4
Quetschbereich AWG	14 - 10	15 - 10	14 - 10
Quetschbereich in mm ²	2.5 mm ² - 6 mm ²	1.5 mm ² - 6 mm ²	2.5 mm ² - 6 mm ²
Best.-Nr.	2586834-2A	1595620-2A	818646-2A

Alle Crimpeinsätze auf Seite 2 und 3 können ohne Einschränkungen in den Crimpzangen für Einhand- und Zweihandbedienung verwendet werden.

Werkzeuge nach VDE-Norm

Die VDE-geprüften Werkzeuge von Toolcraft sind hochwertig isoliert für garantiert sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 Volt Wechselstrom (AC). Das umfangreiche Sortiment umfasst Spezialwerkzeuge und praktisch zusammengestellte Sets, die für die jeweiligen Einsatzgebiete den geforderten Präzisionsvorgaben entsprechen.



VDE-Zangen, -Seitenschneider und -Scheren

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	VDE Seitenschneider mit Facette	VDE Kraft-Seitenschneider mit Facette	VDE-Kabelschere	VDE Flachrundzange Gerade	VDE Flachrundzange Gerade	VDE Flachrundzange 40° gewinkelt	VDE-Kombizange	VDE-Abisolierzange
Länge	160 mm	180 mm	200 mm	160 mm	200 mm	200 mm	160 mm	160 mm
Schneidhärte	ca. 62 HRC	ca. 62 HRC	60 HRC	ca. 58 - 62 HRC	ca. 58 - 62 HRC	ca. 58 - 62 HRC	62 HRC	-
Schneidwerte/Arbeitsbereich	<ul style="list-style-type: none"> Draht-Ø: 2,0 mm Piano-Draht-Ø: 1,6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Draht-Ø: 2,4 mm Piano-Draht-Ø: 2,0 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Durchmesser bis 20 mm Querschnitt bis 70 mm² 	Backenlänge 53 mm	Piano-Draht-Ø: 1,6 mm	Piano-Draht-Ø: 1,6 mm	-	10 mm² (max)
VDE-geprüft	Ja / 1000 V	Ja / 1000 V	Ja / 1000 V	Ja / 1000 V	Ja / 1000V	Ja / 1000V	Ja / 1000V	Ja / 1000V
Best.-Nr.	2250559-2A	2698937-2A	2372101-2A	2149352-2A	2256174-2A	2265591-2A	2489542-2A	2612189-2A

VDE-Schraubendreher

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	Schlitz-Schraubendreher	Schlitz-Schraubendreher	Schlitz-Schraubendreher	Schlitz-Schraubendreher	Philips-Schraubendreher	Philips-Schraubendreher	Philips-Schraubendreher	Plus/minus-Schraubendreher	Plus/minus-Schraubendreher
Abtrieb	Schlitz 3,0 mm	Schlitz 4,0 mm	Schlitz 5,5 mm	Schlitz 6,5 mm	PH 0	PH 1	PH 2	SL/PZ 1	SL/PZ 2
Klingenlänge	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm	60 mm	80 mm	100 mm	80 mm	100 mm
Klingenbreite	0,5 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	-	-	-	Klingendurchmesser 4,5 mm	Klingendurchmesser 6 mm
VDE geprüft	Ja / 1000V	Ja / 1000V							
Best.-Nr.	1782520-2A	1781895-2A	1781896-2A	1781897-2A	1781916-2A	1781917-2A	1781918-2A	2108749-2A	2108750-2A

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

VDE-Wechselklingen-Sets

- Griff mit Schnellentriegelung
- AC-Tester bis 250 V



DIN-Norm	DIN EN 60900	DIN EN 60900
VDE-Geprüft	Ja / 1000V	Ja / 1000V
VDE-Klingen Schlitz	SL 3,0, SL 3,5, SL 4,0, SL 5,5, SL 6,5	SL 3,0, SL 3,5, SL 4,0, SL 5,5, SL 6,5
VDE-Klingen Torx	T10, T15, T20, T25	T10, T15, T20, T25
VDE-Klingen Philips	PH1, PH2	PH1, PH2
VDE-Klingen Pozidriv	PZ1, PZ2	PZ1, PZ2
VDE-Klingen PlusMinus/Pozidriv	SL / PZ1, SL / PZ2	SL / PZ1, SL / PZ2
Umsteckgriff	1 x VDE Umsteckgriff	1 x VDE Umsteckgriff 1 x VDE Präzisionsgriff
Aufbewahrung	Tasche	Tasche
Best-Nr.	2108751-2A	2236585-2A

VDE-Zangen Set

- 2-Komponentengriff
- Gehärtete Schneiden ca. 58 - 62 HRC
- Zangenkopf gehärtet mit polierter Oberfläche



DIN-Norm	DIN EN 60900
VDE-Geprüft	Ja / 1000V
Inhalt	1 x Kombizange 160 mm, 1 x Seitenschneider 160mm, 1 x Spitzzange 200 mm, 1 x Abisolierzange 160 mm 1 x Phasenprüfer
Schneidenhärte	ca. 58 - 62 HRC
Körperhärte	ca. 40 - 48 HRC
Material der Zangen	Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht	1358 g
Aufbewahrung	Tasche
Best-Nr.	821033-2A

VDE-Schraubendreher Sets



2300506

Produktart	6tlg. VDE Schraubendreher Set	9tlg. VDE Schraubendreher Set	7tlg. VDE Schraubendreher Set
VDE-Geprüft	Ja / 1000V	Ja / 1000V	Ja / 1000V
VDE-Schraubendreher Schlitz / Klingenbreite / Klingenlänge	SL 3,0 x 0,5 x 100mm SL 4,0 x 0,8 x 100 mm SL 5,5 x 1,0 x 125 mm SL 6,5 x 1,2 x 150 mm	SL 3,0 x 0,5 x 100mm SL 4,0 x 0,8 x 100 mm SL 5,5 x 1,0 x 125 mm SL 6,5 x 1,2 x 150 mm	SL 3,0 x 0,5 x 100mm SL 4,0 x 0,8 x 100 mm SL 5,5 x 1,0 x 125 mm SL 6,5 x 1,2 x 150 mm
VDE Schraubendreher Philips / Klingenlänge	PH 1 / 80 mm PH 2 / 100 mm	PH 0 / 60 mm PH 1 / 80 mm PH 2 / 100 mm	PH 1 / 80 mm PH 2 / 100 mm
VDE-Schraubendreher PlusMinus/Pozidriv	-	SL/PZ 1 SL/PZ 2	-
Spannungsprüfer	-	-	Ja
Best-Nr.	2196699-2A	2226763-2A	2300506-2A

Kabelmanteler für Rundkabel

- Für Rundkabel von 8 bis 13 mm
- Abisolierer für 0,5 bis 6 mm²
- Längenskala 0-50 mm



Best-Nr. 2195658-2A

Kabelmesser für Rundkabel

- VDE-Geprüft 1000 V
- Klappbarer Klingenschutz
- Klinge aus Chirurgenstahl



Best-Nr. 2115101-2A

Ratschen-Kabelschneider schwere Ausführung

- Maximaler Kabeldurchmesser 35 mm
- Maximaler Kabelquerschnitt 240 mm²



Best-Nr. 2584182-2A

Abisolierzange

- Für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm²
- Schonendes abisolieren auch von feindrähtigen Litzen
- Zweikomponenten TPR Griff



Best-Nr. 1672509-2A

ESD-Werkzeuge

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	ESD Zangen-Set 5tlg.
Material	Carbon Stahl
Schneiden-Härte	HRC 54-60
Zangen-Härte	HRC 38-44
Inhalt	ESD-Schnabelzange 130 mm, ESD-Flachzange 130 mm, ESD-Rundzange 130 mm, ESD-Vornscheider 110 mm, ESD-Seitenschneider 115 mm
Aufbewahrung	Softetui
Best.-Nr.	820939-2A

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	ESD Schraubendreher-Set 6tlg.
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Inhalt	Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1, Schlitz 2,0/2,4/3,0 mm
Besonderheiten	Drehkappe
Aufbewahrung	Kunststoffetui
Best.-Nr.	820940-2A

Metrische Messtechnik

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	Digitale Wasserwaage 400 mm	Digitale Winkelmesser mit digitaler Dosenlibelle	Digitale Messschieber 150mm, 200mm und 300mm	Lasere Entfernungsmesser		
Messbereich	0 - 360°	Einzelne Achse: 0 - 90° Zwei Achsen: 0 - 40°	0 - 150 mm	0 - 200 mm	0 - 300 mm	0.05 - 100 m
Messgenauigkeit	±0,1° bei 0° oder 90°, ±0,2° bei >0° oder <90° Blasenlibelle 1,0 mm/m	X-Achse: ±0,1° bei 0° oder 90°, ±0,2° bei > 0° < 90°	±0,03 mm	±0,03 mm	±0,04 mm	±1,5 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Stabiler Aluminiumrahmen Magnetische Messoberfläche Alarmton (abschaltbar) bei einer Abweichung von ±1° von der Horizontalen oder Vertikalen 	<ul style="list-style-type: none"> Magnetische Messoberfläche Automatische Bildschirmdrehung Alarmauslösung beim Erreichen eines vorher definierten Winkelwerts 	<ul style="list-style-type: none"> Grösse der LCD-Anzeige 57 x 28 mm Material 4Cr13-Edelstahl Batterielaufzeit und -typ 8 - 10 Monate / 1 x CR 2032 	<ul style="list-style-type: none"> Messfunktionen: Flächenberechnung, Additions- und Subtraktionsfunktion, Indirekte Messung (Pythagoras), Volumenberechnung, Dauermessung 		
Auflösung	0,05°	0,01°	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	-
Schutzart	IP 54	IP 42	-	-	-	IP 54
Abmessungen	Länge 400 mm	70 x 70 x 31,3 mm	235 x 77 x 18,6 mm	287 x 88 x 18,6 mm	390 x 102 x 18,6 mm	110 x 46 x 28 mm
Gewicht	505 g	127 g	175 g	196 g	270 g	100 g
Best.-Nr.	2445816-2A	2182452-2A	1888214-2A	2311956-2A	2389202-2A	1511649-2A


6 **Versandkostenfrei bestellen ab CHF 300.- Bestellwert**

(Nur für Standardlieferungen innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Ausgenommen Sonderzuschläge)

Hinweis: Rücknahme von Akkubatterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Schraubendreher-Sets

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

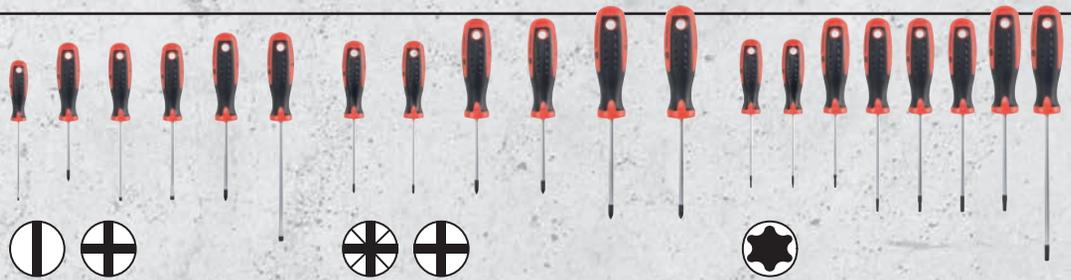

Produktart	6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz-PH Werkstatt Schraubendreher-Set	Schraubendreher-Set 6-tlg. PH,PZ	8tlg. T-Profil Werkstatt Schraubendreher-Satz
Klingen Schlitz / Klingenlänge	SL3 / 100, SL4 / 100, SL5.5 / 100, SL6.5 / 150	-	-
Klingen Philips / Klingenlänge	PH1 / 75, PH2 / 100	PH0 / 75, PH1 / 75, PH2 / 100	-
Klingen Pozidriv / Klingenlänge	-	PZ0 / 75, PZ1 / 75, PZ2 / 100	-
Klingen Torx / Klingenlänge	-	-	T6 / 75, T8 / 75, T10 / 75, T15 / 100, T20 / 100, T25 / 100, T27 / 100, T30 / 150
Material Klinge	S2-Stahl verchromt	S2-Stahl verchromt	S2-Stahl verchromt
Material Griff	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
DIN Norm	DIN ISO 8764	DIN ISO 8764	DIN ISO 8764
Spitze magnetisch	Ja	Ja	Ja
2-Komponenten-Griff	Ja	Ja	Ja
Best.-Nr.	1534180-2A	1534179-2A	1534173-2A

Werkstatt Zangen-Set 4teilig

- Kraftseitenschneider 180 mm, Kombizange 180 mm, Flachrundzange 200 mm, Wasserpumpenzange 240 mm.
- Chrom-Vanadium Stahl



Best.-Nr. 2497613-2A

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

- Schlitz, Innen-Sechskant, Clutch, Tri-Wing, Torq, Innen-Vielzahn (XZN), Pozidriv, Philips und T-Profil
- Inklusive 15 Tieflochbits und Bits-Handhalter



Best.-Nr. 820952-2A

Drehmomentschlüssel 1/4" 4-20 NM und 1/2" 40-210 NM

- Genauigkeit ±4 %
- Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- Mit Umschaltknarre



Best.-Nr.	Ausführung
2309342-2A	1/4" 4 - 20 Nm
2303573-2A	1/2" 40 - 210 Nm

Gabel-/Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 6tlg.


- Schlüsselweite 8, 10, 13, 15, 17 und 19 mm
- Ringratsche feinverzahnt mit 72 Zähnen



Best.-Nr. 824124-2A

Perfekte Verbindung

Mit der richtigen Löttechnik-Ausrüstung von Toolcraft schaffen Sie die Grundlage für Ihre erfolgreichen Elektronikprojekte. Mit den Toolcraft Lötstationen, LötKolben, Heissluftstationen und Entlötstationen arbeiten Sie sauber, präzise und flexibel in Industrie, Handwerk und Elektronik.

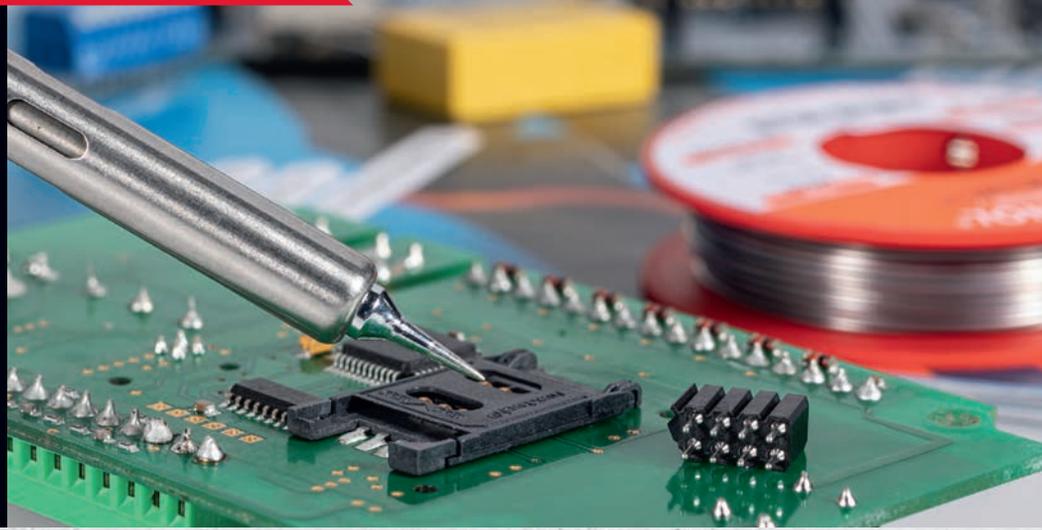

Lötstationen



Modell	ST-50A	ST-80A	ST-100A	ST-50D
Ausführung	analog	analog	analog	digital
LötKolbenleistung	50 W	80 W	100 W	50 W
Temperaturbereich °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C
Aufheizdauer	110 s	70 s	60 s	120 s
Temperaturstabilität	-	-	-	-
ESD-Sicher	ja	ja	ja	ja
LötKolbenspannung	24V/AC	24V/AC	24V/AC	24V/AC
Speicherplätze Temperatur/Anzahl	-	-	-	ja / 3
Passwortgeschützte Temperaturverstellung	-	-	-	-
Standby-Funktion	-	-	-	-
Energiespar-Funktion	-	-	-	-
Leistungsaufnahme max.	65 W	100 W	118 W	65 W
Betriebsspannung	230 V/AC, 50 Hz			
Sicherung	250V T 400mA	250V T 630mA	250V T 630mA	250V T 400mA
Best.-Nr.	1561691-2A	1561692-2A	1561693-2A	1561694-2A



Modell	ST-80D	ST-100D	ST-100HF	ST-150HF
Ausführung	digital	digital	digital / Hochfrequenz	digital / Hochfrequenz
LötKolbenleistung	80 W	100 W	100 W	150 W
Temperaturbereich °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C	+50 °C bis +480 °C	+50 °C bis +480 °C
Aufheizdauer	80 s	60 s	25 s	18 s
Temperaturstabilität	-	-	±1 °C	±1 °C
ESD-Sicher	ja	ja	ja	ja
LötKolbenspannung	24V/AC	24V/AC	36 V/AC	36 V/AC
Speicherplätze Temperatur/Anzahl	ja / 3	ja / 3	ja / 3	ja / 3
Passwortgeschützte Temperaturverstellung	-	-	ja	ja
Standby-Funktion	-	-	ja	ja
Energiespar-Funktion	-	-	ja	ja
Leistungsaufnahme max.	100 W	118 W	105 W	155 W
Betriebsspannung	230 V/AC, 50 Hz	230 V/AC, 50 Hz	230 V/AC, 50 Hz	230 V/AC, 50 Hz
Sicherung	250V T 630mA	250V T 630mA	250V T 2A	250V T 2,5 A
Best.-Nr.	1561695-2A	1561696-2A	1626065-2A	1626066-2A

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

TPS-900 Reparatur-Station 900 W

- Echtzeitanzeige des Temperaturverlaufs in der Software
- Konfigurierbar per Software
- Schnelle Erwärmung

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Modell	TPS-900
Temperaturbereich	+150 bis +500 °C
Leistungsaufnahme	max. 900W
Luftmenge (Heissluft)	5 - 23 l/min
Leistung (LötKolben)	130 W
Leistung (Entlötpistole)	150 W
Leistung (Lötpinzette)	100 W
Temperatur-Stabilität	±2 °C
Schnittstellen	USB, RS232
Abmessungen	314 x 134 x 309 mm
Gewicht	ca. 8 kg
Best.-Nr.	1933085-2A



Anwendungsbeispiel

TPS-800 Heissluftstation mit Vakuumpipette

- Eingebauter bürstenloser Lüfter mit einem Luftvolumen bis 120 l/min.

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Leistungsaufnahme	max. 1000W
Luftmenge	einstellbar 30 - 120 l/min
Heissluft-Temperaturbereich	+100 °C bis +480 °C
Unterdruck für Saugheber	~80 kPa
Schlauchlänge für Heissluftdüse	ca. 100 cm
Schlauchlänge für Unterdruck-Saugheber	ca. 100 cm
Passwortschutz	Ja
Speicherplatz Temperatur und Luftmenge	3
Schnittstelle	USB
Gewicht	ca. 3,62 kg
Best.-Nr.	1933086-2A

ST-200 Pro Lötstation mit zwei LötKolben

- Kleine Bauform beansprucht wenig Platz auf der Werkbank
- Per Menüführung über TFT-Bildschirm leicht zu bedienen
- Individuelle Temperatureinstellung je Kanal

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Leistungsaufnahme	max. 240W
Ausgänge	2 Kanäle: 24 V/DC, max. 100 W
ESD/Potenzialausgleich	ja (Ø 4 mm)
Unterstützte Ausgangsleistung	50 W, 80 W, 100 W (je Kanal)
Temperaturbereich	+150 bis +450 °C
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Passwortschutz	Ja
Speicherplatz Temperatur	3
Standby-Funktion	Ja
Mitgelieferte LötKolben	Je 100 W
Gewicht	2,83 kg
Best.-Nr.	2248468-2A

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter: conrad.ch/toolcraft

Entlöt- und Lötstationen

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	Heissluftstation digital 800 W	Regelbare digitale Entlötstation	Lötstation mit LED-Beleuchtung und Löttrauchabsaugung
Temperaturbereich	+100 - +500 °C	+160 °C - +480 °C	+160 °C - +480 °C
Leistung	max. 800 W	max. 90 W	max. 80 W
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Luftmenge max 120 l/min Passwortschutz und Tastensperre Drei Speichertasten zur Temperaturvorwahl 4 Düsen in unterschiedlichen Größen 	<ul style="list-style-type: none"> Vakuum 600 mbar 	<ul style="list-style-type: none"> Erwärmung auf +400 °C in 48 s LED-Beleuchtung und Absaugvorrichtung separat ein-/ausschaltbar Volumenstrom Absaugung 1 m³/min
Gewicht	Gewicht 146 kg	Gewicht 1,93 kg	Gewicht 3,67 kg
Abmessungen	L x B x H 210 x 90 x 140 mm	L x B x H 240 x 160 x 170 mm	L x B x H 170 x 142 x 234 mm
Betriebsspannung	220-240 V/AC, 50 Hz	220-240 V/AC, 50 Hz	220-240 V/AC, 50 Hz
Best.-Nr.	2301606-2A	1620656-2A	2269448-2A

LötKolben

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Produktart	LötKolben mit 5 Temperatureinstellungen	Akku-LötKolben	Lötstipole Dual Power mit Booster	HochleistungsLötKolben	
Leistung	80 W	30 W	Leistung 30 W (Normalbetrieb) Leistung 100 W (Aufheizboost)	200 W	500 W
Temperaturbereich	+350 - +480 °C	+100 - +600 °C	+520 °C	+490 °C	+480 °C
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturstabilität ±2 °C Temperaturgenauigkeit ±10 °C Aufheizzeit ca. 90 Sek. bis +480 °C Standby-Modus (nach 10 Min.) und Abschaltautomatik (nach 20 Min.) Temperatur in 5 Stufen einstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> Akku 3,7 V, 2400 mAh Aufheizdauer ca. 19 Sek bis +300 °C, ca. 27 Sek bis +400 °C Ladedauer ca. 3,5 Stunden Betriebsdauer ca. 40 Minuten Aufladen über USB 	<ul style="list-style-type: none"> Boostfunktion für sekundenschnelle Betriebsbereitschaft Kabellänge ca. 1,4 m 	<ul style="list-style-type: none"> Lötspitze Kupfer Meisselform angeschrägt 45° ON/OFF-Schalter am Griff Inklusive Ablageständer 	
Gewicht	200 g	106 g	298 g	910 g	1263 g
Betriebsspannung	230 V/AC, 50 Hz	3,7 V Lithium-Ionen-Akku	230 V/AC, 50 Hz	230 V/AC, 50 Hz	
Best.-Nr.	2141865-2A	2108706-2A	2203094-2A	2226177-2A	2497608-2A

Hinweis: Rücknahme von Altbatterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Bleifreies Lötzinn



Achtung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



2160419

Best-Nr.	Legierung	Flussmittel	Durchmesser	Gewicht	Schmelzpunkt	Flussmittelgeh. in %	Halogengeh. in %
2160419-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	100 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160420-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	250 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160421-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	100 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160422-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	250 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160423-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	500 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160424-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	100 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160425-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	250 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2160426-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	500 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2481259-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,3 mm	100 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2481260-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,7 mm	100 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2481261-2A	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,2 mm	100 g	227-228°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2490630-2A	Sn99Ag03C	ROL1	0,5 mm	100 g	217-226°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2490631-2A	Sn99Ag03C	ROL1	1 mm	100 g	217-226°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2490632-2A	Sn99Ag03C	ROL1	1,5 mm	100 g	217-226°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2481256-2A	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,5 mm	100 g	217-219°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2481257-2A	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,7 mm	100 g	217-219°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2481258-2A	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1 mm	100 g	217-219°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%
2490629-2A	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1,5 mm	100 g	217-219°C	3,0 ± 1,0%	<0,5%

Entlötlitze

- Flussmittel beschichtete Entlötlitze aus feinen Kupfermaschen



1013243

Best-Nr.	Breite	Länge
1013243-2A	1.0 mm	1,5 m
1013244-2A	1.5 mm	1,5 m
1013275-2A	2.0 mm	1,5 m
1013249-2A	2.5 mm	1,5 m
1013274-2A	3.0 mm	1,5 m

Elektrischer Lötspitzenreiniger



Drehzahl der Bürsten	2400 U/min
Bürstendurchmesser	30 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Lichtsensoren startet automatisch die Reinigung beim Einführen des LötKolbens <ul style="list-style-type: none"> Bürsten austauschbar Herausnehmbare Auffangschale 12V 1A Netzteil im Lieferumfang enthalten
Abmessungen	L x B x H 130 x 82 x 92 mm
Gewicht	0,44 kg
Best-Nr.	2368617-2A

Platinenhalter mit Lupe



Vergrößerung	4-fach/6-fach
Grösse	Hauptlupe Ø 83,5 mm Zusatzlupe Ø 21 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Magnetarme auf dem Stahlsockel frei positionierbar Die Lupe ist durch den Magnetfuss frei auf dem Stahlsockel positionierbar
Abmessungen Stahlsockel	L x B x H: 270 x 230 x 15 mm
Spannungsversorgung	LED-Lupenbeleuchtung: 4,5 V (3 AAA-Batterien nicht enthalten)
Gewicht	1,1 kg
Best-Nr.	2497610-2A

Temperaturfeste Lötunterlagen

- Ablagemöglichkeit nach Schraubenposition
- Temperaturfest bis +500 °C
- Material: Silikon



Best-Nr.	Abmessungen	Ablagefächer magnetisch	Ablagefächer mit Deckel
2362826-2A	550 x 350 x 15 mm	5	-
2248474-2A	450 x 300 x 15 mm	1	3

Für feinste Arbeiten

Hervorragende optische Eigenschaften und eine ausgezeichnete Ausleuchtung bieten die Lupenleuchten von Toolcraft. Erhältlich mit unterschiedlichen Befestigungsarten und Leuchtfarben oder Vergrößerungsstärken. Perfekt geeignet für den Profi-Arbeitsplatz an dem hohe Genauigkeit und Präzision gefordert wird.



Lupenleuchten, Tisch-Lupenleuchten



Vergrößerungsfaktor	2,25 x	1,75 x	3 x	1,75 x	1,75 x	1,75 x
Linsegrösse	110 mm	127 mm	127 mm	150 x 110 mm	178 mm	102 mm
Leuchtmittel-Typ	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED
Lichtstrom gesamt	850 lm	800 lm	800 lm	800 lm	1160 lm	450 lm
Anzahl LEDs	72	60	60	60	72	30
Dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Leuchtfarbe	Kaltweiss	Warmweiss/ Kaltweiss	Warmweiss/ Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss
Leistung	8,5 W	10 W	10 W	10 W / 5 W	12 W	6 W
Befestigungsart	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuss
Abmessungen (Höhe)	1030 mm	820 mm	820 mm	720 mm	1200 mm	350 mm
E EK	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)
Best.-Nr.	2475114-2A	2475770-2A	2522493-2A	2499004-2A	2475773-2A	2484391-2A



Vergrößerungsfaktor	1,75 x	1,75 x	1,75 x	3 x	1,75 x	1,75x / 4,75 x	1,75 x
Linsegrösse	156 x 189 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	133 mm	127 mm
Leuchtmittel-Typ	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	LED	LED / UV-LED	LED / UV-LED
Lichtstrom gesamt	730 lm	650 lm	650 lm	650 lm	610 lm	950 lm	650 lm
Anzahl LEDs	60	60	60	60	56	82 / 6	48 / 24
Dimmbar	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Leuchtfarbe	Kaltweiss						
Leistung	10W	8W	8W	8W	9W	9 W	8 W / 6 W
Befestigungsart	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuss	Tischklemme	Tischklemme
Abmessungen (Höhe)	820mm	820mm	820mm	820mm	385mm	1210 mm	820 mm
E EK	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	G (A-G)	F (A-G)	F (A-G)
Best.-Nr.	2522492-2A	2391156-2A	2391158-2A	2391157-2A	2476160-2A	2731468-2A	2706070-2A

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

Griffig und sicher

Funktionale und geprüfte Handschuhe zählen zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und erfüllen die EN 388/Cat II. Strapazierfähige Materialien wie bei den Nitril Arbeitshandschuhen schützen gegen Nässe, Öl und Fette. Leichte Polyurethan-Handschuhe bieten hohe Abriebfestigkeit und gutes Tastgefühl.



Arbeitshandschuhe



Eigenschaften	Arbeitshandschuhe	Arbeitshandschuhe	Arbeitshandschuhe	Arbeitshandschuhe	Arbeitshandschuhe	Schnittschutz-Handschuhe
Material Handfläche	Nitril	Nitril	Polyurethan	Polyurethan	Nitril	Polyurethan
Material Handrücken	Polyamid	Polyamid	Polyester	Nylon	Polyester	HPPE-Faser/ Polyester/Kunstfaser
Norm/Schutzklasse	EN388/CAT II	EN388/CAT II/LEVEL D				
Erhältliche Farben	Schwarz	Grau	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Handrücken grau/ Handfläche schwarz
Best.-Nr. Grösse 7	1873827-2A	1873832-2A	1873847-2A	1873826-2A	1873842-2A	1873867-2A
Best.-Nr. Grösse 8	1873828-2A	1873833-2A	1873848-2A	1873881-2A	1873843-2A	1873868-2A
Best.-Nr. Grösse 9	1873829-2A	1873834-2A	1873849-2A	1873882-2A	1873844-2A	1873869-2A
Best.-Nr. Grösse 10	1873830-2A	1873835-2A	1873850-2A	1873883-2A	1873845-2A	1873870-2A
Best.-Nr. Grösse 11	1873831-2A	1873836-2A	1873851-2A	1873884-2A	1873846-2A	1873871-2A

Wartungs- und Reinigungsstoffe



Foto: dean@stock.adobe.com



Robust und flexibel

Werkzeugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material mit Aluminiumrahmen und Stoskantenschutz schützen Werkzeug und sensible Technik. Spezielle Outdoorkoffer für den robusten Einsatz, staub- und wasserdicht nach IP67 aus stoss- und schlagfestem Polypropylen, inklusive entnehmbaren Schaumstoffeinlagen.



Werkzeugkoffer



Serie	Go pockets (unbestückt)	Run (unbestückt)	Universal (unbestückt)	Flex pockets (unbestückt)
Rollen	Ja	Ja	Ja	Nein
Ausziehbarer Griff	Ja	Ja	Ja	Nein
Zahlenschloss	Ja	Ja	Ja	Ja
Abschliessbare Kippschlösser	Ja	Ja	Ja	Ja
Flugtauglich	-	-	Ja	-
Volumen	36 l	-	-	35 l
Belastbarkeit (max.)	30 kg	30 kg	35 kg	30 kg
Material	ABS Kunststoff	ABS Kunststoff	HDPE (High-density polyethylene)	ABS Kunststoff
Innenmass B x H x T	485 mm x 370 mm x 200 mm	485 mm x 350 mm x 195 mm	485 mm x 375 mm x 225 mm	465 mm x 360 mm x 210 mm
Aussenmass B x H x T	515 mm x 445 mm x 260 mm	515 mm x 435 mm x 265 mm	505 mm x 440 mm x 280 mm	500 mm x 430 mm x 225 mm
Gewicht	6,8 kg	8 kg	8 kg	5,2 kg
Herstellerfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Best.-Nr.	1900669-2A	821400-2A	405401-2A	1900670-2A

Outdoorkoffer



Staubdicht und wasserdicht nach IP67



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	Belastbarkeit (max.)	Innenmass Breite	Innenmass Höhe	Innenmass Tiefe	Gewicht
2619755-2A	206 x 167 x 90 mm	1,74 l	10 kg	184 mm	78 mm	121 mm	0,65 kg
2619756-2A	296 x 212 x 96 mm	3,28 l	15 kg	268 mm	80 mm	153 mm	1,23 kg
2582281-2A	250 x 270 x 125 mm	4,6 l	10 kg	235 mm	110 mm	180 mm	1,2 kg
2582283-2A	350 x 295 x 150 mm	9 l	20 kg	230 mm	130 mm	300 mm	1,8 kg
2619758-2A	504 x 354 x 119 mm	13,68 l	20 kg	451 mm	105 mm	289 mm	2,81 kg
2619757-2A	420 x 330 x 174 mm	14,55 l	20 kg	371 mm	152 mm	258 mm	2,69 kg
2619759-2A	549 x 438 x 124 mm	15,5 l	20 kg	479 mm	97 mm	333 mm	3,7 kg
2582284-2A	500 x 410 x 190 mm	23,4 l	25 kg	450 mm	160 mm	325 mm	4,7 kg
2619760-2A	569 x 425 x 215 mm	25 l	20 kg	505 mm	140 mm	355 mm	4,5 kg
2582278-2A	560 x 430 x 215 mm	30 l	30 kg	490 mm	185 mm	340 mm	5,2 kg

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

Gut organisiert, sicherer Stand

Hohe Qualität und perfekte Verarbeitung zeichnen die Industrie-Werkstattwagen, die in verschiedenen Varianten verfügbar sind, aus. Optional mit dem Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer erweiterbar. Das robuste, pulverbeschichtete Material garantiert lange Einsatzbereitschaft auch bei härtesten Bedingungen.



Werkzeug- und Werkstattwagen



890680, 887089,
890674



Artikelart	Werkstattwagen	Werkstattwagen	Werkstattwagen	Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer
Abmessungen L x B x H	677 x 459 x 845 mm	681 x 459 x 1000 mm	722 x 459 x 1000 mm	660 x 434 x 307 mm
Schubanzahl	3 x Schub klein 2 x Schub gross	5 x Schub klein 2 x Schub gross	5 x Schub klein 2 x Schub gross	6 x Schub klein 3 x Schub gross
Schubabmessungen innen	Schub klein: 520 x 400 x 70mm Schub gross: 520 x 400 x 140mm	Schub klein 569 x 397 x 75 mm Schub gross 569 x 397 x 154 mm	Schub klein 569 x 397 x 75 mm Schub gross 569 x 397 x 154 mm	1 x Schub 569 x 272 x 75 mm 2 x Schub 569 x 272 x 50 mm 6 x Schub 169 x 272 x 50 mm
Traglast je Schub	40 kg	40 kg	45 kg	30 kg (Nur Schub gross)
Gegenseitige Auszugssperre	Ja	Ja	Ja	Nein
Rollen	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2 Lenk- und 2 Bockrollen	-
Rollen feststellbar	Ja	Ja	Ja	-
Abschliessbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Leergewicht	54.7 kg	66.3 kg	66.2 kg	31.9 kg
Herstellerfarbe	Grau/Anthrazit/Rot	Grau/Anthrazit/Rot	Grau/Anthrazit/Rot	Grau/Anthrazit/Rot
Best.-Nr.	890680-2A	887089-2A	890674-2A	887090-2A



Plattformanzahl	2	3	3	3 / 1 Schub
Traglast je Boden (max.)	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Traglast Schublade (max.)	-	-	-	30 kg
Abmessungen L x B x H	.900 x 500 x 970 mm	850 x 500 x 900 mm	684 x 470 x 821 mm	684 x 469 x 870 mm
Abmessungen Schublade L x B x H	-	-	-	569 x 397 x 75 mm,
Rollen	4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar	2 Lenk- und 2 Bockrollen, 2 davon feststellbar	2 Lenk- und 2 Bockrollen, 2 davon feststellbar
Material	Polypropylen, Aluminium	Aluminium, Kunststoff	Pulverbeschichtetes Material (1,6 mm Stahlrahmen und je 0,8 mm Stahl-Ablageebenen)	Pulverbeschichtetes Material (1,6 mm Stahlrahmen und je 0,8 mm Stahl-Ablageebenen)
Gewicht	9.4 kg	11.5 kg	15.2 kg	22,5 kg
Herstellerfarbe	Schwarz/Silber	Aluminium (Natur)/Schwarz	Grau/Anthrazit	Grau/Anthrazit/Rot
Best.-Nr.	1296213-2A	887091-2A	887092-2A	553942-2A



TOOLCRAFT

Ihr Partner für Normteile und Sonderschrauben

Über 70.000 Artikel in der Kategorie Befestigungsmaterial sind verfügbar. In unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenbehandlung und in mehreren Variationen. Bei Toolcraft finden Sie Normteile und Sonderschrauben in beeindruckender Sortimentstiefe und -breite. Beinahe jeden Artikel finden Sie in unterschiedlichen Gebindegrößen für Ihr Lager, als auch kleine Mengen für einen speziellen Anwendungsfall.



Jetzt das gesamte Sortiment an Befestigungsmaterial entdecken.

Perfekte Verbindung mit Toolcraft Klebstoffen

