



All parts of success

**Energie et
technique du
bâtiment**

conrad.ch/enba



Le passage aux LED réduit les coûts et la consommation d'énergie

Planifier et se préparer à temps. L'interdiction européenne de mise sur le marché s'appliquera en février 2023 pour les lampes fluorescentes compactes et les lampes annulaires et 2023 pour les tubes fluorescents.

53⁸¹



Plafonnier avec détecteur de mouvement RS 16 S WS

- Verre Triopal blanc soufflé à la bouche
- Portée réglable en continu
- Seuil crépusculaire et temporel réglable par bouton rotatif

Remarque : Les ampoules adaptées sont vendues séparément.

Code produit	Prix CHF
400511-EE	53.81



PHILIPS
Lighting

Panneau LED Ledinaire RC065B

46.38

37⁰⁹

- LED intégrée
- 37 W
- 3400 lumens
- 4000 K

Code produit	Prix CHF
2332481-EE	46.38 37.09



72³⁸

PHILIPS
Lighting

LED pour pièce humide CoreLine WT120C

- Innovante, haute qualité et facile à installer
- LED blanc neutre
- Robuste et fiable

Code produit	Prix CHF
1521665-EE	72.38



2443732

**MÜLLER
LICHT**

dès

46³⁸

Applique murale et plafonnier

- Très basse consommation d'énergie
- Lumière blanc neutre
- Eclairage optimal pour le travail

Code produit	Dim. (L x l x h)	Flux lumineux	Puissance	Prix CHF
2443732-EE	1200 x 120 x 45 mm	4300 lm	48 W	66.81 57.52
2443733-EE	900 x 120 x 45 mm	3300 lm	35 W	55.66 46.38



68⁶⁷



Projecteur LED LS 150 S WS

- Classe d'efficacité énergétique E (A - G)
- LED blanc neutre
- Spot pivotant et inclinable
- Détection possible dans les angles
- 1375 lumens

Code produit	Prix CHF
1762486-EE	68.67



55⁶⁷

Projecteur LED XLED ONE S ANT

- Classe d'efficacité énergétique E (A - G)
- Capteur infrarouge à 180° avec portée de 12 m
- Panneau LED avec capteur pivotant à 180°
- Réglage simple de la durée d'activation et du seuil crépusculaire
- 2050 lumens

Code produit	Prix CHF
2258765-EE	55.67



Ampoule LED T Slim Dim 75 320° 9 W/2700K B15d

22²⁴

- Classe d'efficacité énergétique E (A - G)
- Dimmable
- Alternative LED aux lampes classiques à haute tension
- Remplace les ampoules à incandescence de 75 W | 9,00 W

Code produit	Prix CHF
2436858-EE	22.24



51⁹⁵



Pont Philips Hue blanc

- Commande centrale du système d'éclairage Hue
- Connexion simple au routeur et à l'application Hue
- Commande de 50 ampoules connectées max.

Remarque : Routeur nécessaire

Code produit	Prix CHF
2437114-EE	51.95



20³⁸



Ampoule LED 14 W blanc neutre CEE: D (A-G)

- Fonctionnement à ballast électronique
- Durée de vie env. : 50000 h
- Longueur : 1200 mm

Code produit	Prix CHF
1615986-EE	20.38



Prix promotionnel valable du 23.01.2023 au 19.03.2023.

Tous les prix proposés sont les prix en ligne, hors TVA légale et hors frais de port.

SIEMENS

Powercenter 1000

- Collecteur de données pour circuits de protection SENTRON avec fonction de mesure et de communications
- Relevé simple des données via SENTRON powerconfig
- Connexion facile aux systèmes de niveau supérieur via Modbus TCP
- Encombrement réduit de 1 U

Code produit	Prix CHF
2481045-EE	167.09



167⁰⁹

SIEMENS

Interrupteur coupe-feu avec mesure LS, communication AC 230V 6kA 2 pôles, 16A

- 16 A
- Fonction de mesure combinée LS
- Sans halogène
- Plombable
- Sans silicone

Code produit	Type déclencheur	Prix CHF
2481041-EE	B	215.37
2481033-EE	C	228.37



dès 215³⁷

2481041

dès 50⁰⁹

SIEMENS

Disjoncteur différentiel compact

- Forme compacte 1U
- Instantané
- Courant de défaut type A
- Pouvoir de coupure 6kA
- Déclenchement type C

Code produit	Courant nominal	Prix CHF
1891748-EE	10 A	68.66
1891749-EE	16 A	50.09
1891722-EE	13 A	64.95



115⁰⁹

SIEMENS

Interrupteur coupe-feu LS 230 V, 6 kA, 1+N, B, 16 A compact (1 U)

- Forme très compacte 1 U
- Protection du dos de la main et des doigts

Code produit	Prix CHF
1891738-EE	115.09



SIEMENS

Disjoncteur différentiel compact 1P+N 6 kA type F 30 mA B16

- Protection conforme aux normes en 1 unité
- 50% de gain de place dans le distributeur
- Disponibilité accrue dans l'installation électrique
- Type A & détection supplémentaire de courants de défauts issus de fréquences mixtes
- Consommateur avec convertisseur de fréquence monophasé

Code produit	Prix CHF
2388766-EE	57.52



57⁵²

SIEMENS

Disjoncteur différentiel compact

- Forme compacte 1U
- Instantané
- Courant de défaut type A
- Pouvoir de coupure 6kA
- Déclenchement type C

Code produit	Courant nominal	Prix CHF
1891746-EE	16 A	46.38
1891752-EE	6 A	79.81
1891736-EE	10 A	59.38



dès 46³⁸

Remarque : Pour la reprise des piles et accumulateurs usagés, consultez le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles sur le site conrad.ch.



25⁰³

Compteur de consommation
PM231E version CH

- Mesure : tension, fréquence, intensité,
- facteur de puissance et puissance
- Calcul de la consommation d'énergie globale et des coûts associés
- Affichage de la durée de mesure en heures et minutes

Code produit	Prix CHF
036389-EE	25.03



VOLT CRAFT

Compteur-enregistreur d'énergie
SEM5000 CH

- Mesure de consommation d'énergie, des émissions de CO2, estimations de coûts
- Anneau LED dont la couleur varie selon la mesure d'énergie
- Tarifs d'électricité réglables pour 2 périodes de décompte
- Fonction d'enregistrement de données (stockage sur carte SD)
- Alarme en cas de surtension et surintensité

Code produit	Prix CHF	
2587316-EE	77.95	64.95



VOLT CRAFT

Compteur de consommation
SEM6500 CH WIFI

- Mesure et affichage précis de la puissance absorbée et du facteur de puissance jusqu'à la 3e décimale
- Anneau LED changeant de couleur en fonction de la puissance mesurée
- Commande pratique des fonctions minuterie et programmeur via l'appli iOS et Android gratuite
- Fonctions supplémentaires telles que l'arrêt/la marche programmable, la minuterie, la commande à distance via votre appareil mobiles et mode anti-intrusion.

Code produit	Prix CHF	
2384588-EE	46.38	37.10



VOLT CRAFT

Compteur de consommation
Bluetooth®SEM6000 CH

- Mesure et affichage précis de la puissance absorbée et du facteur de puissance jusqu'à la 3e décimale
- Anneau LED changeant de couleur en fonction de la puissance mesurée
- Commande pratique des fonctions minuterie et programmeur via l'appli iOS et Android gratuite
- Fonctions supplémentaires telles que l'arrêt/la marche programmable, la minuterie, la commande à distance via votre appareil mobiles et mode anti-intrusion.

Code produit	Prix CHF	
2176170-EE	37.10	27.81

Remarque : Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Les conditions de garantie de Voltcraft sont consultables sous conrad.ch/voltcraft-fr



Prix promotionnel valable du 23.01.2023 au 19.03.2023.

Tous les prix proposés sont les prix en ligne, hors TVA légale et hors frais de port.



Commandez vos flux d'énergie de façon plus efficace et économe

Des solutions pour le nombre croissant de consommateurs, l'intégration des énergies renouvelables, le déploiement de l'électromobilité et la réalisation de vos objectifs en protection du climat.

dès **589⁵⁵**



Station de charge Next

- Connecteur de charge type 2
- Tension nominale 230 V + 400 V
- Indice de protection IK08 + IP54
- Nombre de phases : triphasé
- Scan & Charge (QR-Code)
- Portail Webasto ChargeConnect
- Appli Webasto ChargeConnect



2624698

Code produit	Courant de charge	Puissance	Longueur de câble	Prix CHF
2624698-EE	16 A	11 kW	4,5 m	589.55
2624699-EE	16 A	11 kW	7 m	649.91
2624701-EE	32 A	22 kW	7 m	710.26

dès **371³⁶**



Pure Ladestation

- Connecteur de charge type 2
- Tension nominale 230 V + 400 V
- Indice de protection IK08 + IP54
- Nombre de phases : triphasé



2624694

Code produit	Courant de charge	Puissance	Longueur de câble	Prix CHF
2624694-EE	16 A	11 kW	4,5m Kabel	371.36
2624695-EE	16 A	11 kW	7m Kabel	447.49
2624696-EE	32 A	22 kW	4,5m Kabel	447.49

● BLAUPUNKT

Station de charge pour voiture électrique

- Courant nominal réglable de 8 A à 16 A
- Fonction minuterie pour démarrage différé
- Connecteur de charge type 2
- Puissance de charge 11 kW
- Courant de charge 16 A
- Longueur de câble 8 m



395⁵⁰

Code produit	Prix CHF
2521780-EE	395.50

BESEN

EV Wallbox BS20-BA

- Sortie prise de charge type 2
- Puissance de sortie max. 11 kW (3 phases)
- Ecran LCD 3,5" (8,89 cm)
- Connexion par appli (EVSEMaster)

Code produit	Prix CHF
2361765-EE	451.21

451²¹



Remarque : Pour la reprise des piles et accumulateurs usagés, consultez le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles sur le site conrad.ch.

15⁷⁴



Bloc multiprise 10 prises blanc

- 10 prises type 13
- Longueur de câble 1,5 m
- Interrupteur-parasurtenseur
- Dispositif de suspension

Code produit	Prix CHF
1591165-EE	15.74



Grand set de gestion de câble

- Set gestion des câbles composé de facility box blanc 400x138x155mm
- Tube spiralé blanc, longueur 2m, diamètre 25 mm incl. outil de montage
- Multiprise radio 6 prises type 13 avec télécommande et aimants / 433 MHz / câble clip-clap 2 m type 12

Code produit	Prix CHF
2356783-EE	44.52



44⁵²

dès 29⁶⁷



Multiprise Premium-Line

- Longueur de câble 3 m
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- noir
- 4 ou 6 prises

Code produit	Nombre de prises	Prix CHF
2472784-EE	4	29.67
2472785-EE	6	33.38



Multiprise cleverLINE 3 prises

- Design moderne et fin
- 2 prises à 45° et 1 prise à 90°
- pour bloc multiprise coudé avec deux prises USB
- Courant de charge max. 2100mA pour la charge rapide de vos appareils (p. ex. smartphone)
- Interrupteur de sécurité éclairé l'activation et la désactivation (bipolaire)

Code produit	Prix CHF
2472833-EE	15.74



15⁷⁴



Multiprise Premium-Line 6 prises

- Longueur de câble 3 m
- noir
- 6 prises

Code produit	Prix CHF
2472786-EE	76.09



037541



037540



Blocs multiprises antisurtension Eco-Line

l'unité 21³¹

- Avec disposition à 90° pour prises à alimentation secteur
- Protection de l'appareil 6 fois plus sûre jusqu'à une puissance de raccordement de 10 A/2300 W.
- Avec lampe témoin de fonctionnement

Code produit	Spécificités	Tension de service	Coloris	Prix CHF
037540-EE	avec interrupteur, protection accrue anti-contact, parasurtenseur	230 V	Noir	21.31
037541-EE	avec interrupteur, parasurtenseur, protection accrue anti-contact		Gris	21.31

SIEMENS

Disjoncteur différentiel type A 16A

- Déclenchement type B
- Courant différentiel de mesure 0.03 A
- Pouvoir de coupure 10 kA

Code produit	Prix CHF
1419213-EE	40.81



40⁸¹

SIEMENS

Disjoncteur différentiel type A 25A

- Déclenchement type A
- Courant différentiel de mesure 0.03 A
- Pouvoir de coupure 0.5 kA

Code produit	Prix CHF	par 3 à
1419240-EE	24.10	23.16



24¹⁰

dès 31⁵³

SIEMENS

Disjoncteur différentiel type A

- Protection contre les courts-circuits et la surcharge
- Déclenchement type B
- Courant différentiel de calcul 0.03 A
- Pouvoir de coupure 0.5 kA
- Protection contre le défaut en cas d'activation

Code produit	Courant nominal	Prix CHF	par 3 et +
612742-EE	16 A	31.53	30.29
612739-EE	10 A	33.38	32.08



612742

L'unité 25⁰³

SIEMENS

Disjoncteur différentiel type A

- Protection contre les courts-circuits et la surcharge
- Déclenchement type A
- Courant différentiel de calcul 0.03 A
- Pouvoir de coupure 0.8 kA
- Protection contre le défaut en cas d'activation

Code produit	Courant nominal	Prix CHF
1419134-EE	40 A	25.03
1418932-EE	25 A	25.03



1418932

dès 2⁰⁹

SIEMENS

Disjoncteur type B

- Protection contre les courts-circuits et la surcharge
- Déclenchement type B
- Pouvoir de coupure 6 kA
- Protection périphérique et anti-contact

Code produit	Courant nominal	Prix CHF	par 5 à	par 10 à
612716-EE	16 A	2.09	-	-
612711-EE	10 A	3.44	3.21	3.12
612713-EE	13 A	3.02	-	-



612711

Accessoire adapté

SIEMENS 14⁸¹
Interrupteur auxiliaire

- 1 contact d'ouverture et 1 contact de fermeture pour disjoncteur différentiel

Code produit	Prix CHF	par 3 à	par 5 à
1419153-EE	14.81	14.08	13.78



Remarque : Pour la reprise des piles et accumulateurs usagés, consultez le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles sur le site conrad.ch.

29⁶⁷



Disjoncteur différentiel type A 40 A

- Déclenchement type A
- Courant différentiel de calcul 0.03 A
- Pouvoir de coupure 10 kA

Code produit	Prix CHF	par 3 à
628057-EE	29.67	28.51



31⁵³



Disjoncteur FI/LS type B 16A

- Déclenchement type B
- Pouvoir de coupure 10 kA

Code produit	Prix CHF
611852-EE	31.53



dès 6⁸³



Disjoncteur de protection

- Protection contre les courts-circuits et la surcharge
- Pouvoir de coupure 6 kA

Code produit	Courant nominal	Type déclenchement	Prix CHF	par 3 à	par 5 à
2332395-EE	10 A	B/6 kA	6.83	6.46	6.31
2332417-EE	16 A	C/6 kA	9.24	8.77	8.58
2332416-EE	16 A	B/6 kA	6.83	6.46	6.31



2332417

18⁵³



Disjoncteur type B 16A

- Déclenchement type B
- Pouvoir de coupure 10 kA

Code produit	Prix CHF	par 3 à
628064-EE	18.53	17.70



1⁶³



Disjoncteur type B 16A

- Déclenchement type B
- Pouvoir de coupure 6 kA

Code produit	Prix CHF
2332393-EE	1.63



Disjoncteur différentiel type B

- Courant résiduel dévié vers la terre
- Pouvoir de coupure 10 kA

Code produit	Courant nominal	Courant différentiel	Prix CHF
2332458-EE	63 A	0.03 A	209.80
2332456-EE	40 A	0.03 A	187.52
2332457-EE	63 A	0.3 A	168.95
2332455-EE	40 A	0.3 A	165.23



2332458

dès 165²³



Capter, convertir et stocker l'énergie solaire

Commencez à utiliser les énergies renouvelables à moindre coût. Économisez de l'électricité, prévenez les coupures de courant et utilisez votre énergie stockée pour pouvoir recharger partout vos appareils et équipements.



L'unité **863⁴⁷**

Photo non contractuelle



Kit solaire SUNpay®300

- Economie en autoconsommation par le foyer
- Pour les propriétaires et les locataires
- A monter sur le balcon, le garage, le toit plat ou en façade
- Sets avec module solaire 300 W, onduleur, support inox, câble et connecteur

Code produit	Modèle	Hauteur	Longueur	Largeur	Puis- sance/ module	Prix CHF
2624048-EE	SUNpay® 300S (Balcon)	30 mm	1480 mm	992 mm	300 Wp	863.47
2233329-EE	SUNpay® 300 (Dach)	47 mm	1657 mm	997 mm	300 Wp	863.47



189³⁷

Module solaire Sun-Plus
200 J



- Tension nominale 12V
- Puissance de 200 W
- 36 cellules
- Dim. : 1482 x 674 x 35 mm
- Rendement : 20,3 %

Code produit	Prix CHF
2372982-EE	189.37

Accessoire adapté



168⁹⁴



Accessoire pour kit solaire
SUNpay®300


2233328

Code produit	Modèle	Prix CHF
2233328-EE	Prise d'alimentation en saillie avec compteur de rendement, disjoncteur différentiel et de protection	168.94



313⁷⁹

Module solaire monocristallin
Sun Plus 200_5

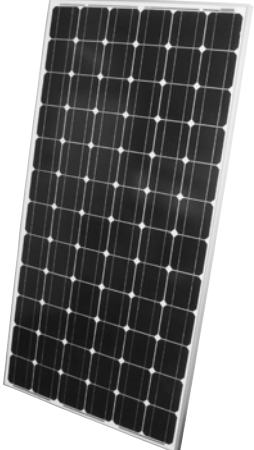

- Tension nominale 24V
- Puissance de 200 W
- 72 cellules
- Dim. : 1580 x 808 x 40 mm
- Rendement : 15,7 %

Code produit	Prix CHF
1900367-EE	313.79

533⁸⁵



Phaesun

Kit de production d'énergie Solar Rise One 2.0

- Installation facile et rapide
- Kit de démarrage complet avec composants de haute qualité
- Module solaire 50 W avec batterie solaire 90 Ah

Code produit	Prix CHF
1485909-EE	533.85

998¹⁰



Phaesun

Kit de production d'énergie Solar Rise Two 2.0

- Installation facile et rapide
- Kit de démarrage complet avec composants de haute qualité
- Module solaire 100 W avec batterie solaire 175 Ah

Code produit	Prix CHF
1485910-EE	998.10

EFÖY
ENERGY FOR YOU

2971¹⁷

Pile à combustible 80 BT

- Générateur de courant compact
- Ultra-silencieux
- Charge les batteries 12 et 24 V
- Ecologique
- Idéal pour camping-cars, bateaux, cabanes

Code produit	Prix CHF
2305877-EE	2971.17



170⁸⁰

VISION

Accu solaire 12V 50 Ah

- Sans entretien, ne coule pas
- Étanchéité élevée
- Autodécharge faible

Code produit	Prix CHF
1302636-EE	170.80



2369275



1707623

Phaesun

Modules solaires monocristallins Sun-Plus

- Module photovoltaïque avec cellules solaires au silicium à contact arrière
- Haute fiabilité grâce à des matériaux de qualité

Code produit	Courant de court-circuitage	Tension à vide	Courant nominal	Tension (max.)	Rendement	Puissance	Prix CHF
2369275-EE	6500 mA	24 V	6000 mA	20 V	19.2 %	120 Wp	155.95
1707623-EE	6000 mA	21.6 V	5560 mA	18 V	16 %	100 Wp	163.38

Remarque : Pour les articles volumineux marqués comme tels, un supplément pour articles volumineux est facturé pour chaque poste. Vous pouvez consulter le montant exact de ce supplément sur conrad.ch, directement sur la page du produit correspondant.

89⁰⁹



Powerbank solaire SL-240

- Charge simultanée de deux appareils
- Boîtier robuste et protégé des éclaboussures
- Lampe de poche intégrée et fonction SOS

Code produit	Prix CHF
1662034-EE	89.09

98³⁸



VOLTCRAFT

Powerbank PD60W pour PC portables & téléphones mobiles

- 26800 mAh
- Compatibles QC 3.0 / PD
- Charge simultanée de 3 appareils
- Protection contre les courts-circuits, la surcharge, la surtension et la surchauffe


Code produit	Prix CHF
2588045-EE	98.38

232⁰⁸

VOLTCRAFT

Chargeur solaire 120W 18V

- Protection IP65 (construction étanche)
- Rendement élevé de conversion
- Portable et pliable

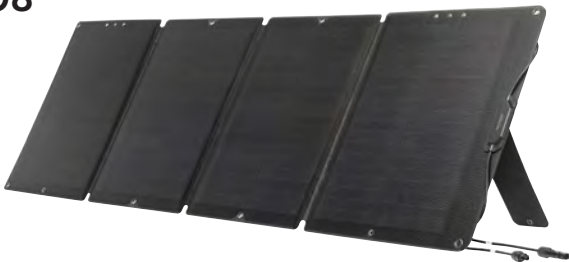

Code produit	Prix CHF
2626524-EE	232.08

31⁵²



RealPower PB-20k PD

- Powerbank d'une capacité de 20'000 mAh (74Wh)
- Pour charger des appareils mobiles tels que smartphones, tablettes et notebooks
- L'entrée Lightning permet de charger via le câble Apple
- 2 ports USB (Out) et un port USB type C (In&Out)

Code produit	Prix CHF
2304967-EE	31.52

59³⁸

VOLTCRAFT

Powerbank SL-4F à 3 panneaux solaires

- Powerbank (4000 mAh) à modules solaires pliables
- 2 sorties USB avec fonction de charge
- Lampes LED blanches à 6 LEDs et 4 modes d'éclairage (clair, atténué, stroboscope, SOS)



Code produit	Prix CHF
2127239-EE	59.38

ECOFLOW

Panneau solaire 400 W

- Robuste, résistant à la poussière et à l'eau
- Compatible avec la plupart des générateurs solaires
- Rendement élevé

Code produit	Prix CHF
2482992-EE	1151.30



Toujours plus pour vous !

Service Devis

Offres personnalisées pour vos projets.

Plus d'infos sur conrad.ch/service-devis



Conrad Electronic AG, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau · Commande par tél. 0848 80 12 80 · Commande par fax 0848 80 12 81 · conrad.ch

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Prix fixés le 10.01.2023 · Prix valables du 23.01.2023 au 19.03.2023 et dans la limite des stocks disponibles. Les CGV sont consultables sur le site Internet.conrad.ch · Tous les prix sont les prix en ligne hors TVA légale et frais de port. Toutes les informations relatives à la politique de confidentialité sont sur conrad.ch/confidentialite. Vous trouverez également des renseignements sur la classe d'efficacité d'énergie sur conrad.ch/etiquette-energie.

Les conditions de garantie de Voltcraft sont consultables sous conrad.ch/voltcraft-fr
Remarque : Pour les articles volumineux marqués comme tels, un supplément pour articles volumineux est facturé pour chaque poste. Vous pouvez consulter le montant exact de ce supplément sur conrad.ch, directement sur la page du produit correspondant.

Remarque : Pour la reprise des piles et accumulateurs usagés, consultez le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles sur le site conrad.ch.

CHD_FIRN_A