



TOOLCRAFT

Die gelungene Verbindung von Kraft und Präzision.

10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Werkzeugrucksack bestückt mit TOOLCRAFT Werkzeug

- Premium-Inhalt: Inkl. VDE-Wechselklingen-Set (SL, PH, PZ, TX, PlusMinus)
- Digitales Niveau: Inkl. digitaler Wasserwaage mit LED-Display & Magneten
- Spezialwerkzeuge: Abisolier-Multitool & gebogenes VDE-Kabelmesser
- Ergonomie: Gepolsterte, verstärkte Rückenzone für höchsten Tragekomfort

Technische Daten: Abmessungen: 35 x 45 x 23 cm (B x H x T), Laptopfach:
Integriertes, gepolstertes 15" Notebookfach, Material: Extrem robustes
Polyestergewebe mit festem Boden.

Best.-Nr.	Ausführung
3557470-TW	Werkzeugrucksack bestückt
3402411-TW	Werkzeugrucksack unbestückt

conrad.ch/toolcraft

Handwerkzeuge von TOOLCRAFT

Steckschlüssel-Sätze

Aus CrV-Stahl, für präzises Arbeiten, DIN-konform, inkl. Verlängerung und Bit-Einsätzen. Robuster Transportkoffer für den mobilen Einsatz.



NEU



Bit- und Steckschlüsselsätze 1/4" & 3/8" & 1/2"



179-tlg.

Best.-Nr. 3558198-TW



196-tlg.

Best.-Nr. 3558199-TW



255-tlg.

Best.-Nr. 3558201-TW

	 	 	      
Stecknüsse	Torx-Stecknüsse	Bit-Stecknüsse	
1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	E4-E5-E6-E7-E8	
3/8"	10-11-12-13-14-15-16-17-18 -19 mm	E10-E11-E12-E14-E16-E18	
1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	E20-E24	

Bit- und Steckschlüsselsatz 1/4"



48-tlg.

Best.-Nr. 3558461-TW

	 
Stecknüsse	
1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
     	Bit-Stecknüsse

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

Sicherheits- und Spezialbitsatz 75tlg.

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium legierter Spezial-Stahl




Best-Nr. 820952-TW

Gewindebohrer- und Schneideisensatz

- 110tlg.
- Gehärteter legierter Wolframstahl in metrischer Grösse
- Gewindeschneider bis M18, Gewindebohrer bis M18
- DIN 2181



Best-Nr. 3304388-TW

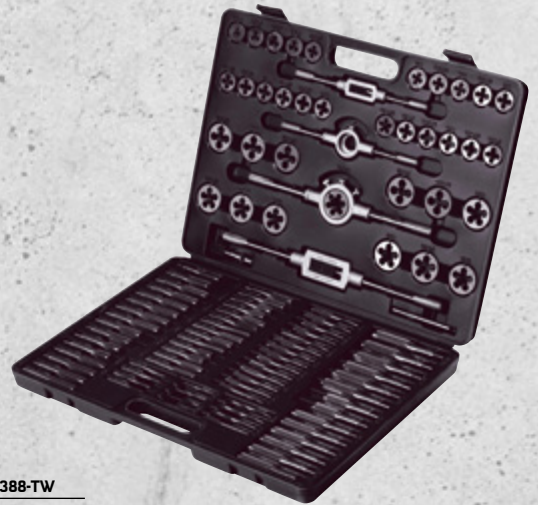

Metall-Spiralbohrer-Set 25tlg.

- DIN338 HSS CO 5 % Spiralbohrer-Set
- 1 - 13 mm Durchmesser
- 0,5 mm Schrittweite
- 135° Spitzenwinkel



Best-Nr. 3304384-TW

HSS-Kegelsenker-Satz 90° 6tlg.

- HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C
- Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden
- $\varnothing$ 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm



Best-Nr. 1614138-TW



Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug

- Super-Safe-Design
- TÜV SÜD GS zertifiziert
- Schutzverriegelung
- Klingenbreite 19 mm



Best-Nr. Ausführung

3428026-TW Super-Safe 164 mm Kunststoffsäuführung

3428025-TW Super-Safe 166 mm Zinklegierung

Drehmomentschlüssel-Set 1/4" 3 - 25 Nm

- 210 mm verstellbarer Schraubenschlüssel in kompakter, tragbarer Ausführung
- Das Zubehör umfasst ein 20-teiliges Bit-Set bestehend aus Sechskant-, T-, PH- und Schlitz-Bits sowie einen Bit-Halter und eine Steckschlüssel-Verlängerung (jeweils mit 6,35 mm Aufnahme)



Best-Nr. 3444034-TW



Crimpzangen-Set 439tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Ratschenmechanik
- Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckerhülsen, Stossverbindern und Aderendhülsen



Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stossverbinder, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10)
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12)
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).

Best.-Nr. 1365635-TW

Crimpzangen-Set 7tlg. (Koaxial)

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- Für Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker



Crimpeinsatz E1: RG 58, 59, 62, 174
Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6
Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic
Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213
Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic
Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6.

Best.-Nr. 818645-TW

Crimpzange für Aderendhülsen (Sechskant)

- Entwickelt für isolierte/nicht isolierte Aderendhülsen
- Sechs gezahnte Crimpeinsätze, ideal für Sechskant-Crimp
- Quetschbereich 0.08 bis 16.0 mm²



Ausstattung: Umschalter zur Auswahl des Crimpbereichs 0,08-6,0 mm² (AWG 28-10) und 10-16 mm² (AWG 8-6) • Material: Kohlenstoffstahl • Oberfläche: Schwarz oxidiert & wärmebehandelt • Griff: TPR+PP (entspricht den REACH- und RoHS-Verordnungen)

Technische Daten: Länge: 180 mm, Plastikfreie Verpackung.

Best.-Nr. 2388654-TW

Crimpzange für Aderendhülsen (Vierkant)

- Langlebige und kompakte Bauweise für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, 0,25 - 10 mm² Quetschbereich
- Kraftsparender Ratschenmechanismus für ein optimales Crimpergebnis
- Die Zange stellt sich je nach Anschlussklemme automatisch auf den geeigneten Crimpdurchmesser ein



Ausstattung: HRC40-48 • Crimpquerschnitt: 0,25 - 10 mm² (AWG 24-8)

Technische Daten: Länge: 190 mm, Plastikfreie Verpackung.

Best.-Nr. 2283961-TW

Crimpzange für Aderendhülsen (Vierkant) 0.08 - 16 mm²

- Hebelwirkung und Ratschenbetätigung ermöglichen müheloses Crimpen
- Entriegelungsmechanismus
- Ergonomische Griffe



Ausstattung: Crimpeinsatz vorn eignet sich für isolierte bzw. nicht isolierte Aderendhülsen an schwer zugänglichen Stellen • Drehknopf zur schnellen Verstellung des Crimpbereichs zwischen 0,08 - 10 mm² und 16 mm² • Solides vernickeltes Werkzeug ermöglicht präzises Crimpen mit verbesserter Sicht und leichterem Zugang • Die selbsttätige Anpassung an den geeigneten Durchmesser sorgt für ein präzises Crimpergebnis.

Technische Daten: Länge: 203 mm, Plastikfreie Verpackung.

Best.-Nr. 3397097-TW

Abisolierzange 0.05 - 8 mm²

NEU

- Zum Abisolieren massiver Rundkabel mit 0,05 bis 8 mm²
- Gezackte Metallbacken mit Kammprofil
- Keilförmiges Abisoliermesser



Ausstattung: Geeignete Kabel zum Abisolieren: 0,05 bis 8 mm² / 8 bis 30 AWG
 Einstellbare Abisolierlänge: 4 - 10 mm • Max. Durchmesser für das Durchtrennen von Kabeln: 6 mm • Material: Zange aus Nylon +30 % Glasfaser, schwarz
 Griff: rot, TPR

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel, Länge: 200 mm, Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik, Plastikfreie Verpackung.

Best.-Nr. 3398434-TW

VDE Wechselklingen-Set 18tlg.

- Stückgeprüfte Sicherheit für Einsätze bis 1.000 V
- Flexibles Wechselklingensystem mit 16 Klingen und 2 Handgriffen
- Reduzierter Klingendurchmesser für tiefliegende Schraubverbindungen
- Farbbasiertes Werkzeugfinder-System zur schnellen Profilauswahl

Lieferbar ab Oktober 2026



Technische Daten: Antrieb: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Plus/Minus, Pozidriv, TX, Material: S2-Stahl, Polypropolene (PP), Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Material-Eigenschaft: gehärtet, Norm: DIN EN 60900, Plastikfreie Verpackung.
Lieferumfang: 1x PH1x80, 1x PH2x100, 1x SL/PH1x80, 1x SL/PH2x100, 1x PZ1x80, 1x PZ2x100, 1x SL/PZ1x80, 1x SL/PZ2x100, 1x T10x100, 1x T15x100, 1x T20x100, Schlitz: 1x 0.5x3.0x100, 1x 0.6x3.5x100, 1x 0.8x4.0x100, 1x 1.0x5.5x100, 1x 1.2x6.5x100, 2x Handgriffe, Klettband, Aufbewahrungstasche.

Best-Nr. 3743097-TW

VDE-Schraubendreher, 6tlg. Set

- VDE-geprüftes Schraubendreher-Set
- Isoliert bis 1.000 V
- Ergonomischer Griff

Lieferbar ab Oktober 2026



Technische Daten: Antrieb: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Material: Chrom-Vanadium Stahl, TPU, Material-Eigenschaft: gehärtet, Plastikfreie Verpackung, brünierte Klingenspitze, Norm: DIN EN 60900.
Lieferumfang: 1x SL3.5x100, 1x SL4.0x100, 1x SL5.5x150, 1x SL6.5x150, 1x PH1x100, 1x PH2x100.

Best-Nr. 3531072-TW

VDE-Schraubendreher, 11tlg. Set

- VDE-geprüftes Schraubendreher-Set
- Isoliert bis 1.000 V
- Ergonomischer Griff

Lieferbar ab Oktober 2026



Technische Daten: Antrieb: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Aussen-Sechsrund (TX), Material: Chrom-Vanadium Stahl, TPU, Material-Eigenschaft: gehärtet, Plastikfreie Verpackung, Norm: DIN EN 60900.
Lieferumfang: 1x SL3x75, 1x SL4x100, 1x SL5.5x150, 1x SL6.5x150, 1x PH1x100, 1x PH2x100, 1x PZ1x100, 1x PZ2x100, 1x T15x75, 1x T20x100, 1x T25x100.

Best-Nr. 3521973-TW

VDE-Schraubendreher, 11tlg. Set

- VDE-geprüftes Schraubendreher-Set
- Isoliert bis 1.000 V
- Ergonomischer Griff
- Mit Tragetasche

Lieferbar ab Oktober 2026



Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl, TPU, Material-Eigenschaft: gehärtet, Norm: DIN EN 60900, Antrieb: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Pozidriv, TX, Plastikfreie Verpackung, brünierte Klingenspitze.
Lieferumfang: 1x SL2.5x75, 1x SL3.5x100, 1x SL4.0x100, 1x SL5.5x150, 1x PH1x100, 1x PH2x100, 1x PZ1x100, 1x PZ2x100, 1x T10x75, 1x T15x75, 1x T20x100, Tragetasche.

Best-Nr. 3527729-TW

VDE-Zangen, 3tlg. Set

- VDE-geprüftes Zangenset
- Isoliert bis 1.000 V
- Ergonomischer Griff
- Kombizange, Seitenschneider und Spitzzange



Ausstattung: Universales Zangenset zum Greifen, Halten und Schneiden von Drähten und Kabeln • Isolierte Zangen für maximale Sicherheit
Technische Daten: DIN-Norm: DIN EN 60900, Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: 1x Kombizange, 1x Seitenschneider, 1x Spitzzange.

Best-Nr. 3527730-TW

VDE Kabelmesser

- VDE-zertifiziert
- Gehärtete Edelstahlklinge für lange Lebensdauer
- Feste Klinge mit gerader Schneide, ideal für Rundkabel



Ausstattung: Ergonomischer Griff mit Daumenmulde • Inklusive Schutzhülle für die sichere Aufbewahrung.

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel, Klingenlänge: 50 mm, Länge: 185 mm.

Best-Nr. 3595994-TW

Laser-Entfernungsmesser

Zu allen Laser-Entfernungsmessern von TOOLCRAFT:



3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



3450546



3208202



3443384

Bezeichnung	P30 Mini	LDM X660 L	TO-10330152
Min. Messbereich	0.03 m	0.2 m	0,2 m
Max. Messbereich	30 m	60 m	150 m
Messgenauigkeit ±	2 mm	2 mm	2 mm
Messeinheit	m, ft, in	m, ft, in	m, ft, in, cm, mm
Gewicht	28 g	151 g	140 g
Funktion	Entfernung, Fläche, Volumen, Pythagoras (2-Punkt & 3-Punkt)	Entfernung, Fläche, Volumen, Pythagoras (2-Punkt & 3-Punkt) volle Höhe und Teilhöhe, Entfernungsmessung über Winkel	Kameramessung, Entfernung, Fläche, Volumen, Pythagoras (2-Punkt & 3-Punkt), Punkt-zu-Punkt, Trapez, Dreiecksfläche, Kreisfläche
Laser-Wellenlänge	650 nm	630 nm	630 nm
Abm. (L x B x H)	14 x 22 x 68.5 mm	120 x 55 x 25 mm	28 x 56.5 x 120 mm
Schutzart	-	IP65	IP54
Speicher	-	50	1000
Best.-Nr.	3450546-TW	3208202-TW	3443384-TW

Digitaler Winkelmesser mit Magnet

- Spritzwassergeschützt IP54
- 360° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Anwendungsbeispiel

Ideal zur Winkleinstellung Ihrer Werkzeugmaschinen.

Ausstattung: Magnete auf der Unterseite des Winkelmesser für leichtes und festes fixieren an metallischen Oberflächen und Werkzeugen • Hohe Genauigkeit: ±0,1° • Grosses LC-Display für einfaches Ablesen der Winkelmasse • Automatische Abschaltung nach drei Minuten Ruhezustand • Kompaktes und robustes Design

Technische Daten: Messbereich (max.): 360 °, Genauigkeit ±0,1° bei 0 °, Material: Aluminium, Kunststoff, Stromversorgung: Lieferung ohne Batterie (2x AAA Batterie erforderlich), Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 30 mm, Gewicht: 100 g, Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang: Digitaler Winkelmesser, Aufbewahrungsbeutel, Bedienungsanleitung

Hinweis: Lieferung ohne Batterie (2x AAA Batterie erforderlich)!

Best.-Nr. 1662855-TW



Leichtmetall-Wasserwaage

- Die Locked-Vial-Technologie garantiert eine dauerhafte Messgenauigkeit von ± 0,5 mm/m
- Schlagfeste Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Stürzen und Stössen
- Zuverlässige Präzision für Tischler, Elektriker und Fliesenleger

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Lieferbar ab Oktober 2026

Zu allen Wasserwaagen von TOOLCRAFT:





3758724



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m, Material: Aluminium, Polymethylmethacrylat, Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Breite: 48 mm, Höhe: 20 mm, Plastikfreie Verpackung.

Best.-Nr.	Länge	Libellengenauigkeit	Gewicht
3758724-TW	300 mm	0.5 mm/m	216 g
3743024-TW	400 mm	0.5 mm/m	267 g

Digitale Messschieber DIN 862

- Grosses 57 x 28 mm Display für einfaches Ablesen
- Schnelle Messung mit Daumenrad
- Aus Edelstahl gefertigt
- Gehärtetes 4Cr13-Gehäuse für lang anhaltende Haltbarkeit
- Auflösung 0.01 mm
- Nullung an jeder beliebigen Position
- Umschaltbare mm/Zoll-Anzeige

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Zu allen digitalen Messschiebern von TOOLCRAFT:






Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm, DIN-Norm: DIN 862, Material: Edelstahl, Material-Eigenschaft: zähhart, Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat), Plastikfreie Verpackung.

Best.-Nr.	Messbereich (max.)	Genauigkeit	Länge
3556241-TW	150 mm	0.03 mm	235 mm
3556242-TW	200 mm	0.03 mm	290 mm
3556243-TW	300 mm	0.03 mm	390 mm

Lupenleuchten – Präzision bis ins Detail

Ob Elektronik-Werkstatt, Labor oder Feinmechanik: präzise Arbeiten erfordern optimale Lichtverhältnisse und eine klare Sicht auf jedes Detail. Die professionellen Lupenleuchten von TOOLCRAFT vereinen leistungsstarke Beleuchtung mit präziser Vergrößerung und bieten die Flexibilität, die anspruchsvolle Arbeitsprozesse verlangen.

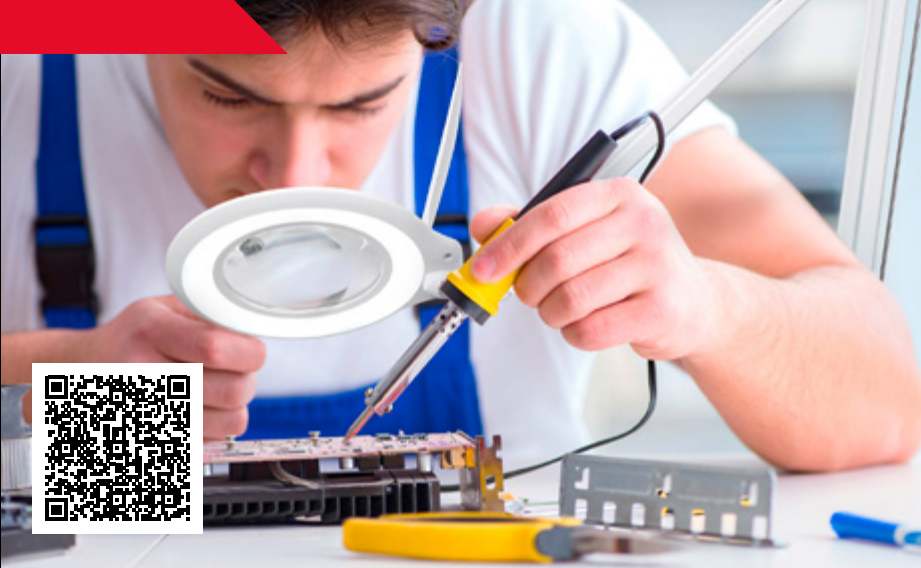

Lupenleuchten



Vergrößerungsfaktor	3 x	1,75 x	2,25 x	1,75 x	1,75 x	3 x
Linsengröße Ø	127 mm	127 mm	190 x 157 mm	178 mm	102 mm	127 mm
Leuchtmittel-Typ	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED / UV-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED
Lichtstrom gesamt	650 lm	650 lm	900 lm	1160 lm	450 lm	730 lm
Anzahl LED's	60	60	48 SMD-LEDs/ 30 UV-LEDs	72	30	60
Dimmbar	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Leuchtfarbe	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Warmweiss/Kaltweiss
Leistung	8 W	8 W	10 W + UV 6 W	12 W	6 W	10 W
Befestigungsart	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuss	Tischklemme
Abmessungen (L x B x H)	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	640 x 270 x 820 mm	650 x 200 x 600 mm	182 x 175 x 350 mm	650 x 230 x 820 mm
E EK	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)
Best-Nr.	2391157-TW	2391156-TW	3030237-TW	2475773-TW	2484391-TW	2522493-TW

Digital-Mikroskop 300x

- 17,8 cm (7 Zoll) LCD-Mikroskop
- Vergrößerung: 20x – 300x, 1500x mit digitalem Zoom
- HDMI®-Kabelaussgang
- Foto- und Videoaufnahme auf microSD-Karte (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)



Technische Daten: Beleuchtungsart: Auflicht, Durchlicht, Betriebsspannung: 5 V über USB, Abm.: (L x B x H) 18.0 x 16.5 x 28.0 cm, Plastikfreie Verpackung.
Lieferumfang: LCD-Digitalmikroskop, Netzadapter, USB-Kabel, HDMI®-Kabel, Bedienungsanleitung, Kalibriertabelle.
Best-Nr. 3135689-TW



USB-Mikroskop 5 Megapixel, Vergrößerung 150x

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 150fache Vergrößerung
- Präzise einstellbarer Standfuss




Technische Daten: Auflösung Video: 640 x 480 Pixel, Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel, Digitale Vergrößerung (min): 10x, Betriebsspannung: 5 V (USB), Ausführung: USB
Lieferumfang: Kamera • Profi Standfuss • USB-Kabel • Bedienungsanleitung • Software.
Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10 (oder höher), Mac OS 10.12 (oder höher).
Best-Nr. 1713198-TW



Perfekte Verbindung

Mit der richtigen Löttechnik-Ausrüstung von TOOLCRAFT schaffen Sie die Grundlage für Ihre erfolgreichen Elektronikprojekte. Mit den TOOLCRAFT Lötstationen, Lötkolben, Heissluftstationen und Entlötstationen arbeiten Sie sauber, präzise und flexibel in Industrie, Handwerk und Elektronik.

conrad.ch/toolcraft-loeten

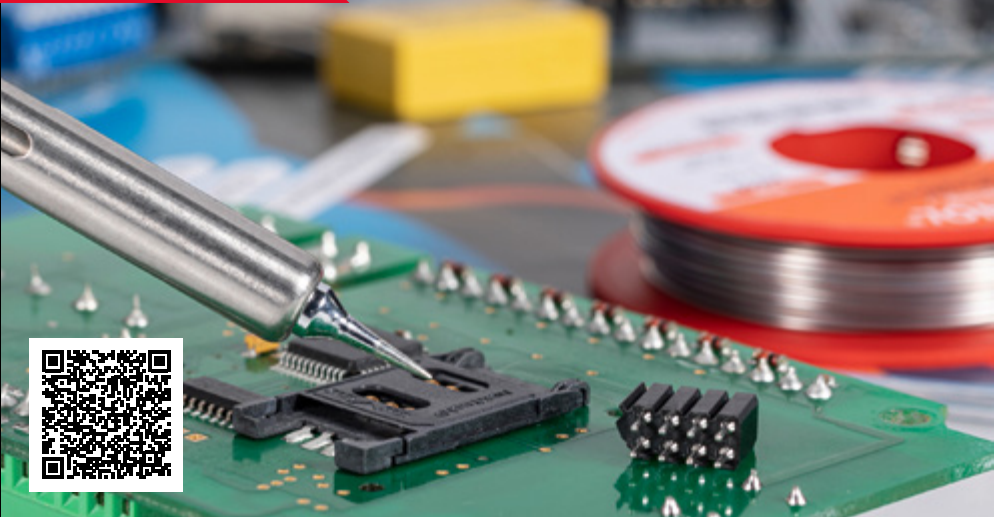

Lötstationen



Modell	ST-50A	ST-80A	ST-100A	ST-50D
Ausführung	analog	analog	analog	digital
Lötkolbenleistung	50 W	80 W	100 W	50 W
Temperaturbereich °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C
Aufheizdauer	110 s	70 s	60 s	120 s
Temperaturstabilität	-	-	-	-
ESD-Sicher	ja	ja	ja	ja
Lötkolbenspannung	24 V / AC	24 V / AC	24 V / AC	24 V / AC
Speicherplätze Temperatur/Anzahl	-	-	-	ja / 3
Passwortgeschützte Temperaturverstellung	-	-	-	-
Standby-Funktion	-	-	-	-
Energiespar-Funktion	-	-	-	-
Leistungsaufnahme max.	65 W	100 W	118 W	65 W
Betriebsspannung	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz
Sicherung	250 V T 400 mA	250 V T 630 mA	250 V T 630 mA	250 V T 400 mA
Best.-Nr.	1561691-TW	1561692-TW	1561693-TW	1561694-TW



Modell	ST-80D	ST-100D	ST-100HF	ST-150HF
Ausführung	digital	digital	digital / Hochfrequenz	digital / Hochfrequenz
Lötkolbenleistung	80 W	100 W	100 W	150 W
Temperaturbereich °C	+150 °C bis +450 °C	+150 °C bis +450 °C	+50 °C bis +480 °C	+50 °C bis +480 °C
Aufheizdauer	80 s	60 s	25 s	18 s
Temperaturstabilität	-	-	±1 °C	±1 °C
ESD-Sicher	ja	ja	ja	ja
Lötkolbenspannung	24 V / AC	24 V / AC	36 V / AC	36 V / AC
Speicherplätze Temperatur/Anzahl	ja / 3	ja / 3	ja / 3	ja / 3
Passwortgeschützte Temperaturverstellung	-	-	ja	ja
Standby-Funktion	-	-	ja	ja
Energiespar-Funktion	-	-	ja	ja
Leistungsaufnahme max.	100 W	118 W	105 W	155 W
Betriebsspannung	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz
Sicherung	250 V T 630 mA	250 V T 630 mA	250 V T 2 A	250 V T 2,5 A
Best.-Nr.	1561695-TW	1561696-TW	1626065-TW	1626066-TW

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

Lötstation 70 W - schnelle Aufheizzeit

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Modell	70 W analog ESD	70 W digital ESD
Ausführung	analog	digital
Lötkolbenleistung	70 W	70 W
Temperaturbereich °C	160 °C bis 480 °C	160 °C bis 480 °C
Aufheizzeit (20 bis 300 °C)	10 s	10 s
Ruhefunktion (Standby)	ja	ja
ESD-sicher	ja	ja
Kabellänge (Lötkolben)	1,1 Meter	1,1 Meter
Abmessungen (L x B x H)	115 x 157 x 92 mm	114 x 157 x 90 mm
Betriebsspannung	230 V / AC, 50 Hz	230 V / AC, 50 Hz



Best.-Nr.	3411542-TW	3358946-TW
-----------	------------	------------



Anwendungsbeispiel für Best.-Nr. 3411542

Löt- und Entlötstationen

Heissluft & Entlötstationen
von TOOLCRAFT:



2301606

NEU



3594781



2269448


Produktart	Heissluftstation digital 800 W	Regelbare digitale Entlötstation	Lötstation mit LED-Beleuchtung und Lötrauchabsaugung
Temperaturbereich	+100 bis +500 °C	+300 °C bis +480 °C	+160 °C bis +480 °C
Leistung	max. 800 W	max. 150 W	max. 80 W
Besonderheiten	- Luftmenge max 120 l/min - Passwortschutz und Tastensperre - Drei Speichertasten zur Temperaturvorwahl 4 Düsen in unterschiedlichen Größen	- Vakuum 800 mbar 3 Reinigungsnadeln	- Erwärmung auf +400 °C in 48 s - LED-Beleuchtung und Absaugvorrichtung separat ein-/ausschaltbar - Volumenstrom Absaugung 1 m³/min
Gewicht	Gewicht 146 kg	Gewicht 128 kg	Gewicht 3,67 kg
Abmessungen	L x B x H 210 x 90 x 140 mm	L x B x H 130 x 150 x 193 mm	L x B x H 170 x 234 x 142 mm
Betriebsspannung	230 V / AC	230 V / AC	230 V / AC



Best.-Nr.	2301606-TW	3594781-TW	2269448-TW
-----------	------------	------------	------------

LötKolben und Lötbäder

						
		NEU		NEU		
Produktart	LötKolben mit 5 Temperatureinstellungen		Lötbad 715E		Lötbad TC-8911C	
Leistung	80 W		100 W		200 W	
Temperatur	+350 - +480 °C		+450 °C		+420 °C	
Besonderheiten	▪ Temperaturstabilität ±2 °C ▪ Temperaturgenauigkeit ±10 °C ▪ Aufheizzeit ca. 90 Sek. bis +480 °C ▪ Standby-Modus (nach 10 Min.) und Abschaltautomatik (nach 20 Min.) ▪ Temperatur in 5 Stufen einstellbar		▪ Lotmenge 40 g ▪ Innendurchmesser Ø 17 mm, Tiefe 21,5 mm		▪ Lotmenge 300 g ▪ Innendurchmesser Ø 50 mm, Tiefe 23 mm	
Gewicht	200 g		500 g		1000 g	
Betriebsspannung	230 V/AC		230 V / AC		230 V / AC	
Abmessungen	(ø x L) 27 x 230 mm		(L x H x B) 300 x 60 x 54 mm		(L x H x B) 195 x 80 x 110 mm	
						
Best.-Nr.	2141865-TW		3358950-TW		3593716-TW	

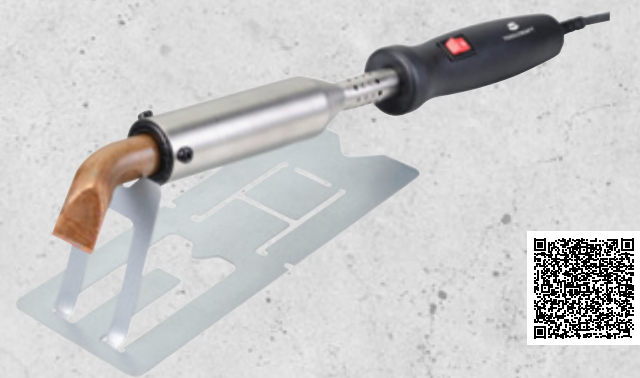

HochleistungslötKolben

- Lötspitze
- Kupfer, Meisselform
- Angeschrägt 45°
- ON/OFF-Schalter am Griff
- Inklusive Ablageständer

Best.-Nr.	Temperatur max.	Ausführung	Betriebsspannung
2226764-TW	+420 °C	100 W	230 V / AC
2226177-TW	+490 °C	200 W	230 V / AC
2226178-TW	+520 °C	300 W	230 V / AC
2497608-TW	+480 °C	500 W	230 V / AC

Löt-Einsteigerset SK 3000

- Schnell-Lötpistole 100 W
- HandlötKolben 30 W
- Dritte Hand
- EntlötSaugpumpe



Best.-Nr.	Abmessungen L x B x H	Gewicht	Betriebsspannung
588527-TW	165 x 330 x 15 mm	2,1 kg	230 V / AC

Lötrauchabsaugung FE-300

- Verstellbare Leistung mit LED Display
- 66 cm Abzugsschlauch, gut justierbar
- Leistung 15 W



Best.-Nr.	Abmessungen L x B x H	Gewicht	Betriebsspannung
3089719-TW	210 x 210 x 90 mm	1,28 kg	230 V / AC

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

Bleifreies Lötzinn



Achtung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Zum Lötzinn
von TOOLCRAFT:



Best-Nr.	Legierung	Flussmittel	Durchmesser	Gewicht	Schmelzpunkt	Flussmittelgehalt in %	Halogengehalt in %
2160419-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	100 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2160421-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	100 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2160422-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	250 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2160423-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	500 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2160424-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	100 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2160425-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	250 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2160426-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	500 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2481259-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,3 mm	100 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2481260-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,7 mm	100 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2481261-TW	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,2 mm	100 g	227-228 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2490630-TW	Sn99Ag03C	ROL1	0,5 mm	100 g	217-226 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2490631-TW	Sn99Ag03C	ROL1	1 mm	100 g	217-226 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2481258-TW	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1 mm	100 g	217-219 °C	3 ± 1 %	<0,5 %
2490629-TW	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1,5 mm	100 g	217-219 °C	3 ± 1 %	<0,5 %

Dritte Hand mit Lupe - Tischklemme Dritte Hand mit Lupe



Vergrößerung	1,75-fach 3D dpd Dioptrien
Grösse	Hauptlupe Ø 90 mm
Besonderheiten	- Praktische Tischbefestigung - Platzsparend und vielseitig einsetzbar
Abmessungen	L x H x B: 138 x 268 x 105 mm
Spannungsversorgung	LED-Lupenbeleuchtung: 4,5 V (3 AAA-Batterien nicht enthalten)
Gewicht	515 g
Best.-Nr.	3451137-TW



Vergrößerung	4-fach/6-fach
Grösse	Hauptlupe Ø 83,5 mm Zusatzlupe Ø 21 mm
Besonderheiten	4 Magnetarme auf dem Stahlsockel frei positionierbar - Die beleuchtete Lupe ist durch den Magnetfuss frei auf dem Stahlsockel positionierbar
Abmessungen Stahlsockel	L x B x H: 270 x 235 x 365 mm
Spannungsversorgung	LED-Lupenbeleuchtung: 4,5 V (3 AAA-Batterien nicht enthalten)
Gewicht	1,1 kg
Best.-Nr.	2497610-TW

Platinenhalter


- Einfach einstellbar
- Winkel verstellbar



Best-Nr.	Abmessungen L x B x H
1372161-TW	165 x 330x 15 mm

Temperaturfeste Lötunterlagen

- Gute Wärmeisolierung
- Temperaturfest bis +500 °C
- Material Silikon
- Mit magnetischem Staufach

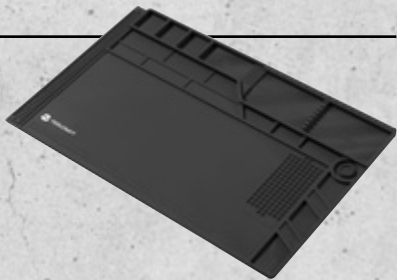

Best-Nr.	Abmessungen	Ablagefächer magnetisch	Ablagefächer mit Deckel
2362826-TW	550 x 350 x 15 mm	5	-
2248474-TW	450 x 300 x 15 mm	1	3

TOOLCRAFT Lichttechnik: Volle Power für jede Herausforderung

Ob dunkle Ecken in der Werkstatt, präzise Inspektionen oder maximale Ausleuchtung im Ausseneinsatz – mit den professionellen Beleuchtungslösungen von TOOLCRAFT stehen Sie nie im Dunkeln. Unser Sortiment bietet für jedes Gewerk und jede Situation das exakt passende Werkzeug.



Aufladbarer Akku- Handscheinwerfer, 160 lm

- Lichtstrom 160 lm
- Lange Akkulaufzeit, EIN: 8 Std, blinkend: 24 Std.
- Blink- und Notfalllichtfunktion



Ausstattung: Professioneller Handscheinwerfer mit langer Akkulaufzeit (max. 8 Stunden) • Eignung als Warnlicht dank Blinkfunktion und oranger Linse • Drehknopf: einfache Bedienung auch mit Handschuhen • Ladeanzeige • IP20

Technische Daten: Gewicht: 1,75 kg, Leuchtweite (High): 55 m, Leuchtmittel-Typ: SMD LED, Lichtstrom (High): 160 lm.

Best.-Nr. 3203180-TW

Akku-Handleuchte TC 1000 A, IK08, IP54

- Wiederaufladbare 1000 lm Arbeitsleuchte mit robustem Gehäuse und neigbarem Standfuss
- Klappwinkel bis zu +/- 100°
- Integrierte Magnete: zwei auf der Rückseite und einer am Sockel
- Ausklappbare Haken auf der Rückseite



Ausstattung: Leistungsstarke 1000 lm Frontleuchte, integrierter 200 lm Lichtkopf • Stossfestigkeit: IK08 • Schutzart: IP54 • Inklusive USB-C*-Ladekabel

Technische Daten: Gewicht: 470 g, Leuchtmittel-Typ: LED, SMD LED, Lichtstrom (Medium): 500 lm, Lichtstrom (High): 1000 lm, Lichtstrom (Low): 200 lm, Leuchtdauer (High): 4 h.

Best.-Nr. 3701926-TW

LED-Akku-Penlight

- 4 unterschiedliche Fokus-Einstellungen
- 3 Leuchtfunktionen: Stark, Schwach, Stroboskop
- Gürtelclip
- USB Type-C* Ladeanschluss und Ladeanzeige
- Wiederaufladbar
- Wasserdicht (IP67)



Technische Daten: Stromversorgung: akkubetrieben, Betriebsspannung: 5 V/DC, LEDs: 1, Leuchtmittel-Typ: SMD LED, Lichtstrom (High): 300 lm, Lichtstrom (Low): 120 lm, Leuchtweite (High): 50 m, Leuchtweite (Low): 30 m, Material: Aluminium, Gewicht: 63 g, Abm.: (Ø x H) 20 mm x 16,3 cm.

Best.-Nr. 2751630-TW

Flexibler Inspektions- Spiegel mit Beleuchtung

- Griff bis 875 mm Länge ausziehbar



Optimaler Betrachtungswinkel dank 360 Grad Kugelgelenk einstellbar • 2 LED-Leuchten • Bequemer Poly-Griff mit weicher und rutschfester Grifffläche

Ausstattung: Hauptlichtquelle: LED • Beleuchtungsdauer: max. 60 Stunden

Technische Daten: ausziehbar, Spiegel-Breite: 50 mm, Spiegel-Höhe: 80 mm, Abm.: (L x B) 285 mm x 50 mm, Gewicht: 85 g.

Best.-Nr. 3385923-TW

UV-LED Taschenlampe

- Wellenlänge 395 nm UV
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Batteriebetrieben: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
- LED-Leistung 2,8 W



Ausstattung: Seitlicher Druckschalter • Rutschfeste Oberfläche

Technische Daten: Gewicht: ca. 95,1 g, mit Handschlaufe, Leuchtmittel-Typ: UV-LED.

Best.-Nr. 3701930-TW

LED-Taschenlampe mit magnetischem Ladekabel

- Magnetisches Ladekabel
- Geeignet für den Einsatz in Aussenbereichen, wasserfest gemäss Schutzart IPX7
- Max. 1000 lm



Technische Daten: Gewicht: ca. 155 g, Schutzart: IPX7, mit Stroboskopmodus, Leuchtdauer (Low): 5,5 h, Leuchtweite (High): 144 m, Material: Aluminium, Lichtstrom (High): 1000 lm, Technologie: Li-Ion, Lichtstrom (Low): 200 lm, Stromversorgung (inklusive): Li-Ionen Akku, Leuchtdauer (High): 1,75 h.

Best.-Nr. 3306533-TW

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch

Plattformwagen 300 kg

- TÜV Rheinland GS-zertifiziert
- Belastbarkeit bis max. 300 kg
- Gummi-Luftbereifung (20 cm Durchmesser) mit zink/galvanisierten Felgen und Qualitätslagern
- 2 Lenkrollen mit Feststellern



Ausstattung: Verriegelungshebel zum Einklappen um 90°
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 900 x 600 x 925 mm, Rad-Ø 20 cm, Gewicht: 21,5 kg, Ladeflächen-Länge: 900 mm, Ladeflächen-Breite: 600 mm, Material: Stahl.
Best.-Nr. 3415110-TW

Doppelt-Saugheber

- **Starke Haftkraft:** Hebt glatte Lasten bis zu 70 kg absolut sicher
- **Doppel-Saugteller:** Zwei grosse Gummiflächen für maximale Stabilität beim Tragen
- **Schnelllöse-Hebel:** Ergonomische Kipphebel ermöglichen sekundenschnelles Ansaugen und Lösen



Erzeugt hohes Vakuum • Zum Arbeiten mit schweren Platten, z.B. Marmor oder Glas.
Technische Daten: Durchmesser: 120 mm, Max. Tragkraft: 70 kg
Best.-Nr. 887245-TW

Schwerlastregal 175 kg Schwarz

- 175 kg Traglast je Boden
- Gerundete Kanten
- Einfach und schnell zusammenzubauen
- 5 MDF-Böden



Das Schwerlastregal ist ein einfaches Stecksystem ohne Schrauben und ermöglicht dadurch eine leichte Montage. Mit Traversen zum Erhöhen der Belastbarkeit. Die Regalböden können in verschiedenen Höhen montiert werden.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 90 x 180x 40 cm, Herstellerfarbe: Anthrazit/Schwarz, Gewicht: 13,1 kg, Boden-Typ: Hartfaserplatte, Belastbarkeit (max): 875 kg, Material: Metall, Hartfaser.
Best.-Nr. 2521297-TW

Werkstatt-Magazin

- **Flexible Trennwände** zur Schaffung individueller Fachgrößen
- **Ausziehsperre** sichert Schubladen gegen Herausfallen
- **Wandmontagefähig** für platzsparende Werkstattorganisation



Das Werkstattmagazin bietet mit 60 Fächern eine effiziente Lösung zur systematischen Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste Kunststoffrahmen aus PP sorgt für Stabilität.
Ausstattung: Robuster Kunststoffrahmen • Halbtransparente Schubladen • Gesamtmasse: 370 x 155 x 470 mm • Masse der Einzelschublade: 130 x 50 x 35 mm.
Best.-Nr. 3686336-TW

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.ch direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetaillseite, einsehen.

Die Garantiebedingungen von TOOLCRAFT finden Sie unter conrad.ch/toolcraft

Produktart	Silikonspray	Kupferspray	Schraubensicherung	Sprühkleber
Geeignet für	Gleit-, Schmier- und Schutzmittel für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile	Zur Montageschmierung von Schraub- und Steckverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen im Betrieb ausgesetzt sind	Für hochfeste Verbindungen, Handfest nach 5-15 min, Endfest nach 1-3 h	Unlösbare Verbindungen von Schaumstoffen, Textilien, Isoliermaterial, Papier, Pappe, Holz, Furnieren und Metall.
Anwendungsbereich	Schützt Türendichtungen vor dem Anfrieren und pflegt matte Kunststoff-Stoßstangen • Pflegt Werkzeuge, schützt Metall vor Rost und erleichtert das Einziehen von Kabeln • Isoliert und schützt elektrische Kontakte, Schalter und Stecker vor Feuchtigkeit	Verhindert effektiv das Festfressen, Festbrennen oder Festrosten von Gewinden, Muttern und Bolzen im Innen- und Außenbereich • Perfekt für Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen an Heißdampfleitungen	Schwerbelastete Bolzen: Stehbolzen an Motorblöcken, Zylinderkopfschrauben oder vibrationsintensive Industrieanlagen • Zum dauerhaften Einkleben und Sichern von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern in ihren Gehäusesitzen	Ideal für Schaumstoffe, Textilien, Isoliermaterialien, Filz, Leder und Jute • Perfekt zum Verbinden von Papier, Pappe, Karton, Holz, Fotos und Postern • Schnelle Fixierung von Dämmmatten, Teppichböden, Planen oder Geweben auf Untergründen aus Metall oder Holz.
Inhalt	400 ml	400 ml	50 ml	200 ml
Best.-Nr.	886532-TW	887590-TW	2730833-TW	886523-TW

Schutz unter anspruchsvollen Bedingungen

Widerstandsfähige Transportlösungen für Werkzeug, Messgeräte und empfindliche Ausrüstung. TOOLCRAFT Koffer bieten zuverlässigen Schutz und sorgen für einen sicheren, organisierten Transport im Arbeitsalltag.

conrad.ch/toolcraft-werkzeugkoffer



Bild: KI-generiert

Sicherer Transport trifft professionelles Design: Werkzeug-Pilotenkoffer

- Premium-Lösung für Techniker, Aussendienstmitarbeiter und anspruchsvolle Handwerker
- Robuste Bauweise: Hochwertiger Aluminiumrahmen kombiniert mit stossfesten MDF-Flächen
- Inklusive Schutz: Passgenaue und zuschneidbare Schaumstoffeinlage schützt empfindlichen Inhalt
- Sicher verschlossen: Zuverlässiges Schliesssystem inklusive 2 Schlüsseln



Best.-Nr.	Abm. aussen (L x B x H)	Abm. innen (L x B x H)	Material
3436119-TW	33 x 23 x 9 cm	31,6 x 21,6 x 5 cm	Aluminium / MDF
3436120-TW	32 x 23 x 15 cm	30,5 x 21,5 x 10,6 cm	Aluminium / MDF
3436121-TW	42 x 32 x 14 cm	40,7 x 30,8 x 9,5 cm	Aluminium / MDF

Aluminium-Kofferset, 3tlg.

- Drei Koffer, ein System: Das 3-teilige TOOLCRAFT Universal Werkzeug-Pilotenkofferset sorgt für den sicheren Transport des Equipments und bietet einen attraktiven Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf



Best.-Nr. 3436122-TW

Bester Schutz unter härtesten Bedingungen: Universal Outdoor-Koffer

- IP67 spritzwassergeschützt, wasserdicht und witterungsbeständig
- Mit herausnehmbaren Schaumstoffeinsätzen
- Inklusive Entlüftungsventil für schnellen Druckausgleich
- Aus stoss- und schlagfestem Polypropylen



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	Belastbarkeit (max.)	Innenmass Breite	Innenmass Höhe	Innenmass Tiefe	Gewicht
2619755-TW	206 x 167 x 90 mm	1.74 l	10 kg	184 mm	78 mm	121 mm	0.65 kg
2582281-TW	250 x 270 x 125 mm	4.6 l	10 kg	235 mm	110 mm	180 mm	1.2 kg
2582283-TW	350 x 295 x 150 mm	9 l	20 kg	230 mm	130 mm	300 mm	1.8 kg
2619757-TW	420 x 330 x 174 mm	14.55 l	20 kg	371 mm	152 mm	258 mm	2.69 kg
2582284-TW	500 x 410 x 190 mm	23.4 l	25 kg	325 mm	160 mm	450 mm	4.7 kg

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Transportlösungen für Werkzeug und Material

Industrie-Werkstattwagen in verschiedenen Ausführungen mit hochwertiger Verarbeitung. Optional mit Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer erweiterbar. Robuste, pulverbeschichtete Ausführung für den harten Dauereinsatz.



Bild: KI-generiert

Werkzeug- und Werkstattwagen



Für Best.-Nr.
890680, 887089, 890674



Artikelart	Werkstattwagen	Werkstattwagen	Werkstattwagen	Aufsatz für Werkstattwagen
Abmessungen L x B x H	677 x 459 x 845 mm	681 x 459 x 1000 mm	722 x 459 x 1000 mm	660 x 434 x 307 mm
Schubanzahl	3 x Schub klein 2 x Schub gross	5 x Schub klein 2 x Schub gross	5 x Schub klein 2 x Schub gross	6 x Schub klein 3 x Schub gross
Schubabmessungen innen	Schub klein: 520 x 400 x 70mm Schub gross: 520 x 400 x 140mm	Schub klein 569 x 397 x 75 mm Schub gross 569 x 397 x 154 mm	Schub klein 569 x 397 x 75 mm Schub gross 569 x 397 x 154 mm	1 x Schub mit 591 x 75 mm (B x H) 2 x Schub mit 591 x 50 mm (B x H) 6 x Schub mit 194 x 50 mm (B x H)
Traglast je Schub	40 kg	40 kg	45 kg	30 kg (Nur Schub gross)
Gegenseitige Auszugssperre	Ja	Ja	Ja	Nein
Rollen	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2 Lenk- und 2 Bockrollen	2 Lenk- und 2 Bockrollen	-
Rollen feststellbar	Ja	Ja	Ja	-
Abschliessbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Leergewicht	54.7 kg	66.3 kg	66.2 kg	31.9 kg
Herstellerfarbe	Grau/Anthrazit/Rot	Grau/Anthrazit/Rot	Grau/Anthrazit/Rot	Grau/Anthrazit/Rot
Best.-Nr.	890680-TW	887089-TW	890674-TW	887090-TW



Plattformanzahl	2	3	3	3 / 1 Schub
Traglast je Boden (max.)	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Traglast Schublade (max.)	-	-	-	30 kg
Abmessungen L x B x H	.900 x 500 x 970 mm	850 x 500 x 900 mm	684 x 470 x 820 mm (Abmessungen ohne Rollen)	684 x 469 x 870 mm
Abmessungen Schublade L x B x H	-	-	-	569 x 397 x 75 mm,
Rollen	4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar	2 Lenk- und 2 Bockrollen, 2 davon feststellbar	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Polypropylen, Aluminium	Aluminium, Kunststoff	Pulverbeschichtetes Material (1,6 mm Stahlrahmen und je 0,8 mm Stahl-Ablageebenen)	Pulverbeschichtetes Material
Gewicht	9.4 kg	11.5 kg	15.2 kg	22,5 kg
Herstellerfarbe	Schwarz/Silber	Aluminium (Natur)/Schwarz	Grau/Anthrazit	Grau/Anthrazit/Rot
Best.-Nr.	1296213-TW	887091-TW	887092-TW	553942-TW



TOOLCRAFT

Ihr Partner für Normteile und Sonderschrauben

Über 70.000 Artikel in der Kategorie Befestigungsmaterial sind verfügbar. In unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenbehandlung und in mehreren Variationen. Bei TOOLCRAFT finden Sie Normteile und Sonderschrauben in beeindruckender Sortimentstiefe und -breite. Beinahe jeden Artikel finden Sie in unterschiedlichen Gebindegrößen für Ihr Lager, als auch kleine Mengen für einen speziellen Anwendungsfall.



Zu allen Normteilen und
Sonderschrauben von
TOOLCRAFT



Ultraschallreiniger gegen hartnäckigen Schmutz: Sauberkeit mit System

- Fassungsvermögen von 1,3 l bis 30 l
- Ultraschallbad mit Heizung
- Timerfunktion
- Wanne aus rostfreiem Stahl, robust und langlebig



Zu allen Ultraschallreinigern
von TOOLCRAFT

